


DOOR PARTS FOR FACTORY FRAME

# ファクトリーフレーム用ドアパーツ

CADデータフォルダ名: 43\_Pipe\_Frames


■ファクトリーフレーム用蝶番

FFH

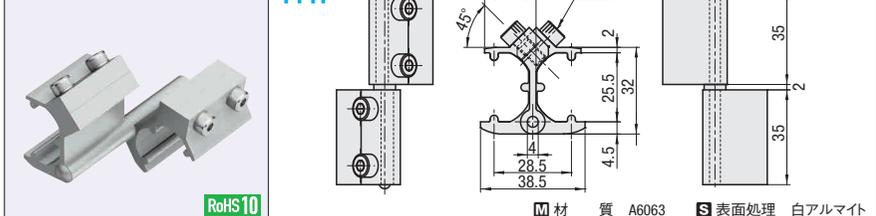

RoHS10

材質 A6063 表面処理 白アルマイト

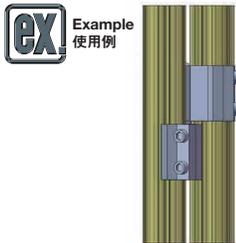


型式 Type No.	許容荷重 (N)	質量 (g)	付属ボルト	¥基準単価 1~100コ	¥スライド単価 101~200	Order 注文例	型式	Delivery 出荷日	在庫品	翌日出荷	※P.133
FFH 1	98	22	M5-12	4	680	645	FFH1				ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■取手



UPFN (ナイロン6)

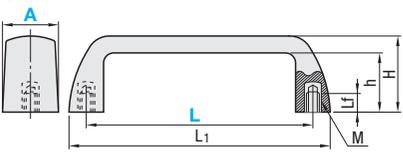

RoHS10

材質 ガラス繊維強化ナイロン6  
ねじ部 黄銅(インサート)

型式 - L - 取手色

UPFN26 - 105 - B

在庫品 翌日出荷 ※P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
	小口	大口
数量	1~9	10~14
値引率	5%	10%
	15~19	20~50
	51~	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。


型式 Type	A	L	取手色	L1	H	h	M (並目)	Lf	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価	個別対応		
UPFN	26	105	B (黒)	121	37	29	6	9	500	55	610	640		
		110	W (白)	133	40	32	6						630	660
		117	M (オレンジ)				8						62	680

取手色指定がない場合は黒になります。

■パネル取付用マグネットキャッチ




HMENP

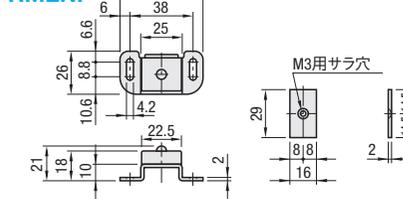

RoHS10

部品名 材質 表面処理  
ハウジング SUS304 ダークブラウン塗装  
マグネット フェライト  
プレート SPCC 三価クロメート

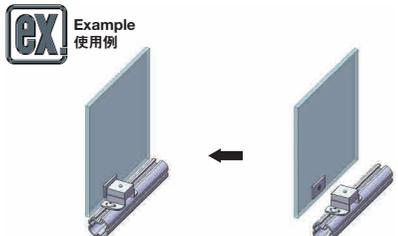


型式 Type	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~50	Order 注文例	型式	Delivery 出荷日	在庫品	翌日出荷	※P.133
HMENP	450	410		HMENP				ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■打掛錠




HSIKJ

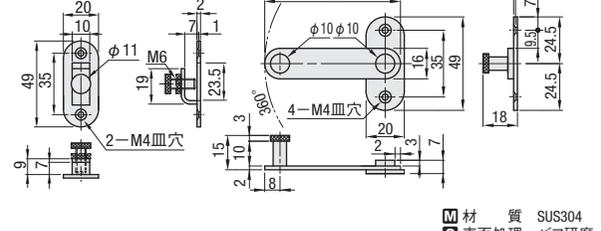

RoHS10

材質 SUS304 表面処理 ハブ研磨

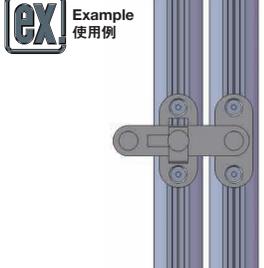

型式 Type	No.	L	適用ボルト・ナット	個数	後入れナット	個数	¥基準単価 1・2コ	¥スライド単価 3~100	Order 注文例	型式	Delivery 出荷日	在庫品	翌日出荷	※P.133
HSIKJ	5	61	SHFBS4-6	4	HNTASN5-4	4	585	550		HSIKJ5				ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
	6	71	SHFBS4-8	4	HNTASN6-4	4	585	550						
	8	81	SHFBS4-10	4	HNTASN8-4	4	585	550						

6,8はアルミフレーム用になります。  
先入れナットもご使用いただけます。  
表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Alteration	Code	Spec.	Type	No.	¥/1Code
適用ボルト・ナットをセット	SET	適用ボルト・ナットをセットにします。	HSIKJ	5	250

ナットは後入れナットになります。

SPAWHEEL・PARTS・WHEEL CONVEYOR

# スパホイール・取付部品・ホイールコンベアー

CADデータフォルダ名: 43\_Pipe\_Frames

■スパホイール



■L寸固定  
PFSSPH (ノーマルタイプ) PFSSPH (大ピッチタイプ) PFSSPH (小ピッチタイプ)

■ホイール数指定  
PFSSPH (ノーマルタイプ) PFSSPH (大ピッチタイプ) PFSSPH (小ピッチタイプ)

ノーマルタイプ 小ピッチタイプ 大ピッチタイプ

型式	材質	表面処理
PFSSPH	線: SPCC	クロムフリー溶融亜鉛メッキ
PFSSPH	ホイール: ポリアセタール	-
PFSSPH	軸: ポリアセタール	-
PFSSPH	線: SPCC	クロムフリー溶融亜鉛メッキ
PFSSPH	ホイール: ポリアプロピレン	-

型式	L 呼び長さ	実長 L (mm)	A	H	E	P	D	φ1	ホイール数 (N)	質量 (kg)	耐荷重 (ホイール1コあたり)	対応取付部品	¥基準単価 1~49コ	¥スライド単価 50~100
PFSSPH (ノーマルタイプ)	2000	1992							73	2.12	5kg	JBS50	3,200	3,040
	2400	2397	40	30	6.5	27	25	24	88	2.56	7kg	JBS50	4,750	3,610
	3000	2991							110	3.20	10kg	JBS50	8,000	4,510
PFSSPH (小ピッチタイプ)	2000	2000							99	2.50	7kg	JBS50	4,750	4,510
	2500	2500	40.1	31.6	4	20	18	10	124	3.13	10kg	JBS50	5,900	5,600
	3000	3000							149	3.75	10kg	JBS50	7,100	6,740
PFSSPH (大ピッチタイプ)	2000	2000							39	2.36	10kg	JBS50	3,900	3,700
	2500	2500	40.1	31.6	4	50	36	25	49	2.95	10kg	JBS50	4,900	4,650
	3000	3000							59	3.54	10kg	JBS50	5,900	5,600

■ホイール数指定

型式	ホイール数 N	A	H	E	P	D	φ2	質量 (kg/m)	耐荷重 (ホイール1コあたり)	対応取付部品	¥基準単価 1~50本 ホイール1コ カット費
PFSSPH	5~110	40	30	6.5	27	25	13.5	1.1	5kg	JBS50	48
PFSSPH	5~149	40.1	31.6	4	20	18	10	1.25	7kg	JBS50	52
PFSSPH	5~59	40.1	31.6	4	50	36	25	1.18	10kg	JBS50	100

価格例 PFSSPH-30の場合 48円×30コ+400円=1,840円 (1円単位は切り捨て)

■取付部品

RoHS10

材質 SPCC 表面処理 三価クロメート

前部ささえ JBS501・JBS501A 中間ささえ JBS504・JBS504A 下部ささえ JBS505・JBS505A 下部ささえ JBS506・JBS506A 双方向型前部ささえ JBS507・JBS507A 双方向型前部ささえ JBS508・JBS508A

末尾Aがつかない型はノーマルタイプ用 (PFSSPHおよびPFSSPH) です。

\*双方向型は右図のようにパイプをはさんで向きあわせることができます。

型式	質量 (g)	¥基準単価 1~49コ	¥スライド単価 50~100	Order 注文例	型式	Delivery 出荷日	在庫品	翌日出荷	※P.133
JBS501	180	450	425		JBS501				ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
JBS501A	146	400	380						
JBS504	168	510	480						
JBS504A	192	530	500						
JBS505	184	460	435						
JBS505A	164	400	380						

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■ホイールコンベアー

■L寸固定  
FFSSPH FFSSPH

■ホイール数指定  
FFSSPH FFSSPH

ノーマルタイプ 小ピッチタイプ

型式	材質	表面処理
FFSSPH	線: AGN01SS-T5	白アルマイト
FFSSPH	ホイール: ポリアセタール	-
FFSSPH	軸: SWRM	-

型式	L 呼び長さ	A	H	E	P	D	φ1	ホイール数 (N)	質量 (kg)	耐荷重 (ホイール1コあたり)	¥基準単価 1~49コ	¥スライド単価 50~100
FFSSPH (エコノミータイプ)	1000							20	1.84	10kg	1,550	1,470
	1500	40	32	5	50	35	25	30	2.76	10kg	2,250	2,130
	3000							60	5.52	10kg	2,700	2,560
FFSSPH (小ピッチタイプ)	1000							67	6.39	7kg	2,610	2,480
	1500	40	32	5	15	13	10	100	9.42	7kg	3,570	3,390
	3000							200	18.6	7kg	5,240	4,980

■ホイール数指定

型式	ホイール数 N	質量 (kg/m)	耐荷重 (ホイール1コあたり)	対応取付部品	¥基準単価 1~100本 ホイール1コ カット費
FFSSPH	5~60	1.84	10kg	JBS50	81
FFSSPH	5~110	6.39	7kg	JBS50	39

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

43  
ファクトリーフレーム  
パイプフレーム