

# PIPE FRAMES CURVED FRAMES

## パイプフレーム/曲げパイプフレーム

CADデータフォルダ名: 43\_Pipe\_Frames



**標準タイプ**  
PFS (L寸指定)  
PFSKS (母材5本組)

**制電タイプ**  
PFST (L寸指定)  
PFSTKS (母材5本組)

Type	鋼鉄パイプ		プラスチック皮膜
	M材質	S表面処理	M材質
PFS・PFSKS	SPCC (厚さ0.7mm)	溶融亜鉛メッキクロメートフリー防錆処理	AAS皮膜
PFST・PFSTKS			導電性ABS皮膜

**L寸指定**

型式	色	L 指定1mm単位	質量 kg/m	¥基準単価/m 1~100本
Type	No.			
PFS (標準タイプ)	W (白)	60~3000	0.53	340
	V (アイボリー)			
	S (ダークグレー)			
	Y (黄色)			
PFST (制電タイプ)	B (黒)	60~3000	0.53	550
	TV (アイボリー)			
	TS (ブルーグレー)			
	TS (ブルーグレー)			

**4020mm母材5本組**

型式	色	L 長さ (mm)	質量 kg	¥基準単価 1~19組	¥スライド単価 20~60組
Type	No.				
PFSKS (標準タイプ)	W (白)	4020 (5本組)	10.6	4,900	4,650
	V (アイボリー)				
	S (ダークグレー)				
	Y (黄色)				
PFSTKS (制電タイプ)	B (黒)	4020 (5本組)	10.6	5,850	5,560
	TV (アイボリー)				
	TS (ブルーグレー)				
	TS (ブルーグレー)				

価格(例) PFS28-W-1250の場合 340円×1.25m=425円 (1円単位は切り捨て)

Order 注文例: 型式 PFS28, 色 W, L 1250

Delivery 出荷日: 3 日日出荷

制電タイプの表面抵抗値

Type	No.	色	表面抵抗値
PFST	28	B	10 <sup>4</sup> ~10 <sup>6</sup> Ω
		TV	10 <sup>7</sup> ~10 <sup>9</sup> Ω
		TS	10 <sup>7</sup> ~10 <sup>9</sup> Ω

●L寸指定  
数量区分 標準対応 個別対応  
小口 大口  
数量 1~100 101~  
出荷日 通常 お見積り

●4020mm母材5本組  
数量区分 標準対応 個別対応  
小口 大口  
数量 1~60 61~  
出荷日 通常 お見積り



**PFSMG (標準タイプ)**

Type	M材質
PFSMG	溶融亜鉛メッキ鋼鉄パイプ SPCC厚さ0.7mm プラスチック皮膜 AAS, ABS皮膜厚さ1.0mm

型式	色	A 指定1mm単位	¥基準単価 1~100本								
			B 指定1mm単位								
			200~300	301~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900	901~1000	
PFSMG	28	W (白)	200~300	820	880	930	990	1,050	1,110	1,170	1,230
			301~400	880	930	990	1,050	1,110	1,170	1,230	1,290
			401~500	930	990	1,050	1,110	1,170	1,230	1,290	1,340
			501~600	990	1,050	1,110	1,170	1,230	1,290	1,340	1,400
			601~700	1,050	1,110	1,170	1,230	1,290	1,340	1,400	—
			701~800	1,110	1,170	1,230	1,290	1,340	1,400	—	—
			801~900	1,170	1,230	1,290	1,340	1,400	—	—	—
			901~1000	1,230	1,290	1,340	1,400	—	—	—	—

Order 注文例: 型式 PFSMG28, 色 W, A A300, B B800

Delivery 出荷日: 5 日日出荷

数量区分 標準対応 個別対応  
小口 大口  
数量 1~100 101~  
出荷日 通常 お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

# ALUMINUM PIPE FRAMES アルミパイプフレーム

CADデータフォルダ名: 43\_Pipe\_Frames



**標準タイプ**  
PFAS (L寸指定)  
PFASKS (母材5本組)

**強化タイプ**  
PFAUS (L寸指定)  
PFAUKS (母材5本組)

Type	M材質
PFAS PFASKS	AG061SS-T6
PFAUS PFAUKS	AGN01SS-T5

●アルミパイプフレームにプラスチック・ジョイントを接着して使用することはできません。

**L寸指定**

型式	表面処理	L 指定1mm単位	質量 kg/m	断面積 mm <sup>2</sup>	断面2次モーメントmm <sup>4</sup>	¥基準単価 1~50本					
						300mm未満		300mm以上			
Type	No.				lx	ly	処理無	アルマイト処理	処理無	アルマイト処理	
PFAS	28	N (処理無) A (アルマイト処理)	60~4000	0.372	137.8	1.151×10 <sup>4</sup>	1.151×10 <sup>4</sup>	160	200	540	680
PFAUS				0.786	285	1.655×10 <sup>4</sup>	1.655×10 <sup>4</sup>	290	330	980	1,110

**4020mm母材5本組**

型式	表面処理	L 長さ (mm)	質量 kg/本	¥基準単価/5本1組		
				処理無 1~20組	アルマイト処理 1~20組	
Type	No.					
PFASKS	28	N (処理無) A (アルマイト処理)	4020 (5本組)	1.50	8,980	11,230
PFAUKS				3.15	16,330	20,420

Order 注文例: 型式 PFAS28, 表面処理 N, L 1250

Delivery 出荷日: 1 日日出荷

Price 価格

L=300未満の場合 長さに関わらず表中単価となります。  
ex: PFAS28-N-280=160円

L=300以上の場合 下記計算を以て価格を算出します。  
¥基準単価/m×指定全長=販売単価  
ex: PFAS28-N-450  
540×0.45=240円 (1円単位は切り捨て)

Example 使用例

●L寸指定  
数量区分 標準対応 個別対応  
小口 大口  
数量 1~50 51~  
出荷日 通常 お見積り


●4020mm母材5本組  
数量区分 標準対応 個別対応  
小口 大口  
数量 1~20 21~  
出荷日 通常 お見積り

Alteration 追加加工

型式 PFAS28, 表面処理 N, L 800, 追加加工 Code LTP

2 日日出荷

Alteration Code	タップ追加加工		
	LTP	RTP	TPW
Spec.	PFAUSのみ適用 φ6.7の穴にタップ追加加工 LTP: 左端面にタップ RTP: 右端面にタップ TPW: 両端面にタップ		
¥/1Code	180	180	360

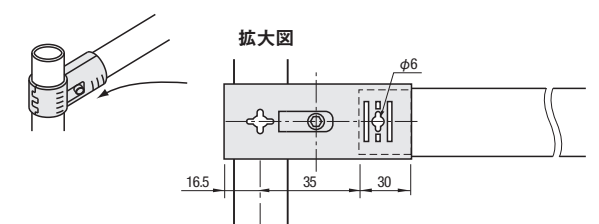

パイプフレーム、アルミパイプフレーム切断用カッターは P.957 (強化タイプのアルミパイプフレームはこのカッターでは切断できません。)

43 パイプフレーム