


SPAWHEEL・PARTS・WHEEL CONVEYOR

スパホイール・取付部品・ホイールコンベアー


CADデータフォルダ名: 43_Pipe_Frames

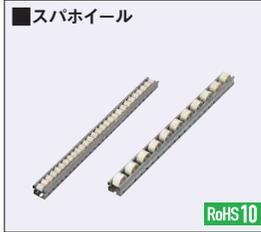


■L寸固定




■ホイール数指定

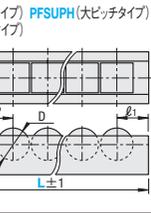

■L寸固定

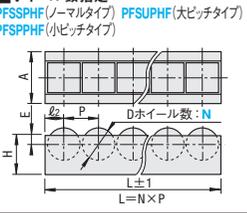

■ホイール数指定

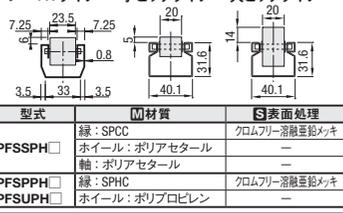

型式	材質	表面処理
PFSSPH	線: SPCC	クロムフリー溶融亜鉛メッキ
PFSSPH	ホイール: ポリアセタール	-
PFSSPH	軸: ポリアセタール	-
PFSPPH	線: SPHC	クロムフリー溶融亜鉛メッキ
PFSUPH	ホイール: ポリアプロピレン	-

■L寸固定

型式	L 呼び長さ	実長 L (mm)	A	H	E	P	D	l1	ホイール数	質量 (kg)	耐荷重 (ホイール1コあたり)	対応取付部品	¥基準単価 1~49コ	¥スライド単価 50~100
PFSSPH (ノーマルタイプ)	2000	1992	40	30	6.5	27	25	24	73	2.12	5kg	JBS50□	3,200	3,040
	2400	2397	40	30	6.5	27	25	24	88	2.56	5kg	JBS50□	3,800	3,610
	3000	2991	40	30	6.5	27	25	24	110	3.20	5kg	JBS50□	4,750	4,510
PFSPPH (小ピッチタイプ)	2000	2000	40.1	31.6	4	20	18	10	99	2.50	7kg	JBS50□A	4,750	4,510
	2500	2500	40.1	31.6	4	20	18	10	124	3.13	7kg	JBS50□A	5,900	5,600
	3000	3000	40.1	31.6	4	20	18	10	149	3.75	7kg	JBS50□A	7,100	6,740
PFSUPH (大ピッチタイプ)	2000	2000	40.1	31.6	4	50	36	25	39	2.36	10kg	JBS50□	3,900	3,700
	2500	2500	40.1	31.6	4	50	36	25	49	2.95	10kg	JBS50□	4,900	4,650
	3000	3000	40.1	31.6	4	50	36	25	59	3.54	10kg	JBS50□	5,900	5,600

■ホイール数指定

型式	ホイール数 N	A	H	E	P	D	l2	質量 (kg/m)	耐荷重 (ホイール1コあたり)	対応取付部品	¥基準単価 1~50本	¥カット費
PFSSPHF	5~110	40	30	6.5	27	25	13.5	1.1	5kg	JBS50□	48	
PFSPPHF	5~149	40.1	31.6	4	20	18	10	1.25	7kg	JBS50□A	52	400
PFSUPHF	5~59	40.1	31.6	4	50	36	25	1.18	10kg	JBS50□	100	

■取付部品



■L寸固定タイプ

型式	L	N
PFSSPH	2400	50
PFSPPH		



Order 注文例
型式 - L - N
PFSSPH - 2400 - 50

Delivery 出荷日
3 日目出荷

●ホイール数指定タイプ
5 日目出荷

■取付部品



材質 SPCC
表面処理 三価クロメート

■L寸固定

型式	質量 (g)	¥基準単価 1~49コ	¥スライド単価 50~100
JBS501 JBS501A	180	450	425
JBS504 JBS504A	146	400	380
JBS505 JBS505A	168	510	480
JBS506 JBS506A	192	530	500
JBS507 JBS507A	184	460	435
JBS508 JBS508A	164	400	380

■ホイール数指定


型式	質量 (kg/m)	耐荷重 (ホイール1コあたり)	対応取付部品	¥基準単価 1~50本	¥カット費
PFSSPHF	5~110	5kg	JBS50□	48	
PFSPPHF	5~149	7kg	JBS50□A	52	400
PFSUPHF	5~59	10kg	JBS50□	100	

■取付部品



■L寸固定

型式	L	N
PFSSPH	3000	10
PFSPPH		

 

Order 注文例
型式 - L - N
PFSSPH - 3000 - 10

Delivery 出荷日
1 日目出荷

■L寸固定

型式	L 呼び長さ	A	H	E	P	D	l1	ホイール数	質量 (kg)	耐荷重 (ホイール1コあたり)	¥基準単価 1~19コ	¥スライド単価 20~100
FFSSPH (エコノミータイプ)	1000	40	32	5	50	35	25	20	1.84	10kg	1,550	1,470
	1500	40	32	5	50	35	25	30	2.76	10kg	2,250	2,130
	3000	40	32	5	50	35	25	60	5.52	7kg	2,700	2,560
PFSPPH (小ピッチタイプ)	1000	40	32	5	15	13	10	67	6.39	7kg	2,610	2,480
	1500	40	32	5	15	13	10	100	9.42	7kg	3,570	3,390
	3000	40	32	5	15	13	10	200	18.6	7kg	5,240	4,980

■ホイール数指定

型式	ホイール数 N	質量 (kg/m)	耐荷重 (ホイール1コあたり)	対応取付部品	¥基準単価 1~100本	¥カット費
FFSSPHF	5~60	1.84	10kg	JBS50□A	81	
PFSPPHF	5~110	6.39	7kg	JBS50□A	39	180


■L寸固定

型式	L	N
FFSSPH	3000	10
PFSPPH		

■ホイール数指定

型式	質量 (kg/m)	耐荷重 (ホイール1コあたり)	対応取付部品	¥基準単価 1~100本	¥カット費
FFSSPHF	5~60	10kg	JBS50□A	81	
PFSPPHF	5~110	7kg	JBS50□A	39	180

 ■取付部品



■L寸固定

型式	L	N
FFSSPH	3000	10
PFSPPH		



Order 注文例
型式 - L - N
FFSSPH - 3000 - 10

Delivery 出荷日
1 日目出荷

NONSKID PIPES・PARTS


すべりパイプ・取付部品/テーブル昇降ユニット

LIFTER FOR PIPE FRAME UNITS

CADデータフォルダ名: 43_Pipe_Frames





■すべりパイプ

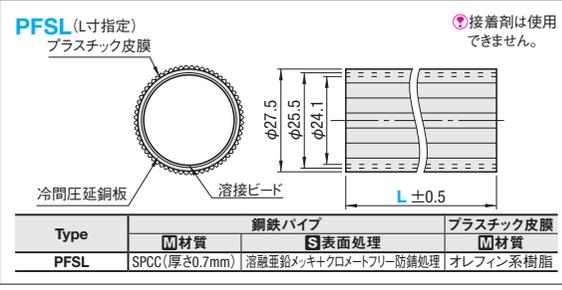

型式	色	L 指定1mm単位	質量 (kg/m)	¥基準単価/m 1~100本
PFSL	28 (アイボリー)	150~3000	0.53	480

価格例 PFSL28-F-1250の場合 480円×1.25m=600円(1円単位は切り捨て)

■すべりパイプ用取付部品

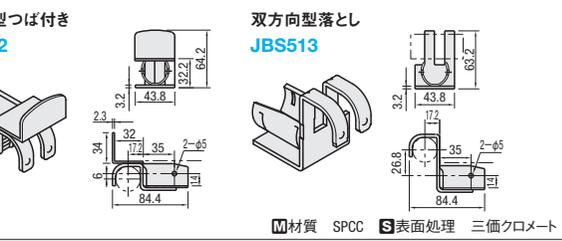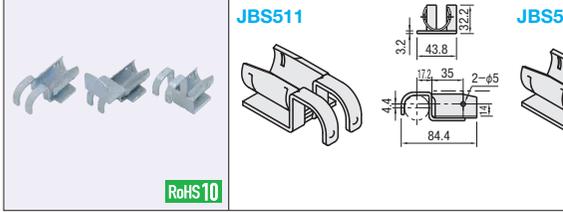



型式	質量 (g)	¥基準単価 1~49コ	¥スライド単価 50~100
JBS511	120	350	330
JBS512	168	450	425
JBS513	158	420	395

Order 注文例
型式 - 色 - L
PFSL28 - F - 1250

Delivery 出荷日
3 日目出荷

●PFSL
●JBS511・512・513
在庫品 翌日出荷 P133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■テーブル昇降ユニット

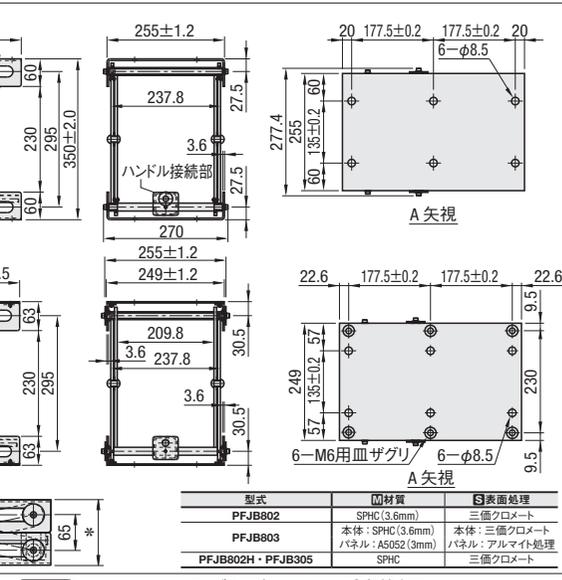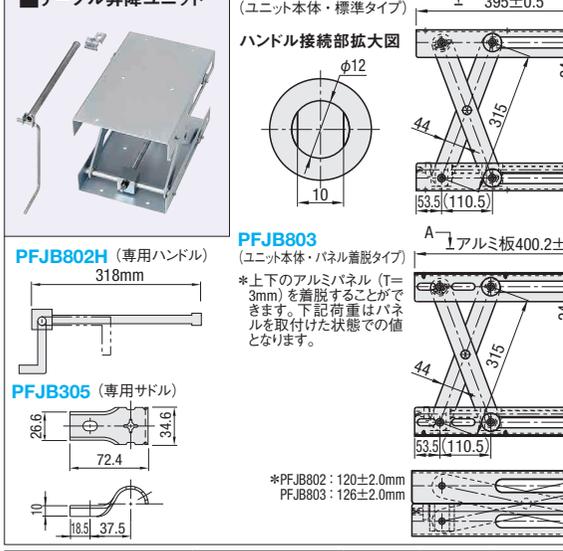

型式	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	質量	¥基準単価 1~19コ	¥スライド単価 20~100
PFJB802 (本体・標準)	100	80	12.5kg	9,500	お見積
PFJB803 (本体・パネル着脱)	60	50	10.3kg	9,800	お見積
PFJB802H (ハンドル)	-	-	444g	980	お見積
PFJB305 (サドル)	-	-	53g	120	114

Example 使用例
作業台などの棚の高さを調節することができます。

■取付部品



■L寸固定

型式	L	N
PFJB802		

Order 注文例
型式
PFJB802

Delivery 出荷日
1 日目出荷

在庫品 翌日出荷 P133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

43
パイプフレーム