

PAINTED STEEL PANELS

# 塗装パネル

—換気穴付タイプ—



価格改訂  
 □: 値下げ価格  
 □: 新価格  
 □: スライド値引率変更




◎カタログ規格外品はこちら P.137  
 ◎CADデータフォルダ名: 44\_Cover\_Panels

■美観、耐食性ともに優れた両面粉体塗装の換気穴付パネルです。



Type	材質	S表面処理
PAPDK PAPDJ	SPHC	粉体塗装

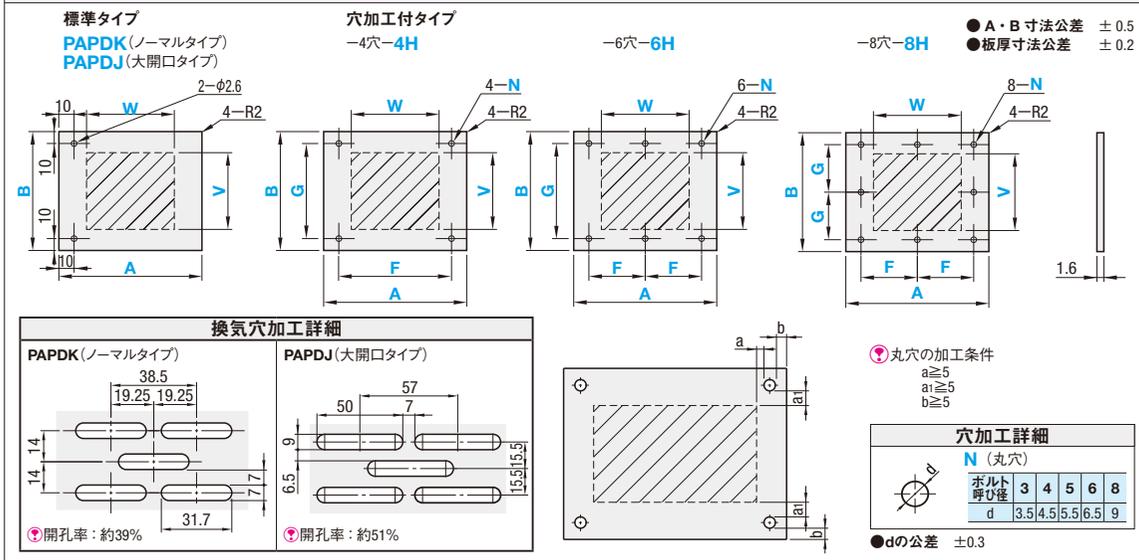

■標準タイプ

型式 Type	指定1mm単位		指定1mm単位		選択 塗装色
	A	B	W	V	
PAPDK (ノーマルタイプ) PAPDJ (大開口タイプ)	200~1200	200~1000	100~950	100~950	U2570B U2280D U2290D U2580B U2785B U2290B UN95 UN10

◎換気穴寸法(開孔率)が固定のため、実際のW・V寸法は指定値よりも小さくなる場合があります。

■穴加工付タイプ

型式 Type	呼び	指定1mm単位		指定1mm単位		呼び径選択 N	選択 塗装色	
		A	B	F	G			
PAPDK (ノーマルタイプ) PAPDJ (大開口タイプ)	4H	200~1200	200~1000	9~1186 (4Hタイプ)	9~986 (4Hタイプ)	100~950	100~950	U2570B U2280D U2290D U2580B U2785B U2290B UN95 UN10
	6H			9~593 (6Hタイプ)	114~986 (6Hタイプ)			
	8H			57~593 (8Hタイプ)	57~493 (8Hタイプ)			

◎換気穴寸法(開孔率)が固定のため、実際のW・V寸法は指定値よりも小さくなる場合があります。

■塗装色の種類(塗装面のツヤは、UN95を除きすべて半ツヤになります。UN95のみ全ツヤです。): 日本塗料工業会2007D版No.で指定

塗装色			
U2570B 近似マンセル No. 5Y7/1	U2280D 近似マンセル No. 2.5Y8/2	U2290D 近似マンセル No. 2.5Y9/2	U2580B 近似マンセル No. 5Y8/1
U2785B 近似マンセル No. 7.5Y8.5/1	U2290B 近似マンセル No. 2.5Y9/1	UN95 近似マンセル No. N9.5	UN10 近似マンセル No. N1



Order  
注文例  
 標準タイプ  
 型式 [A] - [B] - [W] - [V] - 塗装色  
 PAPDK - 800 - 700 - 700 - 600 - UN95



Delivery  
出荷日  
 5 日日出荷



■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	大口
数量	1~30	31~49	50~100
値引率	基準単価	4%	17%
出荷日	通常	+3日	+5日

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。


■標準タイプ単価

型式	A	¥基準単価							
		B							
		200~300	301~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900	901~1000
PAPDK (ノーマルタイプ) PAPDJ (大開口タイプ)	200~300	3,630	3,820	4,090	4,280	4,400	5,130	5,320	5,850
	301~400	3,820	4,090	4,280	4,400	5,130	5,320	5,850	6,280
	401~500	4,090	4,280	4,400	5,130	5,320	5,850	6,280	6,610
	501~600	4,280	4,400	5,130	5,320	5,850	6,280	6,610	7,150
	601~700	4,400	5,130	5,320	5,850	6,280	6,610	7,150	7,650
	701~800	5,130	5,320	5,850	6,280	6,610	7,150	7,650	8,150
	801~900	5,320	5,850	6,280	6,610	7,150	7,650	8,150	8,730
	901~1000	5,850	6,280	6,610	7,150	7,650	8,150	8,730	9,070
	1001~1100	6,280	6,610	7,150	7,650	8,150	8,730	9,070	9,500
	1101~1200	6,610	7,150	7,650	8,150	8,730	9,070	9,500	10,140

■穴加工料金

穴加工付Type	¥穴加工料金
4H	600
6H	900
8H	1200

◎穴加工付タイプは、標準タイプに穴加工料金を加えた金額になります。  
 (例) 型式 [A] - [B] - [F] - [G] - [W] - [V] - ボルト呼び径 - 塗装色  
 PAPDK4H - 600 - 400 - F580 - G380 - W500 - V350 - N6 - U2280D のとき  
 (標準タイプ単価) + (穴加工料金) = 穴加工タイプ単価  
 4,400円 + 600円 = 5,000円

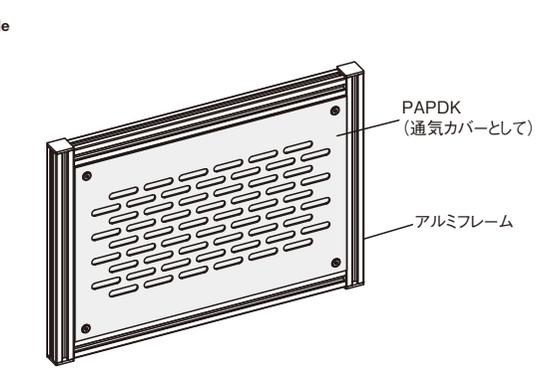

44  
天板  
カバー  
パネル