


SOFT EDGE GLUED BOARDS

エッジ付合板

—ソフトエッジタイプ・テープタイプ—

◎カタログ規格外品はこちら [P.137](#)


◎ALB□□R(アルミ+積層板)はHP掲載品となりました。

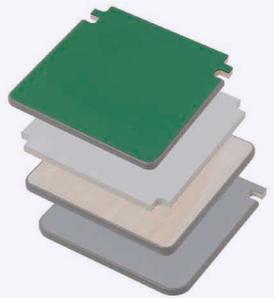

RoHS10


<ソフトエッジ付合板>

- PBDAR (積層合板)
- MPB□□R (メラミン樹脂+積層合板)
- NTB□□R (ゴム+積層合板)
- ATB□□R (帯電防止ゴム+積層合板)

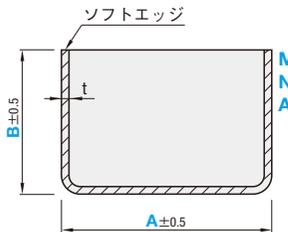

<端面テープ貼付合板>

- MPB□□T (メラミン樹脂+積層合板)

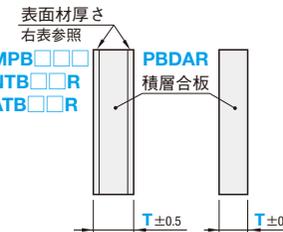


Type	貼付	表面材厚さ(mm)	材質
PBDAR	無	—	積層合板(ポプラ)
MPB□□	両面	0.5	メラミン樹脂貼付合板
NTB□□R	片面	2	ゴム貼付合板
ATB□□R	片面	2	帯電防止ゴム貼付合板


ソフトエッジ
 □材質 ポリプロピレン+エラストマ
 耐熱温度 ~80℃
 色 グレー
 テープ
 □材質 アクリル含浸紙(厚さ0.45mm)
 色 ページュ

◎寸10・12=t3 寸14・15・16=t4 寸20=t5


- PBDAR
- MPBDAR
- MPBDAT
- NTBDAR
- ATBDAR

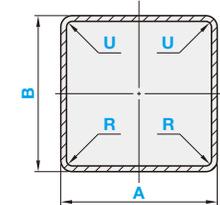


- MPBHR
- MPBHT
- NTBHR
- ATBHR

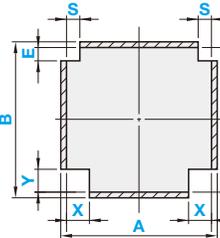


- MPBDBR
- MPBDBT
- NTBDBR
- ATBDBR

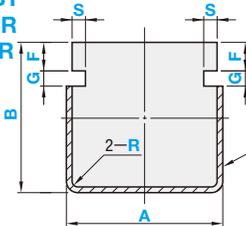


- MPBHAR
- MPBHAT
- NTBHAR
- ATBHAR

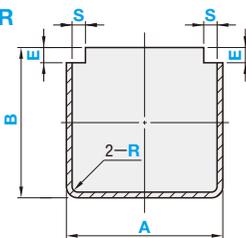


- MPBHBR
- MPBHBT
- NTBHBR
- ATBHBR

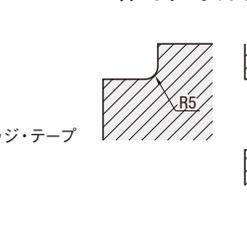

- MPBHBR
- MPBHBT
- NTBHBR
- ATBHBR

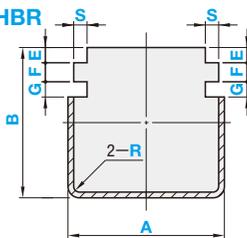

◎切り欠きの角の形状は次のようになります。

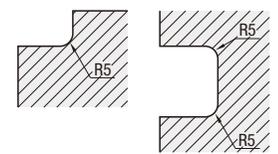

型式 Type	T選択	A 指定1mm単位	B 指定1mm単位	色	R U	E G S X Y F					
						15~60mm指定1mm単位					1mm単位
PBDAR	12 16 20	200~1200	200~1000	—	10						
MPBDAR	10 15 20			S(グレー)							
MPBDAT	10 15 20			G(ライトグレー)							
NTBDAR	10 14 20			L(ライトグリーン)							
ATBDAR	10 14 20			S(グレー)	20						
MPBDBR	10 15 20			G(ライトグレー)							
MPBDBT	10 15 20			L(ライトグリーン)							
MPBHAR	10 15 20			S(グレー)	30						
MPBHAT	10 15 20			G(ライトグレー)							
NTBHAR	10 14 20			L(ライトグリーン)							
MPBHBR	10 15 20			S(グレー)	—	E	G	S	X	Y	F
MPBHBT	10 15 20			G(ライトグレー)							
NTBHBR	10 14 20			L(ライトグリーン)							
ATBHAR	10 14 20			S(グレー)	10						
MPBHBR	10 15 20			G(ライトグレー)							
MPBHBT	10 15 20			L(ライトグリーン)							
NTBHBR	10 14 20			S(グレー)	20						
MPBHBR	10 15 20			G(ライトグレー)							
MPBHBT	10 15 20			L(ライトグリーン)							
ATBHBR	10 14 20			S(グレー)	30	E	G	S			F
MPBHBR	10 15 20			G(ライトグレー)							
MPBHBT	10 15 20			L(ライトグリーン)							

◎B-50≧F+Gが必要です。



Order 注文例
 型式 — A — B — 色 — R — U — E・G・S・X・Y・F
 MPBHR20 — 800 — 600 — S — E30-S30-X30-Y30
 MPBDAT10 — 320 — 250 — S — R10 — U10



Delivery 出荷日 5 日日出荷



Price 価格

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	大口
数量	1~9	10~30	31~
値引率	基準単価	5%	お見積り

◎数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133
 ◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

◎加工付タイプは、板本体価格に切り欠き加工料金を加えた金額になります。

■板本体価格

型式 Type	T	A 選択	¥基準単価			
			200~400	401~600	601~800	801~1000
〈積層合板〉 PBDAR (ソフトエッジ)	12	200~400	4,480	4,910	5,130	5,710
		401~600	4,910	5,200	5,710	6,220
		601~800	5,130	5,710	6,690	6,980
		801~1000	5,710	6,220	6,980	7,950
		1001~1200	5,820	6,980	7,090	8,230
		200~400	4,610	5,100	5,360	6,070
	16	401~600	5,100	5,460	6,070	6,750
		601~800	5,360	6,070	7,370	7,650
		801~1000	6,070	6,750	7,650	8,950
		1001~1200	6,180	7,650	7,760	9,230
		200~400	4,780	5,330	5,660	6,480
		401~600	5,330	5,790	6,480	7,320
〈メラミン樹脂合板〉 MPBDAR MPBDBR MPBHR MPBHAR MPBHBR (ソフトエッジ)	10	200~400	4,860	5,480	5,860	6,830
		401~600	5,480	6,040	6,830	7,910
		601~800	5,860	6,830	8,930	9,210
		801~1000	6,830	7,910	9,210	11,310
		1001~1200	7,010	9,210	9,390	11,630
		200~400	5,120	5,860	6,380	7,580
	15	401~600	5,860	6,610	7,580	9,020
		601~800	6,380	7,580	10,410	10,690
		801~1000	7,580	9,020	10,690	13,500
		1001~1200	7,700	10,690	10,860	13,830
		200~400	5,280	6,080	6,660	7,990
		401~600	6,080	6,920	7,990	9,600
20	601~800	6,660	7,990	11,140	11,430	
	801~1000	7,990	9,600	11,430	14,570	
	1001~1200	8,190	11,430	11,620	14,880	
	MPBDAT MPBDBT MPBHT MPBHAT MPBHBT (テープ貼付)	素材係数(×0.9)				
	200~400	4,860	5,480	5,860	6,830	
	401~600	5,480	6,040	6,830	7,910	
〈帯電防止ゴム貼付合板〉 NTBDAR NTBDBR NTBHR NTBHAR NTBHBR (ソフトエッジ)	10	200~400	4,790	5,830	6,640	8,430
		401~600	5,830	7,010	8,430	10,760
		601~800	6,640	8,430	13,040	13,360
		801~1000	8,430	10,760	13,360	17,920
		1001~1200	8,610	11,040	13,540	18,370
		200~400	4,910	6,000	6,850	8,740
	14	401~600	6,000	7,250	8,740	11,210
		601~800	6,850	8,740	13,620	13,950
		801~1000	8,740	11,210	13,950	18,780
		1001~1200	8,920	11,490	14,130	19,230
		200~400	5,130	6,310	7,260	9,330
		401~600	6,310	7,700	9,330	12,060
20	601~800	7,260	9,330	14,710	15,050	
	801~1000	9,330	12,060	15,050	20,400	
	1001~1200	9,520	12,350	15,250	20,860	

◎端面テープ貼付合板の単価は、表中に記載されている価格に素材係数0.9を掛けた金額になります。

■切り欠き加工料金

対象となる記号	¥基準単価/左右2カ所
(切り欠き) E G Y	650
(コーナーR) U R	

◎左右対称でカットするため、対象となる記号の数の左右2カ所分の費用となります。

(例) 型式 — A — B — 色 — R — U — E・S
 MPBHAR10 — 800 — 600 — S — R20 — E30-S30

板本体	6,830円	Eの数	1×650=650円	Rの数	1×650=650円	合計	8,130円
-----	--------	-----	------------	-----	------------	----	--------

■端面テープ貼付合板について




端面からの木片飛散防止のために、簡易的にテープを貼った商品です。

(例) 型式 — A — B — 色 — R — U — E・S のとき
 MPBDAT10 — 320 — 250 — S — R10 — U10
 (表中価格)×(素材係数)+(切り欠き加工料金)=端面テープ貼付合板単価
 4,860円 × 0.9 + 1,300円 = 5,670円(1円単位は切り捨て)



Example 使用例

ソフトエッジの取付く所はこぼ削りをしています。

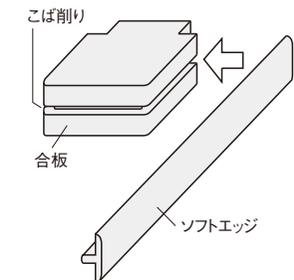

44 カバーパネル