

L-SHAPED・凹・凸・INCLINED BLOCKS -0.1mm SPECIFICATION OF DIMENSION- L・凹・凸・傾斜プレート

仕上プレートからL・凹・凸・傾斜の形状加工を施した商品です。



Delivery

出荷日

3~8

日目発送

詳細は下記の出荷日一覧をご確認下さい。

型式は寸法や数量により異なります。

20個以上は出荷日が異なる場合があります。

材質・仕上対応表

材質群	対応材質	仕上
炭素鋼	SS400・S50C・S55CN	6F
特殊鋼	SKS93・SKS3・SKD11	
アルミ合金	A5052P・52/ハイプレジジョン A2017P・A7075P	4F・6F
ステンレス鋼	SUS303・SUS304	6F
	SUS303・304焼鈍材	


出荷日一覧

標準サイズ	大サイズ・表面処理付き
3日目	5日目

傾斜

プレートTYPE

A寸・B寸に対し、L寸が小さい場合、プレートTYPEとなります。

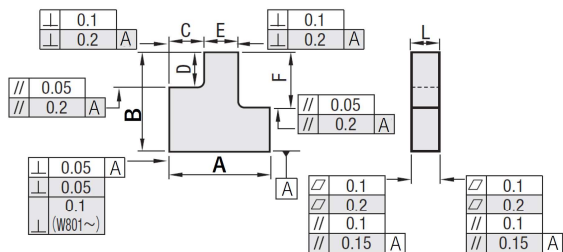


全材質の標準サイズ、アルミの大サイズの精度基準(100mm基準)
鉄・特殊鋼のA500もしくはB300を超えるサイズの精度基準(100mm基準)

サイズ	A	B	L	C	D	E	F	R
全材質 標準サイズ	20	20	5	10	$D \leq 2/3B$	10	$F \leq 2/3B$	L \leq 20 5R 10R 15R L $>$ 20 6R 10R 15R 20R
	500	300	50	470				
アルミ 大サイズ	200	100	5	10	$D \leq 2/3B$	$10 \leq E \leq A-40$	$F \leq 2/3B$	L \leq 30 5R 10R 15R 20R 30 $<$ L \leq 40 10R 15R 20R L $>$ 40 15R 20R
	1400	600	50	1360				
炭素鋼・ 特殊鋼 大サイズ	501	301	30	10	$D \leq 2/3B$	50	$F \leq 2/3B$	L \leq 35 10R 15R 20R L $>$ 35 15R 20R
	800	400	50	700				
	801	401	51	10				
	1000	500	80	800				

ブロックTYPE

A寸・B寸のどちらか一方より、L寸が大きい場合、ブロックTYPEとなります

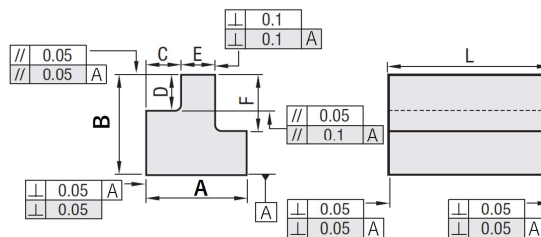

全材質の標準サイズ、アルミの大サイズの精度基準(100mm基準)
鉄・特殊鋼のA、Lが300を超えるサイズの精度基準(100mm基準)

サイズ	A	B	L	C	D	E	F	R
全材質 標準サイズ	20	10	20	5	1~80 (B-D \geq 5)	5	1~80 (B-F \geq 5)	R0.3以下
	200	100	200	190				
アルミ 大サイズ	200.1	10	200.1	10	1~80 (B-D \geq 10)	5	1~80 (B-F \geq 10)	R0.5以下
	300	100	500	290				
炭素鋼・ 特殊鋼 大サイズ	30	20	10	5	1~120 (B-D \geq 5, D \leq E \times 5)	5	1~120 (B-F \geq 5, F \leq E \times 5)	R1以下
	300	125	200	285				
	200.1	10	10	10				
	1400	285	1~120 (B-D \geq 5)	10				

1

—

■

t。

↑
↓

↑
下
↑
下
↑
下

