

Brass, Free-cutting Brass : Sheared Metal Plates

真鍮 快削真鍮 切り板


強度が高く、展延性に優れます。



Delivery
出荷日

※ミスミ稼働日の土曜・祝日を除き1日目出荷。土曜・祝日のご注文は翌営業日扱いとなります。平日12時以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

型式例	真鍮	材質記号	-	管理記号	板厚	-	A(長さ)	-	B(幅)	-	T(板厚)
		C2801P	-	K	10	-	100	-	100	-	10
	快削真鍮	材質記号	-	管理記号	板厚	-	A(長さ)	-	B(幅)	-	T(板厚)
		C3713P	-	K	10	-	100	-	100	-	10

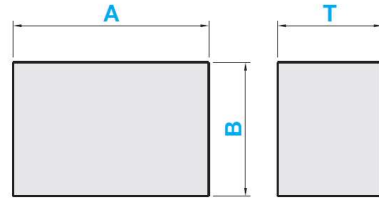

真鍮

■板厚

T	公差	T	公差
3	±0.22	22	±0.73
4	±0.28	25	±0.83
5		30	±0.99
6	±0.34	35	±1.16
7		40	±1.32
8		45	±1.49
9	±0.4	50	±1.65
10		55	±1.82
12	±0.5	60	±1.98
13		65	±2.15
14		70	±2.31
15		75	±2.48
16		80	±2.64
18		90	±2.97
20		100	±3.3

■サイズ範囲

T	B	A	AB寸公差	T	B	A	AB寸公差
	指定1mm単位				指定1mm単位		
3	20~1250	20~2000	0~+2	13~14	20~ 610	20~2000	0~+2
4	20~1000	20~2000		15~50	20~1010	20~2000	
5	20~1000	20~2000		55	20~ 610	20~2000	
6	20~1000	20~2000		60	20~ 850	20~1400	
7	20~ 365	20~1200		65	20~ 740	20~1100	
8	20~1000	20~2000		70	20~ 750	20~1400	
9	20~ 365	20~1200		75~80	20~ 650	20~1100	
10~12	20~1000	20~2000		90~100	20~ 740	20~1100	

快削真鍮

■板厚

T	公差	T	公差
2	±0.18	10	±0.4
3	±0.22	12	
4	±0.28	15	±0.5
5		20	
6	±0.34	25	±0.83
7		30	±0.99
8		—	—

■サイズ範囲

T	B	A	AB寸公差
	指定1mm単位		
2~30	20~365	20~1200	0~+2



業界トップクラスのサイズバリエーション!
欲しいサイズを1個〜ご提供いたします。