

A6063 フラットバー 平角棒 四角棒

A6061より強度は低いですが、押出性に優れ耐食性・表面処理性が良好です。





Delivery
出荷日

3 日目発送

型式例

材質記号 - 管理記号 - 母材規格 - A(長さ) - B(幅) - T(板厚)
A6063 - FBH - 10×50 - 100 - 50 - 10

⑤1個以上は出荷日が異なる場合があります。

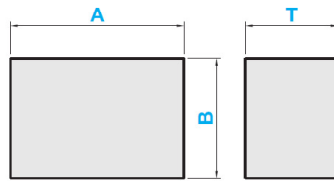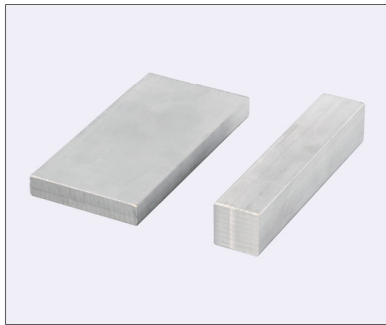

板厚・幅寸法公差

板厚・幅	公差
3	±0.23
4~6	±0.27
7~12	±0.3
13~20	±0.35
22~25	±0.38
30~40	±0.45
45~50	±0.54
55~100	±0.92

■寸法公差

長さ寸法公差

長さ	フライス	切断
最小~800	±0.15	±0.5
801~2000	-	

平角棒

板厚 × 幅	切断面		長さ 指定1mm単位
	フライス	切断のみ	
3 × 10		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
4 × 10		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
5 × 10		○	20~2000 ※切断面フライス (30~800)
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
6 × 10		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
8 × 15		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	

四角棒

板厚 × 幅	切断面		長さ 指定1mm単位
	フライス	切断のみ	
9 × 13		○	
		○	
10 × 15		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
12 × 15		○	20~2000 ※切断面フライス (30~800)
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
15 × 15		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
20 × 15		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
25 × 30		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
30 × 15		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	
		○	

板厚×幅	切断面 フライス	切断のみ	長さ 指定1mm単位
6×6		○	20~2000 ※切断面フライス (30~800)
8×8	○	○	
9×9		○	
10×10	○	○	
12×12	○	○	
13×13		○	
14×14		○	
15×15	○	○	
16×16		○	
19×19		○	
20×20	○	○	
22×22		○	
25×25		○	
30×30	○	○	
32×32		○	
35×35		○	
38×38		○	
40×40	○	○	
45×45		○	
50×50	○	○	
55×55		○	