

SUS304 フラットバー (C) 平角棒・四角棒

オーステナイト系に分類され、最も汎用的な材質です。



Delivery
出荷日



1※ 日目発送

※ ミスマシ稼働日の土曜・祝日を除き1日目出荷。土曜・祝日のご注文は翌営業日扱いとなります。平日12時以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

型式例

材質記号 - 管理記号 - 母材規格 - A(長さ) - B(幅) - T(板厚)
SUS304 - FBC - 10×50 - 100 - 50 - 10

◎51個以上は出荷日が異なる場合があります。

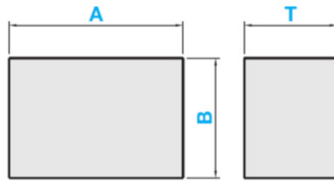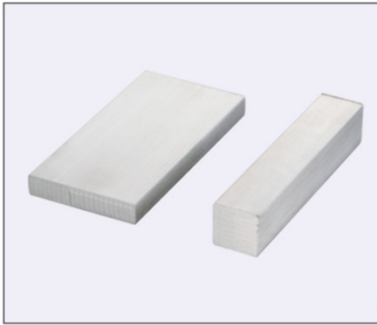

■寸法公差

長さ寸法公差

長さ	フライス	切断
最小～ 800	±0.15	0～+1
801～ 999	-	0～+1
1000～2000	-	0～+2

板厚・幅寸法公差

板厚・幅	公差
～3	0～-0.25
4～6	0～-0.3
7～10	0～-0.36
11～18	0～-0.43
19～30	0～-0.52
31～50	0～-0.62
51～80	0～-0.74
81～120	0～-0.87
121～180	0～-1.0
181～250	0～-1.15

平角棒

四角棒

板厚 × 幅	切断面		長さ 指定1mm単位
	フライス	切断のみ	
2 × 6	○	○	
8	○	○	
9	○	○	
10	○	○	
12	○	○	
15	○	○	
20	○	○	
25	○	○	
30	○	○	
32	○	○	
40	○	○	
50	○	○	
3 × 5	○	○	
6	○	○	
7	○	○	
8	○	○	
9	○	○	
10	○	○	
12	○	○	
13	○	○	
15	○	○	
16	○	○	
19	○	○	
20	○	○	
22	○	○	
25	○	○	
30	○	○	
32	○	○	
35	○	○	
38	○	○	
40	○	○	
42	○	○	
45	○	○	
48	○	○	
50	○	○	
60	○	○	
65	○	○	
75	○	○	
90	○	○	
100	○	○	
110	○	○	
120	○	○	
125	○	○	
130	○	○	
140	○	○	
150	○	○	
4 × 9	○	○	
10	○	○	
11	○	○	
13	○	○	
15	○	○	
16	○	○	
17	○	○	
19	○	○	
20	○	○	
22	○	○	
25	○	○	
30	○	○	
32	○	○	

板厚 × 幅	切断面		長さ 指定1mm単位
	フライス	切断のみ	
4 × 35	○	○	
38	○	○	
40	○	○	
45	○	○	
50	○	○	
60	○	○	
65	○	○	
75	○	○	
90	○	○	
100	○	○	
5 × 8	○	○	
9	○	○	
10	○	○	
12	○	○	
13	○	○	
15	○	○	
16	○	○	
19	○	○	
20	○	○	
22	○	○	
25	○	○	
30	○	○	
32	○	○	
34	○	○	
35	○	○	
38	○	○	
40	○	○	
45	○	○	
50	○	○	
60	○	○	
65	○	○	
75	○	○	
90	○	○	
100	○	○	
130	○	○	
150	○	○	
6 × 9	○	○	
10	○	○	
12	○	○	
13	○	○	
15	○	○	
16	○	○	
18	○	○	
19	○	○	
20	○	○	
22	○	○	
25	○	○	
30	○	○	
32	○	○	
35	○	○	
38	○	○	
40	○	○	
42	○	○	
45	○	○	
48	○	○	
50	○	○	
60	○	○	
65	○	○	
70	○	○	
75	○	○	
90	○	○	
100	○	○	

板厚 × 幅	切断面		長さ 指定1mm単位
	フライス	切断のみ	
6 × 110	○	○	
120	○	○	
125	○	○	
130	○	○	
140	○	○	
150	○	○	
8 × 10	○	○	
16	○	○	
32	○	○	
38	○	○	
50	○	○	
9 × 13	○	○	
15	○	○	
16	○	○	
19	○	○	
20	○	○	
22	○	○	
25	○	○	
30	○	○	
32	○	○	
35	○	○	
38	○	○	
40	○	○	
45	○	○	
50	○	○	
60	○	○	
65	○	○	
75	○	○	
90	○	○	
100	○	○	
125	○	○	
150	○	○	
200	○	○	
250	○	○	
300	○	○	
10 × 15	○	○	
19	○	○	
20	○	○	
25	○	○	
30	○	○	
32	○	○	
38	○	○	
40	○	○	
50	○	○	
65	○	○	
75	○	○	
100	○	○	
125	○	○	
150	○	○	
200	○	○	
250	○	○	
12 × 14	○	○	
16	○	○	
19	○	○	
20	○	○	
25	○	○	
30	○	○	
32	○	○	
35	○	○	
38	○	○	
40	○	○	

板厚 × 幅	切断面		長さ 指定1mm単位
	フライス	切断のみ	
12 × 50	○	○	
65	○	○	
75	○	○	
90	○	○	
100	○	○	
125	○	○	
150	○	○	
200	○	○	
250	○	○	
16 × 19	○	○	
20	○	○	
25	○	○	
32	○	○	
38	○	○	
40	○	○	
50	○	○	
65	○	○	
75	○	○	
100	○	○	
125	○	○	
150	○	○	
200	○	○	
250	○	○	
300	○	○	
19 × 25	○	○	
32	○	○	
38	○	○	
40	○	○	
50	○	○	
65	○	○	
75	○	○	
100	○	○	
125	○	○	
150	○	○	
200	○	○	
250	○	○	
300	○	○	
22 × 32	○	○	
38	○	○	
50	○	○	
65	○	○	
75	○	○	
100	○	○	
25 × 32	○	○	
38	○	○	
50	○	○	
65	○	○	
75	○	○	
100	○	○	
30 × 50	○	○	
55	○	○	
65	○	○	
75	○	○	
100	○	○	
35 × 50	○	○	
65	○	○	
75	○	○	
100	○	○	

板厚 × 幅	切断面		長さ 指定1mm単位
	フライス	切断のみ	
3×3	○	○	
4×4	○	○	
5×5	○	○	
6×6	○	○	
7×7	○	○	
8×8	○	○	
9×9	○	○	
10×10	○	○	
12×12	○	○	
13×13	○	○	
14×14	○	○	
15×15	○	○	
16×16	○	○	
19×19	○	○	
20×20	○	○	
22×22	○	○	
25×25	○	○	
26×26	○	○	
28×28	○	○	
30×30	○	○	
32×32	○	○	
36×36	○	○	
38×38	○	○	
40×40	○	○	
45×45	○	○	
50×50	○	○	
55×55	○	○	
60×60	○	○	
65×65	○	○	

30～2000
※ 切断面
フライス品
(15～800)

30～2000
※ 切断面
フライス品
(30～800)



業界トップクラスのサイズバリエーション!
欲しいサイズを1個から、自慢の価格でご提供いたします。