



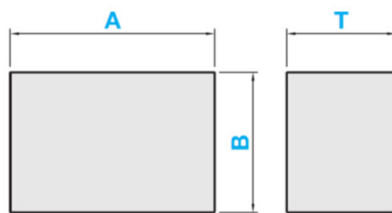

Delivery
出荷日

3 日目発送

型式は寸法や数量により異なります。
 材料屋24サイトで都度お見積り下さい。
 20個以上は出荷日が異なる場合があります。

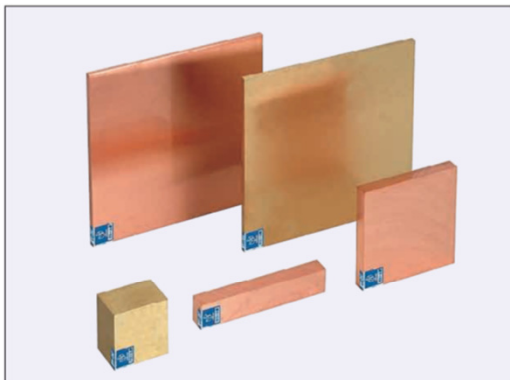

■面粗さ

| 仕上方法 | 仕上面 | 面粗さ |
|---------|-----|------|
| フライス(F) | 側面 | 1.6a |
| | 上下面 | 6.3a |

| 材質群 | 材質名 | 仕上プレート | サイズ | | |
|---------|----------|--------------|-------|-------|-------|
| | | 6F 6面フライス | A | B | T |
| 銅 真鍮 | ベリリウム銅50 | ● | 6~600 | 6~300 | 10~45 |
| | 特殊アルミ青銅 | ● | | | 10~35 |
| | 砲金 | ● | | | 10~35 |
| チタン | 純チタン2種 | ● | 5~500 | 5~300 | 2~28 |

| 項目 | 上下面仕上げ | |
|-----------------------|---------------------|--------|
| | 圧延 | フライス |
| 平面度 (100mmに対して) | — | 0.02以下 |
| 平行度 (100mmに対して) | 2mm (1000mmに対して) | 0.02以下 |
| 基準面直角度 (100mmに対して) | 0.02以下 | |
| 全周面取り | C0.1程度の糸面取り | |

■サイズ範囲詳細

■ベリリウム銅50 (Becu50)・砲金 (BC6)・特殊アルミ青銅 (ABB2)

6F (6面フライス)

| A | B | T | 10 ~ 14.9 | 15 ~ 19.9 | 20 ~ 29.9 | 30 ~ 39.9 | 40 ~ 45 |
|------------|------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 指定0.1mm | | | 指定0.1mm | | | | |
| 16 ~ 600 | 6 ~ 15 | | ● | — | — | — | — |
| 16 ~ 600 | 15.1 ~ 20 | | ● | ● | — | — | — |
| 20.1 ~ 600 | 20.1 ~ 30 | | ● | ● | ● | — | — |
| 30.1 ~ 600 | 30.1 ~ 40 | | ● | ● | ● | ● | — |
| 40.1 ~ 600 | 40.1 ~ 300 | | ● | ● | ● | ● | ● |

■純チタン2種

6F (6面フライス)

| A | B | T | 2~2.99 | 3~3.99 | 4~4.99 | 5~5.99 | 6~36 |
|------------|------------|---|-----------|--------|--------|--------|------|
| 指定0.1mm単位 | | | 指定0.1mm単位 | | | | |
| 10 ~ 150 | 5 ~ 7.99 | | ● | ● | ● | | |
| 5 ~ 300 | | | | | | ● | |
| 10 ~ 100 | 8 ~ 50 | | ● | | | | |
| 10 ~ 500 | | | | ● | ● | | |
| 8 ~ 500 | 8 ~ 150 | | | | | ● | |
| 150.01~200 | | | | | ● | | |
| 150.01~300 | 150.01~300 | | | | | ● | |
| 6 ~ 500 | 6 ~ 300 | | | | | | ● |

■全周面取り

| サイズ 幅×長さ | 面取り値 | 面取り記号 (標準) | C0.1~C0.2 | C0.3~C0.5 | C0.6~C1.0 | C1.1~C1.5 | C1.6~C2.0 | C2.1~C2.5 | C2.6~C3.0 | C3.1~C3.5 | C3.6~C4.0 | C4.1~C4.5 | C4.6~C5.0 |
|-------------|------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 300×500以下 | 可能範囲 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



銅・真鍮もフライス仕上げでご提供!