

真鍮 快削真鍮 フリープレート



真鍮は強度が強く、展延性に優れます。



Delivery
出荷日

3 日目発送

🕒20個以上は出荷日が異なる場合があります。

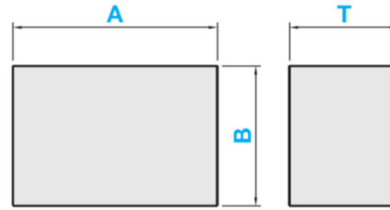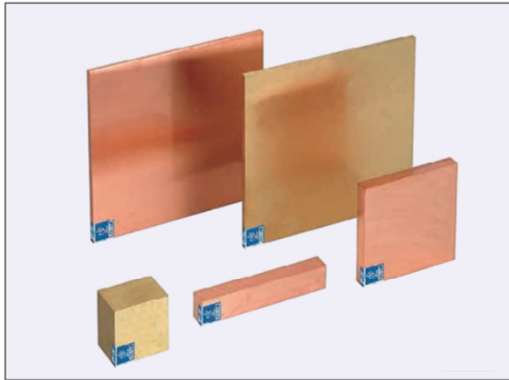

■面粗さ

仕上方法	仕上面	面粗さ
フライス(F)	側面	1.6a
	上下面	6.3a
未仕上	上下面	保証不可

仕上プレート	材質名	サイズ		
		A	B	T
L 側面フライス	真鍮	6~600	6~300	5~50
	快削真鍮			5~30
6F 6面フライス	真鍮	6~600	6~300	3~45
	快削真鍮			3~28

項目	上下面仕上げ	
	圧延	フライス
平面度 (100mmに対して)	—	0.02以下
平行度 (100mmに対して)	2mm (1000mmに対して)	0.02以下
基準面直角度 (100mmに対して)	0.02以下	
全周面取り	C0.1程度の糸面取り	

■サイズ範囲詳細

■真鍮板 (C2801P)・快削真鍮板 (C3713P)

4F (側面フライス)

A	B	T選択													
		5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	
指定0.1mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6 ~ 600	6 ~ 10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10.1~600	10.1~ 15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15.1~600	15.1~ 20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20.1~600	20.1~ 30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30.1~600	30.1~300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

6F (6面フライス)

A	B	T	3~5.9	6~7.9	8~9.9	10~14.9	15~29.9	30~45
			指定0.1mm					
16 ~ 150	6 ~ 10	●	●	●	●	●	●	●
16 ~ 150	10.1~146	●	●	●	●	●	●	●
150.1~600		—	●	●	●	●	●	●
146.1~600	146.1~600	—	—	●	●	●	●	●

■全周面取り

サイズ 幅×長さ	面取り値	面取り記号 (標準)	面取り箇所 (ピン角)															
			C0.1~C0.2	C0.3~C0.5	C0.6~C1.0	C1.1~C1.5	C1.6~C2.0	C2.1~C2.5	C2.6~C3.0	C3.1~C3.5	C3.6~C4.0	C4.1~C4.5	C4.6~C5.0					
300×500以下	可能範囲	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	可能範囲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



銅・真鍮もフライス仕上げでご提供!