

Naval Brass, Chromium Copper Alloys Sheared Metal Plates

ネーバル真鍮 クローム銅 切り板

ネーバル真鍮は、耐食性、耐海水性に優れます。クローム銅は、機械的強度に優れ、高温時の対磨耗性に優れます。




Delivery
出荷日

3 日目発送

型式例

ネーバル真鍮 材質記号 - 管理記号 板厚 - A(長さ) - B(幅) - T(板厚)
 C4621P - K 10 - 100 - 100 - 10
 クローム銅 材質記号 - 管理記号 板厚 - A(長さ) - B(幅) - T(板厚)
 CRCUP - K 10 - 100 - 100 - 10

51個以上は出荷日が異なる場合があります。

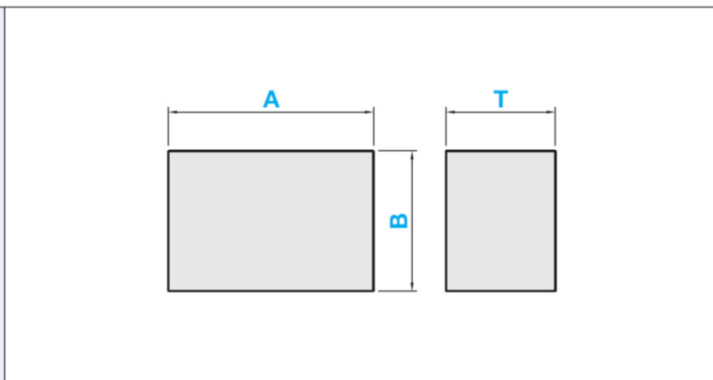

ネーバル真鍮

■板厚

T	公差
5	±0.28
6	±0.34
8	
10	±0.4
12	
15	±0.5
20	
25	±0.83
30	±0.99
35	±1.16
40	±1.32

■サイズ範囲

T	B	A	AB寸公差
	指定1mm単位		
5~12	20~1000	20~2000	0~+2
15	20~1010		
20~35	20~1100		
40	20~1010		

クローム銅

■板厚

T	板厚公差	製造方法
8	±0.34	圧延品
10	±0.4	
12		
15	-1~+3	黒皮鍛造品
20		
25		
30		
35		
40		
45		
50		
55		
60		
65		
70		

■サイズ範囲

T	B	A	AB寸公差
	指定1mm単位		
8~12	20~300	20~1000	0~+2
15~70	20~310	20~1050	

T15以上は黒皮鍛造品の為、切削する場合のトリシロは片側2.5mmを推奨します。



自慢の材質ラインナップ!
欲しいサイズを1個~ご提供いたします。