

ベリリウム銅25・50 切り板

ベリリウム銅25は、銅合金中、最高強度と硬度を持ちます。ベリリウム銅50は、硬度が高く、導電性に優れます。





Delivery
出荷日

3 日目発送

型式例

ベリリウム銅25	材質記号	管理記号	板厚	A(長さ)	B(幅)	T(板厚)
	BECU25	K	10	100	50	10
ベリリウム銅50	材質記号	管理記号	板厚	A(長さ)	B(幅)	T(板厚)
	BECU50	K	10	100	50	10

51個以上は出荷日が異なる場合があります。

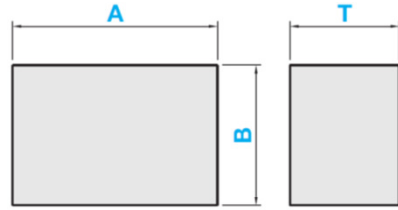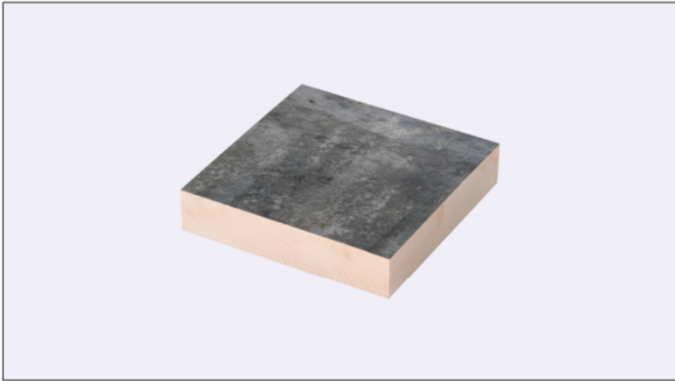

ベリリウム銅25

■板厚

T	公差	仕上
20	-1~+3	黒皮鍛造品
25		
30		
35		
40		
45		
50		

■サイズ範囲

T	B	A	AB寸公差
	指定1mm単位		
20~50	20~150	20~150	0~+2
	151~310	151~500	0~+3

黒皮鍛造品の為、切削する場合のトリシロは片側2.5mmを推奨します。

ベリリウム銅50

■板厚

T	公差	仕上
15	-1~+3	黒皮鍛造品
20		
25		
30		
35		
40		
45		
50		
55		
60		
65		
70		
75		
80		
85		
90		
95		
100		

■サイズ範囲

T	B	A	AB寸公差
	指定1mm単位		
15~50	20~310	20~1050	0~+2
	20~150	20~150	0~+2
55~100	151~300	151~500	0~+3
		501~1050	0~+5

黒皮鍛造品の為、切削する場合のトリシロは片側2.5mmを推奨します。



自慢の材質ラインナップ!
欲しいサイズを1個~ご提供いたします。