

A2017P・A2024P 切り板

A2017Pは、フェライト系と呼ばれる非熱処理合金です。耐食性、溶接性は劣りますが、強度・切削性に優れます。A2024Pは、A2017Pと比べ、強度が高く、切削性に優れます。



Delivery
出荷日



1※ 日目発送

※ミスミ稼働日の土曜・祝日を除き1日目出荷。土曜・祝日のご注文は翌営業日扱いとなります。平日12時以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

型式例

材質記号 - 管理記号 板厚 - A(長さ) - B(幅) - T(板厚)
A2017P - KQ 10 - 100 - 100 - 10

51個以上は出荷日が異なる場合があります。

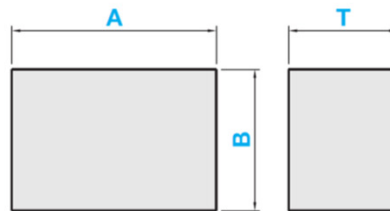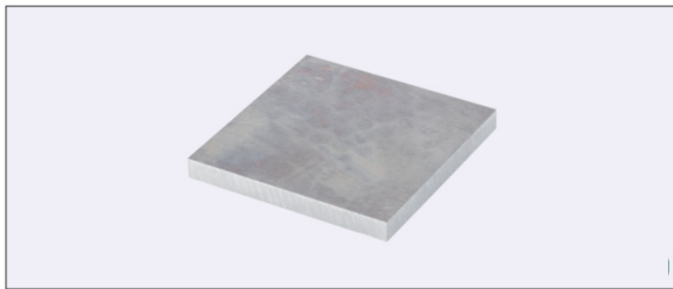

A2017P

■板厚

T	公差	質別記号
3	±0.18	T3/T351
4	±0.35	
5		
6		
8	±0.45	
10	±0.5	
12	±0.6	
15	±0.7	
20	±0.8	
25	±0.9	
30	±1	
35		
40	±1.1	T351
45	±1.3	
50	±1.5	
55	±1.9	
60	±2.8	
70		
80		
90		
100		
120		
150		

■サイズ範囲

T	B	A	AB寸公差
	指定1mm単位		
3~6	15~1250	15~2000	0~+2
8~40			
45~50			
55~100			
	10~1250		

A2024P

■板厚

T	公差	質別記号	T	公差	質別記号
4	±0.35	T3	35	±1	T351
5			40	±1.1	
6			45	±1.3	
8	±0.45	T351	50	±1.5	
10	±0.5		55	±1.9	
12	±0.6		60	±2.8	
15	±0.7		70		
20	±0.8		80		
25	±0.9		90		
30	±1	100			

■サイズ範囲

T	B	A	AB寸公差
	指定1mm単位		
4~100	15~1250	15~2000	0~+2



自慢のサイズラインナップ&流通量の少ないA2024P取り扱い!
欲しいサイズを1個~、在庫削減にご活用ください。