

A5052P: Sheared Metal Plates

# A5052P 切り板

最も汎用的な非熱処合金です。



Delivery  
出荷日


**1**※ 日目発送

※ミスミ稼働日の土曜・祝日を除き1日目出荷。土曜・祝日のご注文は翌営業日扱いとなります。平日12時以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

型式例

材質記号 - 管理記号 板厚 - A(長さ) - B(幅) - T(板厚)  
A5052P - KQ 10 - 100 - 50 - 10

◎51個以上は出荷日が異なる場合があります。

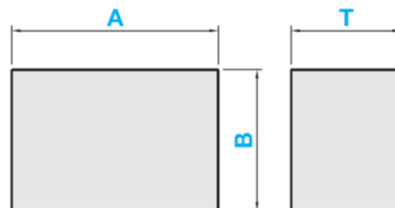

## A5052P

### ■板厚

T	公差	調質記号	T	公差	調質記号
1	±0.1	H34	35	±1	H112
1.5	±0.13		40	±1.1	
2			45	±1.3	
2.5			50	±1.5	
3	55	±1.9			
4	±0.18		H34/H112	60	
5	±0.2	O/H34/H112	65		
6	±0.5		70		
7	±0.6	H112	80	±2.8	
8	±0.7		85		
10			90		
12			95		
15	±0.8		100		
16			110		
18			120		
20			130		
22			140		
25	±0.9		150		
30	±1	O/H112	-	-	-

### ■サイズ範囲

T	B	A	AB寸公差
	指定1mm単位		
1~2.5	15~1000	15~2000	0~+2
3~4	15~1250		
5~60	15~1525		
65~130	15~1250		
140	15~1525		
150	15~1000		



自慢のサイズラインナップ!  
欲しいサイズを1個～、在庫削減にご活用ください。