


Carbon Steel Pipes For Ordinary Piping

配管用電縫パイプ

—SGP—

ガス管とも言われ、ガスや空気、水など様々な用途に一般的に用いられる鋼管です。

型式は寸法や数量により異なります。

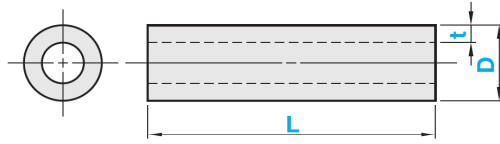

☝ 錆が付着している場合があります。

D (外径)	t (肉厚)	電縫(黒) 溶協品	電縫(黒) 高炉品	電縫(白) 高炉品	L (長さ) 指定 1mm 単位
15A (21.7)	2.8	●	●	●	12~2000
20A (27.2)	2.8	●	●	●	
25A (34.0)	3.2	●	●	●	
32A (42.7)	3.5	●	●	●	
40A (48.6)	3.5	●	●	●	
50A (60.5)	3.8	●	●	●	
65A (76.3)	4.2	●	●	●	
80A (89.1)	4.2	●	●	●	
90A (101.6)	4.2	●	●	●	
100A (114.3)	4.5	●	●	●	
125A (139.8)	4.5	●	●	●	
150A (165.2)	5	●	●	●	
175A (190.7)	5.3	●	●	●	
200A (216.3)	5.8	●	●	●	
250A (267.4)	6.6	●	●	●	
300A (318.5)	6.9	●	●	●	
350A (355.6)	7.9	●	●	●	
400A (406.4)	7.9	●	●	●	
					16~2000

■D寸公差

区分	公差
40A以下	±0.5
50A以上125A以下	±1%
150A・175A	±1.6
200A以上	±0.8%

■t寸公差

公差
-12.5%~+規定しない

■L寸公差

公差
±1


Carbon Steel For General Structural Purposes

一般構造用電縫パイプ

—STK400—

機械、土木、建築などに広く用いられる鋼管です。

型式は寸法や数量により異なります。

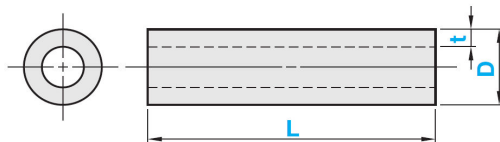

☝ 錆が付着している場合があります。

D	t (肉厚)				L (長さ) 指定 1mm 単位
21.7	1.9				12~2000
27.2	1.9	2.3			
34	2.3	3.2			
42.7	2.3	3.2			
48.6	2.3	3.2			
60.5	2.3	3.2	3.8		
76.3	2.8	3.2	4.2		
89.1	2.8	3.2	4.2	5.5	
101.6	3.2	4.2	5.7		
114.3	3.5	4.5	6		
139.8	3.5	4	4.5	6.6	
165.2	3.7	4.5	5	7.1	
190.7	5.3				
216.3	4.5	5.8	8.2	12.7	
267.4	6.6	9.3	12.7		
318.5	6	6.9	7.9	10.3	
355.6	6.4	7.9	9.5	11.1	
406.4	6.4	7.9	9.5	12.7	
457.2	6.4	7.9	9.5	12.7	
508	6.4	7.9	9.5	12.7	
558.8	9.5				
609.6	6.4	9.5			
					16~2000
					20~2000

■D寸公差

区分	公差
50未満	±0.5
50以上	±1%

■t寸公差

区分	公差
4未満	-0.5~+0.6
4以上12未満	-12.5%~+15%
12以上	-1.2~+10%

■L寸公差

公差
±1