

Extruded Hollow Bars

引抜パイプ

-A1070-

寸法精度が高く、きれいな肌が特徴の冷間引抜で加工されたパイプです。A1070は加工性・表面処理性・耐食性・溶接性・電気伝導性・熱伝導性に優れています。耐食性はアルミニウム合金中最良です。

型式例	型式
材質記号	形状記号
A1070	PHN
D	t
10	1
L	100



- 材質管理の為に塗料が一部表面に付着している場合があります。
- パイプ内側に切粉が付着する場合があります。

■ D寸公差

以上	以下	公差
6	12	±0.08
12.7	25	±0.1
28	50	±0.13
55	75	±0.15
80	120	±0.2
130	150	±0.25
165		±0.38

■ t寸公差

以上	以下	公差
	0.8	±0.05
	1.0	±0.08
1.4	2.0	±0.1
	3.0	±0.15
4.0	5.0	±0.2

■ L寸公差

以上	以下	公差
20	2000	±0.5

D(外径)	t(肉厚)					L(長さ) 指定1mm単位	調質	製造方法
10	1	1.5				20~2000	H14	引抜
12	1		2					
12.7	1							
14	1		2					
15	1							
16	1	1.5	2					
17	1							
18	1	1.5						
19	1	1.5	2	3				
20	1	1.5	2					
22	1	1.5	2					
25	1	1.5	2	3				
28	1	1.5	2					
30	1		2	3				
32			2	3				
35			2	3				
38			2	3				
40	1		2	3	4			
42			2					
43		1.5						
45			2	3	5			
50		1.5	2	3	4 5			
55								
60				3	4 5			
65				3	5			
70				3	5			
75				3	5			
80				3	5			
85					5			
90				3	5			
100				3	4 5			
110				3	5			
120				3	5			
130				3	5			
140								
150				3	5			
165					5			


Extruded Hollow Bars

引抜パイプ

-A5052-

寸法精度が高く、きれいな肌が特徴の冷間引抜で加工されたパイプです。A5052は最も代表的なアルミ合金で、耐食性・溶接性に優れています。

型式例	型式
材質記号	形状記号
A5052	PHN
D	t
10	1
L	100

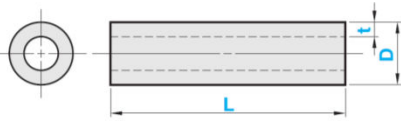

- 材質管理の為に塗料が一部表面に付着している場合があります。
- パイプ内側に切粉が付着する場合があります。

■ D寸公差

以上	以下	公差
8	12	±0.08
15	25	±0.1
28	50	±0.13
55	75	±0.15
80	120	±0.2
130	150	±0.25

■ t寸公差

以上	以下	公差
	1.0	±0.08
1.4	2.0	±0.1
	3.0	±0.15
4.0	5.0	±0.2

■ L寸公差

以上	以下	公差
20	2000	±0.5

D(外径)	t(肉厚)					L(長さ) 指定1mm単位	調質	製造方法
10		1.4				20~2000	H14	引抜
12	1		2					
15		1.4						
16			2	3				
19	1		2					
20		1.4	2	3				
22			2	3				
25			2	3				
28			2	3				
30		1.4	2	3				
32			2	3				
35			2	3				
38			2	3	4 5			
40			2	3	4 5			
45			2	3	5			
50			2	3	4 5			
55					5			
60		2	3	4	5			
65			3		5			
70			3		5			
75			3		5			
80			3	4	5			
90				4	5			
100			3		5			
110					5			
120				4	5			
130			3		5			
140					5			
150					5			