


Square Hollow Bars 角パイプ -A6063-

熱間押出で加工された角パイプです。A6063は押出加工性に優れた材料です。耐食性、アルマイト性の良い構造用材料です。

型式例	型 式				
	材質記号	形状記号	D	t	L
	A6063	K15×15	15	1.5	100

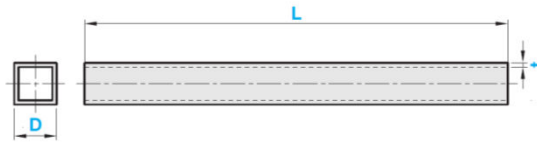

- ① 材質管理の為に塗料が一部表面に付着している場合があります。
- ② パイプ内側に切粉が付着する場合があります。

D寸公差		
以上	以下	公差
15	20	±0.23
25		±0.25
25.4	40	±0.3
50		±0.36
60	80	±0.6

L寸公差		
以上	以下	公差
20	2000	±0.5


t寸公差		
以上	以下	公差
1.5	2	±0.25
3		±0.3

D(辺の長さ)	t(肉厚)	L(長さ) 指定1mm単位	調質	製造方法
15×15	1.5	20~2000	T5	押出
19×19	1.5			
20×20	2			
25×25	2			
25.4×25.4	1.6			
30×30	2 3			
40×40	2 3			
50×50	2 3			
60×60	2			
80×80	2			

Flat Hollow Bars 平角パイプ -A6063-

熱間押出で加工された平角パイプです。A6063は押出加工性に優れた材料です。耐食性、アルマイト性の良い構造用材料です。

型式例	型 式					
	材質記号	形状記号	A	B	t	L
	A6063	HK15×20	15	20	1.5	100

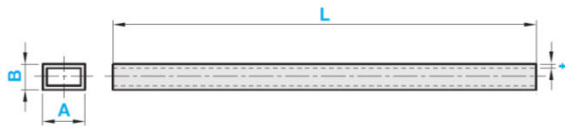

- ① 材質管理の為に塗料が一部表面に付着している場合があります。
- ② パイプ内側に切粉が付着する場合があります。

A寸・B寸公差		
以上	以下	公差
15	20	±0.23
25		±0.25
30	40	±0.3
50		±0.36
60	100	±0.6

L寸公差		
以上	以下	公差
20	2000	±0.5

t寸公差		
以上	以下	公差
1.5	2	±0.25
2.5	3	±0.3

A×B(辺の長さ)	t(肉厚)	L(長さ) 指定1mm単位	調質	製造方法
25×15	1.5	20~2000	T5	押出
30×20	2			
40×20	2			
50×25	2			
60×25	2			
40×30	2			
60×30	2			
70×30	3			
60×40	3			
80×40	2.5			
100×50	2.5			