


Centerless Ground Round Bars

センタレス丸棒

-SUS304-

研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く用いられています。

型式例	型 式			
	材質記号	形状記号	D	L
	SUS304	BG	15	100

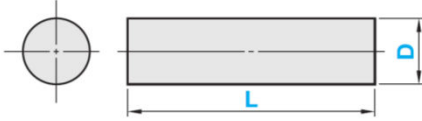

Ⓢ材質管理の為の塗料が一部表面に付着している場合があります。

D寸公差 (公差h7)			L寸公差			
以上	以下	公差	L寸		D寸	
-	10	-0.015~0	以上	以下	9以下	10~50
11	18	-0.018~0	10	30	±0.2	0~+1
19	30	-0.021~0	31	120	±0.3	
32	50	-0.025~0	121	400	±0.5	
55	-	-0.030~0	401	999	±0.8	0~+2
			1000	2000	-	

型式	D(直径)	L(長さ) 指定1mm単位	製造方法
SUS304-BG	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 35 36 38 40 42 45 50	10~2000	熱間圧延後 センタレス


Centerless Ground Round Bars

センタレス丸棒

-SUS303-

研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りませんが切削性に優れます。

型式例	型 式			
	材質記号	形状記号	D	L
	SUS303	BG	15	1000

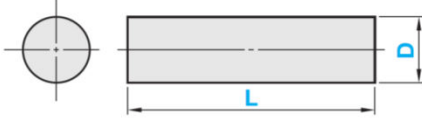

Ⓢ材質管理の為の塗料が一部表面に付着している場合があります。

D寸公差 (公差h7)			L寸公差			
以上	以下	公差	L寸		D寸	
-	10	-0.015~0	以上	以下	9以下	10~50
11	18	-0.018~0	10	30	±0.2	0~+1
19	30	-0.021~0	31	120	±0.3	
32	50	-0.025~0	121	400	±0.5	
55	-	-0.030~0	401	999	±0.8	0~+2
			1000	2000	-	

型式	D(直径)	D公差	L(長さ) 指定1mm単位	製造方法
SUS303-BG	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 35 36 38 40 45 50	h7	10~2000	熱間圧延後 センタレス



欲しいサイズを1mm単位でご指定可能。  
切断の手間削減・在庫削減にご活用ください。