


Centerless Ground Round Bars

センタレス丸棒

—SUS316—

研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で耐食性、耐酸性に優れています。

型式例	型 式			
	材質記号	形状記号	D	L
	SUS316	BG	15	100

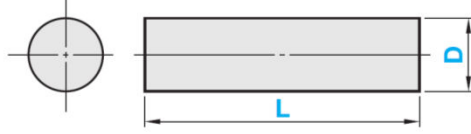

Ⓢ材質管理の為の塗料が一部表面に付着している場合があります。

D寸公差 (公差h7)			L寸公差		
以上	以下	公差	以上	以下	公差
—	10	-0.015~0	10	999	0~+1
11	18	-0.018~0	1000	2000	0~+2
19	30	-0.021~0			
32	42	-0.025~0			
55	—	-0.030~0			

D(直径)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28
30 32 35 40

L(長さ)
指定1mm単位

10~2000

製造方法

熱間圧延後
センタレス


Round Bars

丸棒

—A1070—

寸法精度が高く、きれいな肌が特徴の冷間引抜加工で加工された丸棒です。A1070は加工性・表面処理性・耐食性・溶接性・電気伝導性・熱伝導性に優れており、耐食性はアルミニウム合金中最良です。

型式例	型 式			
	材質記号	形状記号	D	L
	A1070	BP	15	100

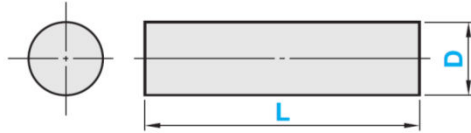

Ⓢ材質管理の為の塗料が一部表面に付着している場合があります。

D寸公差			L寸公差		
以上	以下	公差	L寸		D寸
			以上	以下	
3	12	±0.06	20	2000	±0.5
13	25	±0.08			
26	38	±0.1			
40	50	±0.15			
55	75	±0.23			
80	85	±0.3			
90	—	±0.45			

D(直径)

10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 25 26 28 30 32 35 36
38 40 42 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

L(長さ)
指定1mm単位

20~2000

調質

H14

F

製造方法

冷間引抜