


Round Bars 丸棒 -A6061-

熱間押出で加工された丸棒です。A6061は熱処理合金のうち冷間加工性、耐食性に優れており、熱処理(焼入・焼戻し)により高強度を得られます。

型式例	型式			
	材質記号	形状記号	D	L
	A6061	BP	16	100

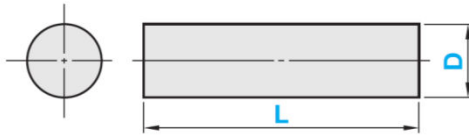

Ⓢ材質管理の為の塗料が一部表面に付着している場合があります。

■ D寸公差

以上	以下	公差
-	10	±0.26
16	19	±0.3
20	25	±0.33
30	35	±0.39
40	50	±0.47
55	100	±0.79
110	150	±1.1

■ L寸公差

L寸		D寸	
以上	以下	100以下	110~150
20	999	±0.5	0~+2
1000	1001 1999		0~+5
2000			0~+10

D(直径)

10 16 19 20 25 30 32 35 40 42 45 50 55 60
65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150

L(長さ) 指定1mm単位

20~2000

調質

T6


製造方法

熱間押出

Round Bars 丸棒 -A6063-

熱間押出で加工された丸棒です。A6063は押出加工性に優れた材料です。耐食性、アルマイト性の良い構造用材料です。

型式例	型式			
	材質記号	形状記号	D	L
	A6063	BP	40	100

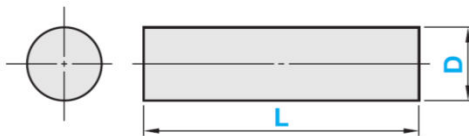

Ⓢ材質管理の為の塗料が一部表面に付着している場合があります。

■ D寸公差

以上	以下	公差
40	50	±0.47
60	100	±0.79
110	150	±1.1

■ L寸公差

L寸		D寸	
以上	以下	40~80	81~150
10	999	0~+1.5	0~+2
1000	2000	0~+2	0~+3

D(直径)

40 45 50 60 70 80 85 90 100 110 120 130 140 150

L(長さ) 指定1mm単位

10~2000

調質

T6

製造方法

熱間押出

Round Bars 丸棒 -A7075-

熱間押出で加工された丸棒です。A7075は超々ジュラルミンと呼ばれ鋼材並の強度、硬度がある材質です。切削性、放電加工性、磨き加工性に優れています。

型式例	型式			
	材質記号	形状記号	D	L
	A7075	BP	30	100



Ⓢ材質管理の為の塗料が一部表面に付着している場合があります。

■ D寸公差

以上	以下	公差
20	25	±0.33
30	35	±0.39
40	50	±0.47
55	100	±0.79
110	150	±1.1

■ L寸公差

L寸		D寸		
以上	以下	22以下	23~80	81~150
10	999	0~+1	0~+1.5	0~+2
1000	2000	0~+2	0~+2	0~+3