
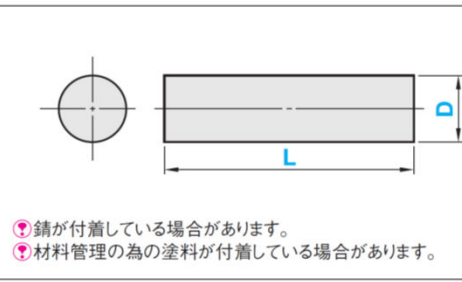


Casting Surface Bars
黒皮(熱間)
 -NAK55-

中程度の焼入れ処理が施された材料で、主にプラスチック金型用鋼材として使われます。熱処理不要により、熱処理コスト削減・納期短縮・焼入れ変形がないという特長があります。

型式例	型 式			
	材質記号	形状記号	D	L
	NAK55	HRB	50	100

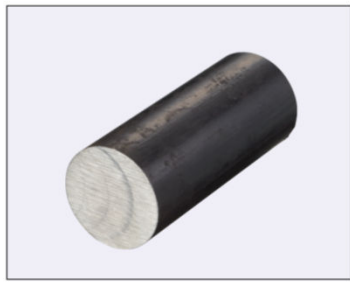

① 錆が付着している場合があります。
 ② 材料管理の為に塗料が付着している場合があります。



D寸公差			L寸公差		
以上	以下	公差	以上	以下	公差
13	18	±0.3	10	1000	0 ~ +3
19	19	-0.2 ~ +0.4	1001	2000	0 ~ +5
20	160	-1% ~ +2%			
161	200	0 ~ +5			
201	500	0 ~ +10			

D (直径)	L (長さ) 指定1mm単位
25 28 32 36 38 42 46 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140	10~2000
150 162 172 182 192 202 212 222 232 242 252 262 272 282 283 292 303 333 353 363 383 413 433 503	12~2000

Casting Surface Bars
黒皮(熱間)
 -NAK80-

中程度の焼入れ処理が施された材料で、主にプラスチック金型用鋼材として使われます。熱処理不要により、熱処理コスト削減・納期短縮・焼入れ変形がないという特長があります。

型式例	型 式			
	材質記号	形状記号	D	L
	NAK80	HRB	50	100

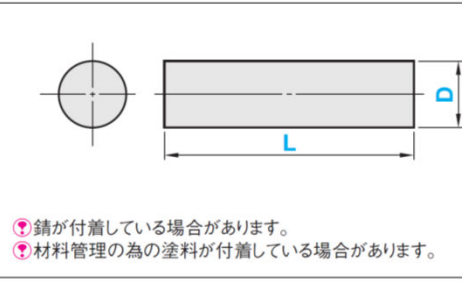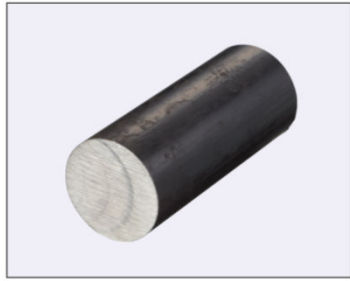

① 錆が付着している場合があります。
 ② 材料管理の為に塗料が付着している場合があります。

D寸公差			L寸公差		
以上	以下	公差	以上	以下	公差
13	18	±0.3	10	1000	0 ~ +3
19	19	-0.2 ~ +0.4	1001	2000	0 ~ +5
20	160	-1% ~ +2%			
161	200	0 ~ +5			
201	500	0 ~ +10			

D (直径)	L (長さ) 指定1mm単位
25 28 32 36 38 42 46 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140	10~2000
150 162 172 182 192 202 212 232 252 262 283 303	12~2000



欲しいサイズを1mm単位でご指定可能。
 切断の手間削減・在庫削減にご活用下さい。