
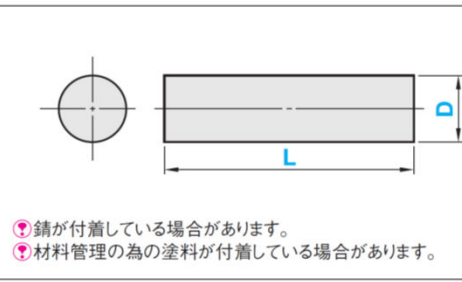


Casting Surface Bars
黒皮(熱間)
 -NAK55-

中程度の焼入れ処理が施された材料で、主にプラスチック金型用鋼材として使われます。熱処理不要により、熱処理コスト削減・納期短縮・焼入れ変形がないという特長があります。

| | | | | |
|-----|-------|------|----|-----|
| 型式例 | 型 式 | | | |
| | 材質記号 | 形状記号 | D | L |
| | NAK55 | HRB | 50 | 100 |

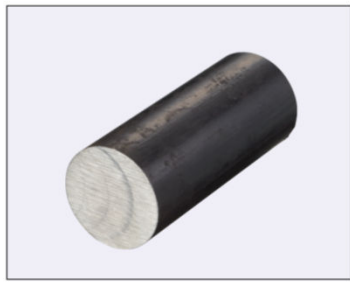

① 錆が付着している場合があります。
 ② 材料管理の為に塗料が付着している場合があります。



| D寸公差 | | | L寸公差 | | |
|------|-----|-----------|------|------|------|
| 以上 | 以下 | 公差 | 以上 | 以下 | 公差 |
| 13 | 18 | ±0.3 | 10 | 1000 | 0~+3 |
| 19 | 19 | -0.2~+0.4 | 1001 | 2000 | 0~+5 |
| 20 | 160 | -1%~+2% | | | |
| 161 | 200 | 0~+5 | | | |
| 201 | 500 | 0~+10 | | | |

| D(直径) | L(長さ) 指定1mm単位 |
|--|------------------|
| 25 28 32 36 38 42 46 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140 | 10~2000 |
| 150 162 172 182 192 202 212 222 232 242 252 262 272 282 283 292 303 333 353 363 383 413 433 503 | 12~2000 |

Casting Surface Bars
黒皮(熱間)
 -NAK80-

中程度の焼入れ処理が施された材料で、主にプラスチック金型用鋼材として使われます。熱処理不要により、熱処理コスト削減・納期短縮・焼入れ変形がないという特長があります。

| | | | | |
|-----|-------|------|----|-----|
| 型式例 | 型 式 | | | |
| | 材質記号 | 形状記号 | D | L |
| | NAK80 | HRB | 50 | 100 |

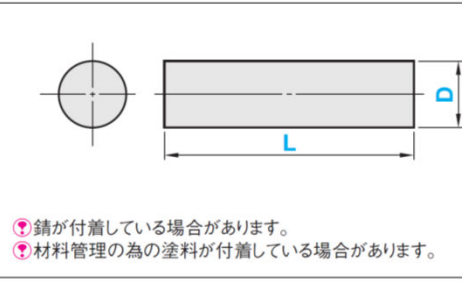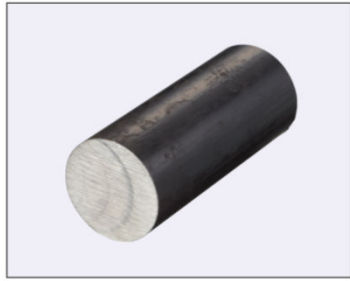

① 錆が付着している場合があります。
 ② 材料管理の為に塗料が付着している場合があります。

| D寸公差 | | | L寸公差 | | |
|------|-----|-----------|------|------|------|
| 以上 | 以下 | 公差 | 以上 | 以下 | 公差 |
| 13 | 18 | ±0.3 | 10 | 1000 | 0~+3 |
| 19 | 19 | -0.2~+0.4 | 1001 | 2000 | 0~+5 |
| 20 | 160 | -1%~+2% | | | |
| 161 | 200 | 0~+5 | | | |
| 201 | 500 | 0~+10 | | | |

| D(直径) | L(長さ) 指定1mm単位 |
|---|------------------|
| 25 28 32 36 38 42 46 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 | 10~2000 |
| 150 162 172 182 192 202 212 232 252 262 283 303 | 12~2000 |



欲しいサイズを1mm単位でご指定可能。
 切断の手間削減・在庫削減にご活用下さい。