

Equilateral Angles
等辺アングル

—ステンレス: SUS304・SUS316・SUS316L—Rあり

熱間圧延成形による山形鋼の切断品です。熱間圧延品はHOT材・酸洗材・熱酸品とも呼ばれます。熱間圧延後に表面を酸洗い仕上しています。



Delivery
出荷日

☑ P.283


1※ 日目発送

※ミスミ稼働日の土曜・祝日を除き1日目出荷。土曜・祝日のご注文は翌営業日扱いとなります。平日12時以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

型式は寸法や数量により異なります。材料屋24サイトで都度お見積り下さい。99個以上は出荷日が異なる場合があります。



RoHS

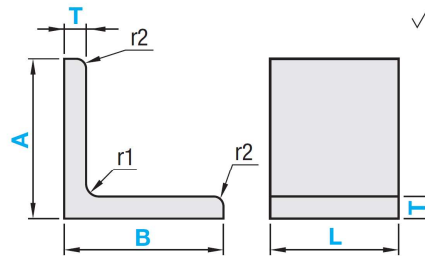

T×B×A	材質 304	L 指定1mm単位	L寸法 公差	r1	r2	寸法公差		
						T	A	B
3×20×20	●	20~2000	0~+2	4.0	2.0	±0.4	±1.5	±1.5
3×25×25	●					±0.5		
3×30×30	●					±0.6		
3×35×35	●							
3×40×40	●			±0.5				
3×50×50	●							
4×30×30	●							
4×35×35	●							
4×40×40	●			±0.6				
4×50×50	●							
4×55×55	●							
5×30×30	●							
5×40×40	●			±0.5				
5×45×45	●							
5×50×50	●							
5×60×60	●							
5×65×65	●			±0.6				
5×70×70	●							
5×75×75	●							
6×30×30	●							
6×35×35	●			±0.5				
6×40×40	●							
6×50×50	●							
6×55×55	●							
6×60×60	●			±0.6				
6×65×65	●							
6×75×75	●							
6×90×90	●							
6×100×100	●			±0.7				
7×70×70	●							
8×60×60	●							
8×65×65	●							
8×70×70	●			±0.5				
8×80×80	●							
8×100×100	●							
9×60×60	●							
9×65×65	●			±0.6				
9×70×70	●							
9×75×75	●							
9×90×90	●							
9×100×100	●	±0.7						
9×125×125	●							
9×150×150	●							
10×50×50	●							
10×60×60	●	±0.8						
10×70×70	●							
10×80×80	●							
10×100×100	●							
12×80×80	●	±0.6						
12×100×100	●							
12×125×125	●							
12×130×130	●							
12×150×150	●	±0.7						
15×125×125	●							
15×150×150	●							
15×150×150	●							