

# Inequilateral Angles 不等辺アングル

—アルミ：A6063— Rあり・Rなし


押出成形によるアルミ合金型材の切断品です。調質はT5  
です。A6061に比べ強度は低くなりますが、耐食性・表面  
処理性に優れます。



Delivery  
出荷日

**3** 日日発送

型式は寸法や数量により異なります。  
材料屋24サイトで都度お見積り下さい。  
99個以上は出荷日が異なる場合があります。

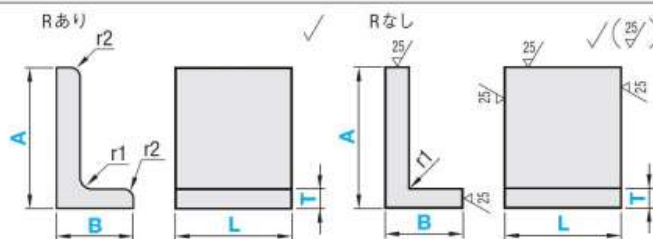

## Rあり

T×B×A	L 指定1mm単位	L寸法 公差	r1	r2	寸法公差		
					T	A	B
5.0×50×65	20~2000	±1.0	5.0	2.5	±0.18	±0.36	±0.60
5.0×50×75							
10.0×75×100			10.0	5.0	±0.20	±0.60	±0.86
12.0×75×125							

## Rなし

T×B×A	L 指定1mm単位	L寸法 公差	寸法公差			
			T	A	B	
1.5×15×20	20~2000	±1.0	±0.15	±0.23	±0.23	
1.5×15×25					±0.25	
1.8×15×18					±0.23	
2.0×15×30			±0.18	±0.25	±0.30	±0.36
2.0×20×30						±0.30
3.0×20×40						±0.30
3.0×25×50			±0.18	±0.30	±0.30	±0.60
4.0×25×38						±0.30
5.0×40×60						±0.60



欲しいサイズを1mm単位で2000mmまでご指定可能。  
切断の手間削減・在庫削減にご活用ください。