

# Equilateral Angles 等辺アングル

—アルミ：A6063— Rなし


押出成形によるアルミ合金型材の切断品です。調質はT5です。A6061に比べ強度は低くなりますが、耐食性・表面処理性に優れます。



Delivery  
出荷日

**3** 日目発送

型式は寸法や数量により異なります。  
材料屋24サイトで都度お見積り下さい。  
99個以上は出荷日が異なる場合があります。

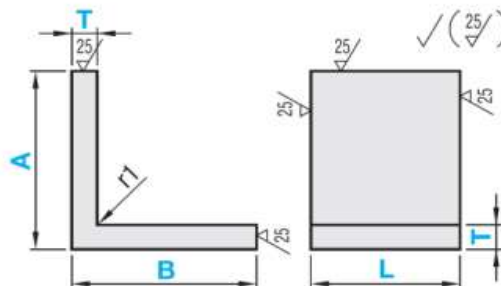

T×B×A	L 指定1mm単位	L寸法 公差	寸法公差		
			T	A	B
1.5×15×15	20~2000	±1.0	±0.15		
1.5×19×19				±0.23	±0.23
2.0×20×20					
2.0×25×25				±0.25	±0.25
2.0×30×30				±0.30	±0.30
2.5×25×25				±0.25	±0.25
3.0×20×20				±0.23	±0.23
3.0×25×25				±0.25	±0.25
3.0×30×30					
3.0×35×35				±0.30	±0.30
3.0×40×40					
3.0×50×50				±0.36	±0.36

T×B×A	L 指定1mm単位	L寸法 公差	寸法公差			
			T	A	B	
4.0×25×25	20~2000	±1.0	±0.18	±0.25	±0.25	
4.0×30×30						
4.0×35×35				±0.30	±0.30	
4.0×40×40						
4.0×50×50				±0.36	±0.36	
5.0×30×30				±0.30	±0.30	
5.0×40×40						
5.0×50×50				±0.36	±0.36	
6.0×40×40				±0.30	±0.30	
6.0×50×50				±0.36	±0.36	
10.0×100×100				±0.20	±0.60	±0.60