

# モールドカップリング

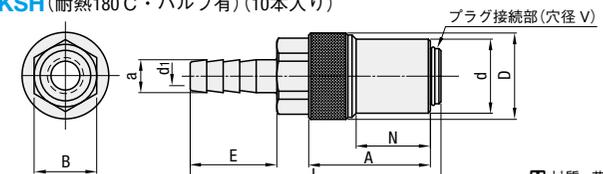
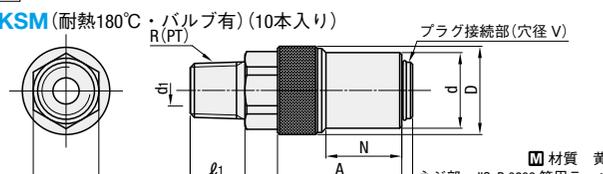
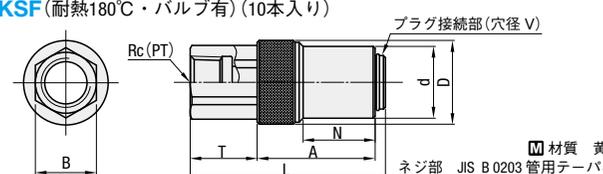
-ソケット・プラグ- ~耐熱180°C~



パック商品

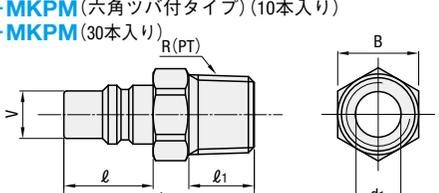
☝ ミスミの金型カブラと互換性があります。

■ソケット

	<p>RoHS10</p> <p>ホース取付用</p> <p><b>10PACK-MKSH</b> (耐熱180°C・バルブ有) (10本入り)</p>  <p>プラグ接続部(穴径V)</p> <p>材質 黄銅(C3604)</p>
	<p>RoHS10</p> <p>メネジ取付用</p> <p><b>10PACK-MKSM</b> (耐熱180°C・バルブ有) (10本入り)</p>  <p>プラグ接続部(穴径V)</p> <p>材質 黄銅(C3604)</p> <p>ネジ部 JIS B 0203 管用テーパネジR(PT)</p>
	<p>RoHS10</p> <p>オネジ取付用</p> <p><b>10PACK-MKSF</b> (耐熱180°C・バルブ有) (10本入り)</p>  <p>プラグ接続部(穴径V)</p> <p>材質 黄銅(C3604)</p> <p>ネジ部 JIS B 0203 管用テーパネジRc(PT)</p>

対応 プラグ	プラグとの接続部					L	d1	六角対辺 B	相手側 呼び径	ホース取付部 a E	テーパオネジ R(PT)	ℓ1	テーパメネジ Rc(PT)	T	型式	
	穴径V	d	D	A	N										Type	No.
<ul style="list-style-type: none"> <li>モールドカップリング</li> <li>金型カブラ</li> <li>プラグ先端径V=8</li> <li>各サイズ共通</li> </ul>	8	18	21	29.5	18	60.8	5	17	8A 1/4	8	21	-	-	-	10PACK-MKSH	2
									10A 3/8	12	-	-	-	3		
									8A 1/4	-	-	1/4	-	10PACK-MKSM	2	
									10A 3/8	-	3/8	13	-		3	
									8A 1/4	-	-	-	1/4	10PACK-MKSF	2	
									8A 1/4	-	-	-	-		16.5	

■プラグ

	<p>RoHS10</p> <p><b>10PACK-MKPM</b> (六角ツバ付タイプ) (10本入り)</p> <p><b>30PACK-MKPM</b> (30本入り)</p>  <p>材質 黄銅(C3604)</p> <p>ネジ部 JIS B 0203 管用テーパネジR(PT)</p>
---	---

対応 ソケット	ソケットとの接続部		L	六角対辺 B	内径丸穴 d1	テーパネジ R(PT)	ℓ1	相手側 呼び径	型式	
	穴径V	ℓ							Type	No.
<ul style="list-style-type: none"> <li>モールドカップリング</li> <li>金型カブラ</li> <li>ソケット穴径V=8</li> <li>各サイズ共通</li> </ul>	8	15	31	12	6	1/8	10	6A 1/8	10PACK-MKPM 30PACK-MKPM	1
			32	14		1/4	11	8A 1/4		2
			35	19		3/8	14	10A 3/8		3

☝ 最高使用圧力1.0MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)以下でご使用ください。

☝ 耐熱は180°Cで、水・油ともに使用できます。



Order  
注文例

型式  
**10PACK-MKSH2**



Delivery  
出荷日

**3** 日目出荷

# モールドハイカップリング

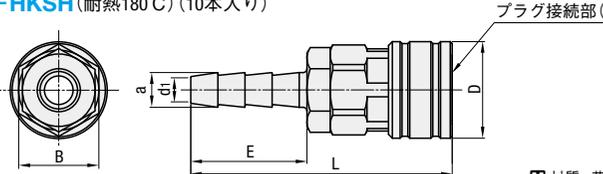
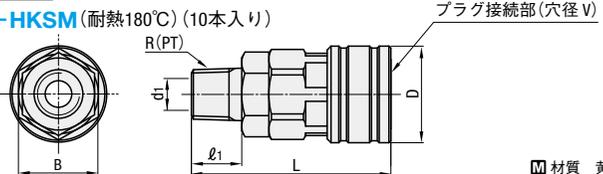
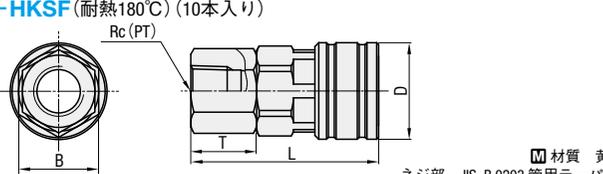
-ソケット・プラグ- ~耐熱180°C~



パック商品

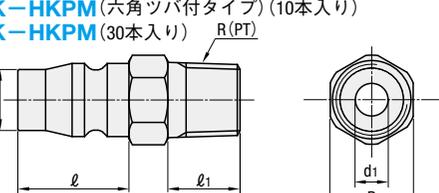
☝ ミスミの冷却水管用ハイカブラと互換性があります。

■ソケット

	<p>RoHS10</p> <p>ホース取付用</p> <p><b>10PACK-HKSH</b> (耐熱180°C) (10本入り)</p>  <p>プラグ接続部(穴径V)</p> <p>材質 黄銅(C3604)</p>
	<p>RoHS10</p> <p>メネジ取付用</p> <p><b>10PACK-HKSM</b> (耐熱180°C) (10本入り)</p>  <p>プラグ接続部(穴径V)</p> <p>材質 黄銅(C3604)</p> <p>ネジ部 JIS B 0203 管用テーパネジR(PT)</p>
	<p>RoHS10</p> <p>オネジ取付用</p> <p><b>10PACK-HKSF</b> (耐熱180°C) (10本入り)</p>  <p>プラグ接続部(穴径V)</p> <p>材質 黄銅(C3604)</p> <p>ネジ部 JIS B 0203 管用テーパネジRc(PT)</p>

対応 プラグ	プラグとの接続部		L	d1	六角対辺 B	相手側 呼び径	ホース取付部 a E	テーパオネジ R(PT)	ℓ1	テーパメネジ Rc(PT)	T	型式	
	穴径V	D										Type	No.
<ul style="list-style-type: none"> <li>モールドカップリング</li> <li>ハイカブラ</li> <li>プラグ先端径V=10.9</li> </ul>	10.9	25	67.5	5	21	8A 1/4	9	30	-	-	-	10PACK-HKSH	2
			67.5	7.5		10A 3/8	11.2	30	-	-	-		3
			51.5	7		8A 1/4	-	-	1/4	13	-	10PACK-HKSM	2
			52.5	8		10A 3/8	-	-	3/8	14	-		3
			48.5	-		8A 1/4	-	-	-	-	1/4	10PACK-HKSF	2
			48.5	-		8A 1/4	-	-	-	-	1/4		17

■プラグ

	<p>RoHS10</p> <p><b>10PACK-HKPM</b> (六角ツバ付タイプ) (10本入り)</p> <p><b>30PACK-HKPM</b> (30本入り)</p>  <p>材質 黄銅(C3604)</p> <p>ネジ部 JIS B 0203 管用テーパネジR(PT)</p>
---	---

対応 ソケット	ソケットとの接続部		L	六角対辺 B	内径丸穴 d1	テーパネジ R(PT)	ℓ1	相手側 呼び径	型式			
	V	ℓ							Type	No.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>モールドカップリング</li> <li>ハイカブラ</li> <li>ソケット穴径V=10.9</li> </ul>	10.9	20	36	14	4.5	1/8	10	6A 1/8	10PACK-HKPM 30PACK-HKPM	1		
			40					1/4		13	8A 1/4	2
			41					19		3/8	14	10A 3/8

☝ 最高使用圧力1.0MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)以下でご使用ください。

☝ 耐熱は180°Cで、水・油ともに使用できます。



Order  
注文例

型式  
**10PACK-HKSH2**



Delivery  
出荷日

**3** 日目出荷

冷却関連部品  
カブラ・継手・ホース