 
 



フランジ			フランジ無し				フランジ有り					
L寸(全長)・W(ワット数)・V(電圧) 指定			L・W・V固定タイプ		L・W・V指定タイプ		L・W・V固定タイプ		L・W・V指定タイプ			
標準タイプ					MCH MCHV	P.1056 P.1057	MSCHN	P.1059	MFCH	P.1058	MSCHA MSCHB	P.1059
ヒータ根元 バリエーション	保護カバータイプ				—	—	MJCHN	P.1061	MCHJ	P.1060	MJCHA MJCHB	P.1061
	根元強化タイプ				—	—	MNCHN	P.1062	—	—	MNCHA MNCHB	P.1062
	ローレットキャップ付				—	—	MRCHN	P.1065	—	—	MRCHA MRCHB	P.1065
加熱方式 バリエーション	均熱	ストレートタイプ			—	—	MKCHN	P.1066	—	—	MKCHA MKCHB	P.1066
		保護カバータイプ			—	—	MKJCHN	P.1067	—	—	MKJCHA MKJCHB	P.1067
	先端加熱タイプ				—	—	MTCHN	P.1068	—	—	MTCHA MTCHB	P.1068
形状 バリエーション	L字タイプ				—	—	MLCHN	P.1069	—	—	MLCHA MLCHB MLCHC	P.1069
センサー一体タイプ					—	—	MTSJCHN	P.1070	—	—	MTSJCHA MTSJCHB	P.1070
バンドタイプ					MBH	P.1074	—	—	—	—	—	—
ハイワット タイプ	標準タイプ				—	—	MSCHWN	P.1063	—	—	MSCHWA MSCHWB	P.1063
	根元強化タイプ				—	—	MNCHWN	P.1064	—	—	MNCHWA MNCHWB	P.1064
フレキシブルタイプ					—	—	MSCHS	P.1071	—	—	—	—

メンテナンス用焼付防止剤 P.1072・1073

RoHS10

MCH

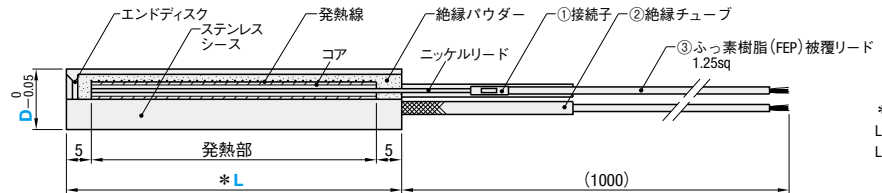

*L寸とそり許容度
L<300の時 0.02以下
L≥300の時 0.05以下
①②③耐熱温度180℃以下
材質 SUS304

電圧 (V)	ワット数 (W)	ワット密度 (W/cm²)	型 式 Type	D	L
200	130	5.8	MCH	8	100
	200	7.1			100
	300	8.0			130
	400	9.1			150
	400	7.5			180
	450	7.5		10	200
	480	5.3			300
	400	11.2			100
	550	11.6			130
	700	12.6			150
	800	11.9			180
	900	11.6			200
	950	10.5			250
	1200	10.5			300
	400	5.7		12.6	150
	550	6.4			180
	650	6.8			200
	750	6.2			250
	1000	6.9			300
	400	5.7		16	150
	550	6.4			180
	650	6.8			200
	750	6.2			250
	1000	6.9			300

取付治具…MCHB (No.8~14) P.1057



Order
注文例

型 式 — L
MCH 12.6 — 250




Delivery
出荷日

在庫品



Example
使用例

MCHB (P.1057)

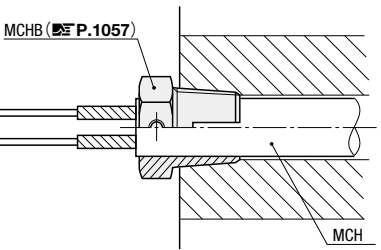

- ヒータ取付ボルトのオネジ部は通常のテーパネジに比べ谷部を浅く設定しているため、締めつけることによってヒータ本体を固定することができます。
 - 締めつけが弱い時やヒータ取外時には、側面からM3ボルトでヒータ取付ボルトとヒータを固定します。
- 15W/cm²を超えるヒータでのご使用はお控えください。