

# ダイカスト用デイトマーク




**RoHS10**

■レギュラータイプ  
DDM□ (SKD61) SN-DDM□ (文字連番指定タイプ)

■小径タイプ  
CDM□ (DH2F) SN-CDM□ (文字連番指定タイプ)

材質 SKD61  
硬度 43~47HRC

材質 DH2F  
硬度 38~42HRC

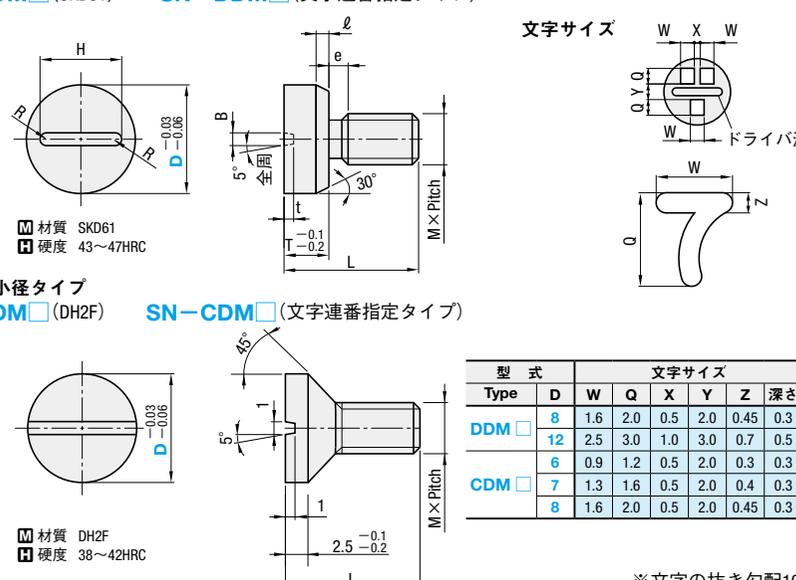

文字サイズ

型式	文字サイズ						
Type	D	W	Q	X	Y	Z	深さ
DDM□	8	1.6	2.0	0.5	2.0	0.45	0.3
	12	2.5	3.0	1.0	3.0	0.7	0.5
CDM□	6	0.9	1.2	0.5	2.0	0.3	0.3
	7	1.3	1.6	0.5	2.0	0.4	0.3
8	1.6	2.0	0.5	2.0	0.45	0.3	

※文字の抜き勾配10°

## レギュラータイプ

M×Pitch	L	T	ℓ	e	H	B	t	型式	
								Type	D
M4×0.7	12	4.2	1.0	1.5	6	1.0	1.0	DDM□	8
M6×1.0	15	5.2	1.2	2	9	1.2	1.2		12

## 小径タイプ

M×Pitch	L	型式	
		Type	D
M3×0.5	10	CDM□	6
M4×0.7	12		7
M5×0.8	15		8

表示マーク	文字無し	年		月・日付		フリー指定タイプ		
		上段	下段	上段	下段	上段	下段	上下段
レギュラータイプ	DDMX	DDMY	DDMM	DDMD	DDMP	DDMN	DDMB	
小径タイプ	CDMX	CDMY	CDMM	CDMD	CDMP	CDMN	CDMB	
型式								

型式		刻印位置	刻印文字						
レギュラータイプ	小径タイプ		文字無し						
DDMX	CDMX	—	文字無し						
DDMY	CDMY	上段	22 [2022年用]	23 [2023年用] (2022年9月より指定可)	24 [2024年用] (2023年9月より指定可)				
DDMM	CDMM	上段	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12						
DDMD	CDMD	下段	1 8 15 22 29	2 9 16 23 30	3 10 17 24 31	4 11 18 25	5 12 19 26	6 13 20 27	7 14 21 28
DDMP	CDMP	上段	1 8	2 9	3 0	4	5	6	7
DDMN	CDMN	下段	A H O V	B I P W	C J Q X	D K R Y	E L S Z	F M T	G N U
DDMB	CDMB	上下段	(各段2文字まで指定可)						

## 文字連番指定タイプ

型式	D	刻印文字
SN-DDM□ (レギュラータイプ)	8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
	12	
SN-CDM□ (小径タイプ)	6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
	7	
	8	

表示マーク	文字連番指定タイプ		
	上段	下段	上下段
レギュラータイプ	SN-DDMP	SN-DDMN	SN-DDMB
小径タイプ	SN-CDMP	SN-CDMN	SN-CDMB
型式			

## 文字連番指定タイプご注文時の注意点

- 同サイズのデイトマークを2個以上まとめて製作する場合に、刻印を連番で製作します。
- 一桁の文字を連番にし、一桁目「9」「Z」の次は二桁を繰り上げ、「0」「A」から連番します。
- 数字、アルファベット以外指定できません。
- SN-DDMBとSN-CDMBは下段の文字のみ連番になります。

- (例)
- SN-DDMP4-01を5個ご注文の場合
  - SN-DDMN4-99を4個ご注文の場合
  - SN-CDMB8-18-01を4個ご注文の場合
  - SN-CDMN6-1Xを6個ご注文の場合
  - SN-CDMN6-Yを5個ご注文の場合



型式	上段文字	下段文字
SN-DDMP8	19	
SN-CDMN7		01
SN-CDMB8	16	AB



Delivery 出荷日	3 日日出荷	ストック A
--------------	--------	--------



型式	上段文字	下段文字
DDMB12	22	2A
CDMY 8	22	



Delivery 出荷日	3 日日出荷	ストック A
--------------	--------	--------

