


型開き防止プレート
—スタンダードタイプ—

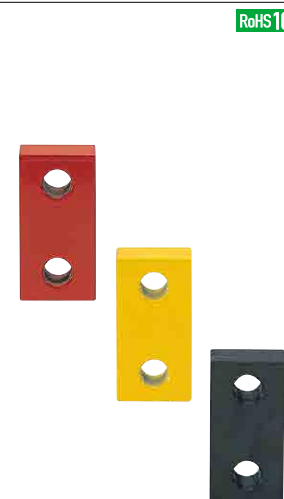


RoHS10

OPP-C

OPPH-C

OPPS

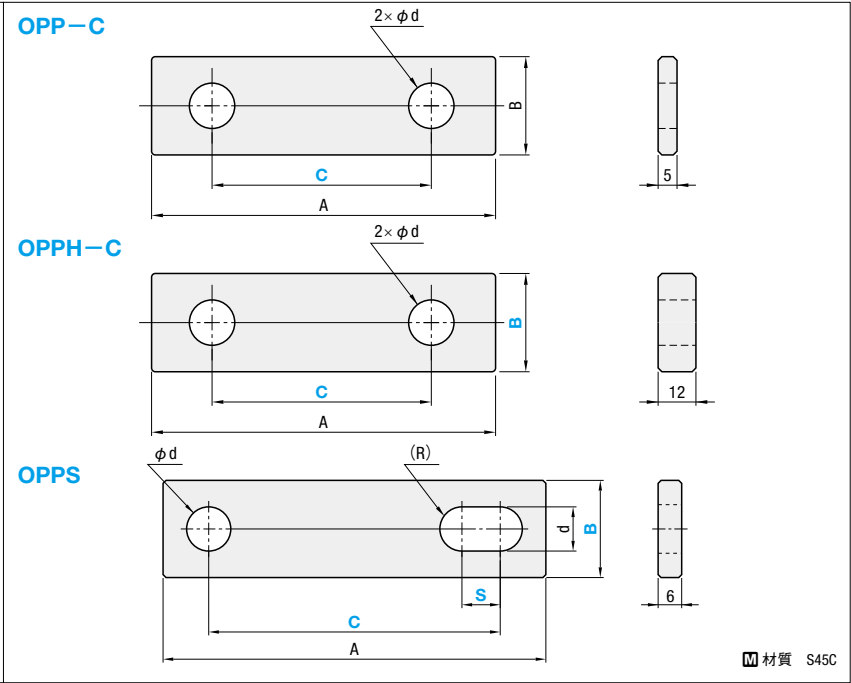

材質 S45C

B	A	d	型 式		Color 保安色
			Type	C	
16	30	7	OPP—C	15	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)
	40			20	
	50			30	
	60			40	
	70			50	
	80			60	
	90			70	
20	100	9		80	
	110			90	
	120			100	

d	A	型 式		C	S 選択	Color 保安色
		Type	B			
7	50	OPPS	25	30	5 8 10	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)
	60			40		
	70			50		
	80			60		
9	100		38	80		
	110			90		
	120			100		
	140			120		
	150			130		

Order
注文例

型 式 - C - S - Color
OPP-C100 - Y
OPPH-C25 - 50 - R
OPPS25 - 30 - 5 - Y

Delivery
出荷日

• OPP-C・OPPH-C
在庫品

• OPPS
2 日日出荷

d	A	型 式		C	Color 保安色
		Type	B		
9	40	OPPH-C	25	20	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)
	50			30	
	60			40	
	70			50	
	80			60	
	90			70	
	100			80	
14	80		38	50	
	90			60	
	100			70	
	110			80	
	120			90	
	130			100	

■保安色について
R (Red) (赤)
Y (Yellow) (黄)
N (Normal) (四三酸化鉄皮膜)
OPP-C・OPPS…保安色の塗料はスプレー塗装です。(アクリルラッカー系)型温度が高い場合、色落ちすることがあります。一部商品は簡易焼付塗装となる場合があります。


OPPH-C…保安色は簡易焼付塗装(メラミン系樹脂塗装)のため、型温が80℃以上になりますと付着する場合があります。付着した場合は、“剥離剤”で除去できます。

• 塗装見本



○色ムラの例
○塗装ムラの例


型開き防止プレート
—全長指定タイプ—

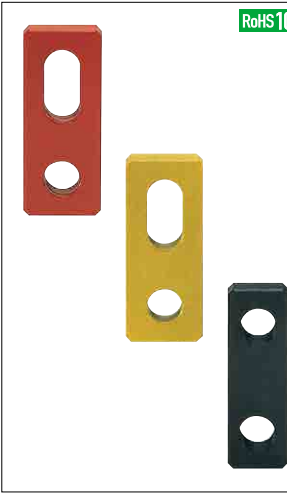

RoHS10

OPPF

OPPSF

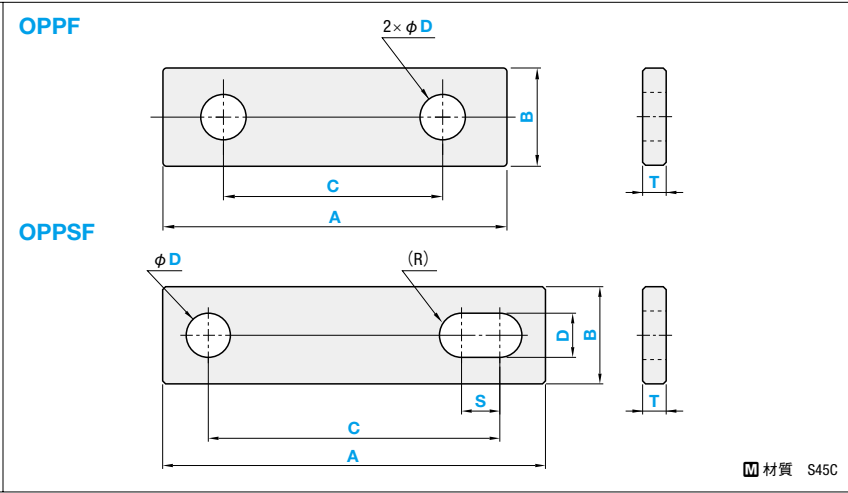

材質 S45C

型 式		指定1mm単位		選択		Color 保安色
Type	B	A	C	D	T	
OPPF	16	30～200	$2D \leq C \leq A - 2D$	7 9	5 12	R (Red)
	20			7 9	5 12	Y (Yellow)
	25	40～300		9 14	12 16	N (Normal)
	38			9 14	12 16	

♡D9…A≥40, D14…A≥50

型 式		指定1mm単位			選択		Color 保安色		
Type	B	A	C	S	D	T			
OPPSF	16	30～200	$2D \leq C \leq A - 2D$	$S \leq C - 2D$	7 9	6 12	R (Red)		
	20				7 9	6 12	Y (Yellow)		
	25	40～300			9 14	12 16	N (Normal)		
	38				9 14	12 16			

♡D9…A≥40, D14…A≥50

Order
注文例

型 式 - A - C - S - D - T - Color
OPPF16 - A50 - C30 - D9 - T5 - R
OPPSF16 - A60 - C30 - S10 - D9 - T6 - Y

Delivery
出荷日

5 日日出荷

ストーク B

Alterations
追加工

(NT) - 型 式 - A - C - S - D - T
NT - OPPSF16 - A60 - C30 - S10 - D9 - T6

3 日日出荷

追加工	記号	詳細
(塗装無し)	NT	保安色の塗装を無しにします。 ♡塗装無しのため錆び易くなりますのでご注意ください。