


TENSION LINKS -STEPED FOR CLEARANCE TYPE-

引張りリンク

一段付タイプ

追加加工価格も数量スライド適用 P.49

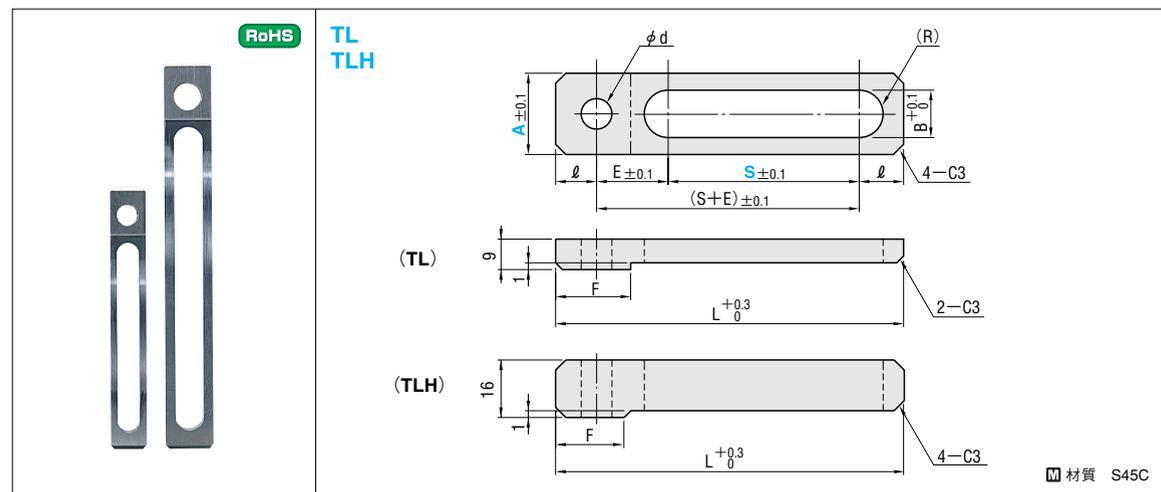

B	F	E	ℓ	L	d	型式	S 指定5mm単位
11	19	16	14.5	S+45	6.5	TL	19 50~170
14	25	20	17	S+54	8.5		25 50~200
17	32	30	18.5	S+67	10.5		32 80~200
21	38	30	20.5	S+71	12.5	TLH	38 100~200
11	24	20	14.5	S+49	10.5		19 50~270
14	28	23	17	S+57	13.5		25 50~270
17	32	30	18.5	S+67	16.5	32 80~300	
21	38	33	20.5	S+74	20.5	38 100~350	

Order 注文例: 型式 TL25 - S 120

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.47

☎ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Alterations 追加加工: 3 日目発送 ストックA 500円/1本

☎同一サイズ3本以上は一律1,350円 P.48



Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量	1~9	10~19	20~49	50~100	表示数量超えは
値引率	価格表	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

型式	¥単価 1~9本				
Type	A	S50~95	S100~135	S140~175	S180~200
TL	19	750	850	940	—
	25	800	940	1,040	1,130
	32	850	1,040	1,230	1,320
	38	—	1,130	1,320	1,420

型式	¥単価 1~9本					
Type	A	S50~145	S150~195	S200~245	S250~295	S300~350
TLH	19	1,940	2,080	2,220	2,370	—
	25	2,010	2,160	2,390	2,820	—
	32	2,160	2,330	2,540	2,900	2,980
	38	2,200	2,380	2,670	2,970	3,100

Example 使用例

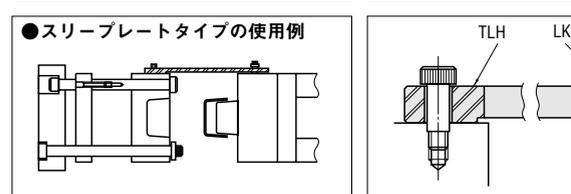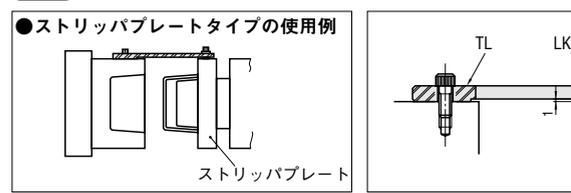

■ TL取付例

- 引張りリンクの揺動部は、プレートに接触しない型閉め・型開きができるように、1mmの段をつけてあります。
- 可動側の型板のボルト破損を防止するため、引張りリンク専用リテーナ(LKR)か、引張りリンク専用ボルト(LKB)をご使用ください。図のようにプレートに2mmのザグリをしてご使用ください。この方法は、型開き時の引張りリンクによる衝撃荷重をリテーナで受けることになり、ボルト破損の心配がありません。

■ TLH取付例


- 固定側・可動側の型板ボルト破損を防止するため、引張りリンク専用ボルト(LKB)にて取り付けます。
- 図のようにプレートに3mmのザグリをしてご使用ください。
- 引張りリンクによる衝撃荷重はボルトの軸部に受けることになり、ボルト破損の心配がありません。

TENSION LINKS -FLAT TYPE-

引張りリンク

フラットタイプ

追加加工価格も数量スライド適用 P.49

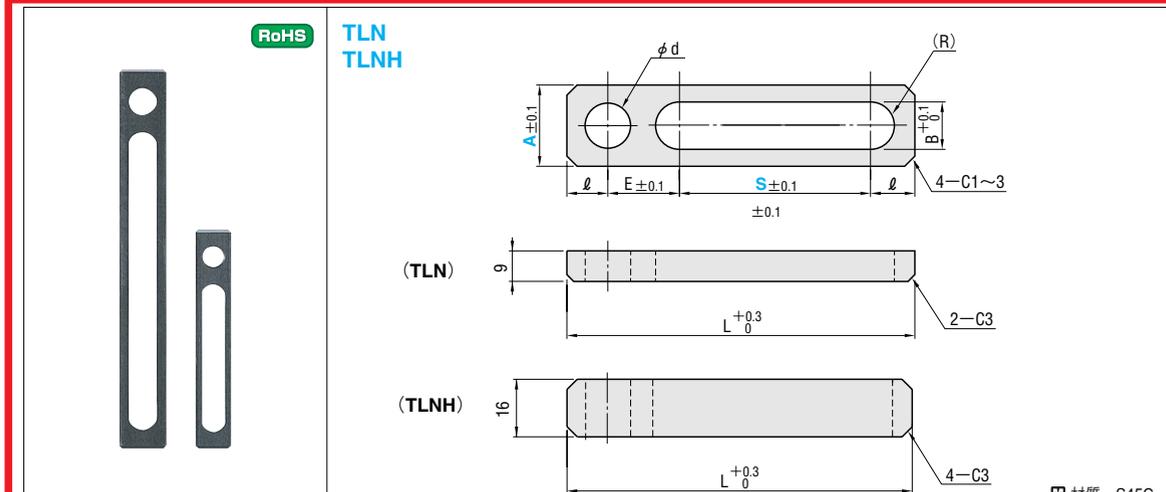

B	E	ℓ	L	d	型式	S 指定5mm単位
11	20	14.5	S+49	10.5	TLN	19 50~170 50~270
14	23	17	S+57	13.5		25 50~200 50~270
17	30	18.5	S+67	16.5	TLNH	32 80~200 80~300
21	33	20.5	S+74	20.5		38 100~200 100~350

Order 注文例: 型式 TLN25 - S 120

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.47

☎ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Alterations 追加加工: 3 日目発送 ストックA 500円/1本

☎同一サイズ3本以上は一律1,350円 P.48



Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量	1~9	10~19	20~49	50~100	表示数量超えは
値引率	価格表	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

型式	¥単価 1~9本				
Type	A	S50~95	S100~135	S140~175	S180~200
TLN	19	610	700	800	—
	25	660	800	890	990
	32	700	890	1,080	1,180
	38	—	940	1,180	1,270

型式	¥単価 1~9本					
Type	A	S50~145	S150~195	S200~245	S250~295	S300~350
TLNH	19	1,800	1,940	2,080	2,220	—
	25	1,870	2,010	2,250	2,680	—
	32	2,010	2,180	2,390	2,750	2,840
	38	2,060	2,240	2,530	2,830	2,950

Example 使用例: TLN・TLNH取付例

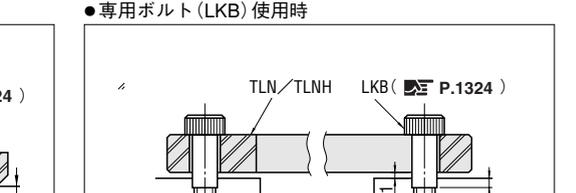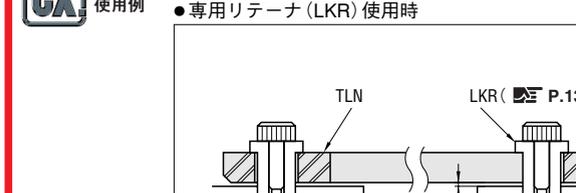

※TLNHを取り付ける場合は、3mmのザグリをしてご使用ください。

- 固定側・可動側の型板ボルト破損を防止するため、引張りリンク専用ボルト(LKB)・専用リテーナ(LKR)にて取り付けます。図のようにプレートにザグリをしてご使用ください。
- 引張りリンクによる衝撃荷重はボルトの軸部・リテーナで受けることとなりますから、ボルト破損の心配がありません。また、引張りリンクと型板の間に1mmのスペースを設けることにより、型板のズレを吸収します。

型開き制御部品