

MOLD OPENING PREVENTION PLATES

型開き防止プレート

ー切欠きスタンダードタイプー

MOLD OPENING PREVENTION PLATES

型開き防止プレート


ー切欠き全長指定タイプー

RoHS



DPPH

(切欠きスタンダードタイプ)

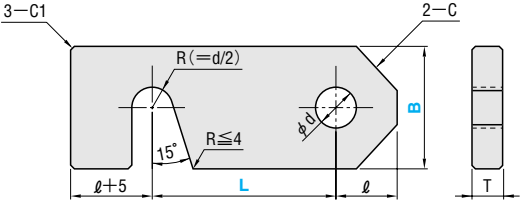

材質

S45C

T	d	ℓ	C	型 式		L	Color 保安色	¥単価 1～9本	
				Type	B				
12	9	10	10	DPPH (スタンダードタイプ)	25	30	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	1,020	
						40		1,100	
						50		1,200	
						60		1,180	
						70		1,250	
						80		1,300	
	14	15	15		38	50		1,900	
						60		2,000	
						70		2,280	
						80			
						90			
						100			
20	22	25	15		50	60			
						90			
						120			

⚡ N(Normal) ⋯→ ⚡ 四三酸化鉄皮膜処理(Fe₃O₄)

⚡ 保安色は簡易焼付塗装(メラミン系樹脂塗装)のため、型温が80℃以上になりますと付着する場合があります。
付着した場合は、“剥離剤” で除去できます。

Order
注文例

型 式

ー

L

ー

Color

DPPH38ー90ーR

Delivery
出荷日

📦 在庫品

翌日出荷

📦 P.47

⚡ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price
価格

■数量スライド価格 (⚡1円未満切り捨て) 📦 P.47


数 量	1～9	10～19	20～49	50～100	表示数量超えは
値引率	価格表	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

RoHS



DPPFN

(切欠き全長指定タイプ)

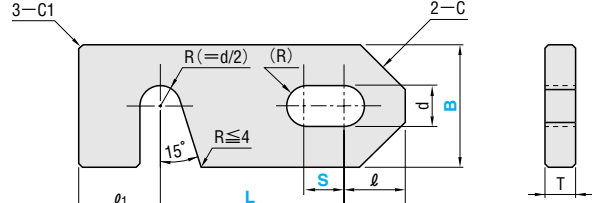

材質

S45C

T	d	ℓ	ℓ ₁	C	型 式		指定1mm単位		Color 保安色
					Type	B	L	S	
12	9	10	15	10	DPPFN	25	30≦L≦95	0≦S≦L-18	R (Red)
12	14	15	20	15		38	50≦L≦115	0≦S≦L-28	Y (Yellow)
20	22	25	30	15		50	60≦L≦145	0≦S≦L-44	N (Normal)

S=0の場合は丸穴になります。

⚡ N(Normal) ⋯→ ⚡ 四三酸化鉄皮膜処理(Fe₃O₄)

⚡ 保安色の塗料はスプレー塗装です。(アクリルラッカー系)
型温度が高い場合、色落ちすることがあります。

Order
注文例

型 式

ー

L

ー

S

ー

Color

DPPFN25ー80ーS20ーY

Delivery
出荷日

5

日目発送

📦 ストックB

500円/1本

📦 P.48

⚡同一サイズ3本以上は一律1,350円

Price
価格

■数量スライド価格 (⚡1円未満切り捨て) 📦 P.47



数 量	1～9	10～19	20～49	50～100	表示数量超えは
値引率	価格表	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り



Example
使用例

型保管時及び移動時にそれぞれセットします。

稼働時の外し忘れがあっても、切欠き部分が壊れるのでプレートやホルダを破損しません。

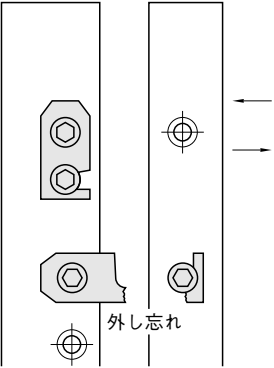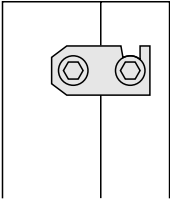

型開き制御部品

