



# JECTOR PIN SETS ジェクタピンセット

赤字表示

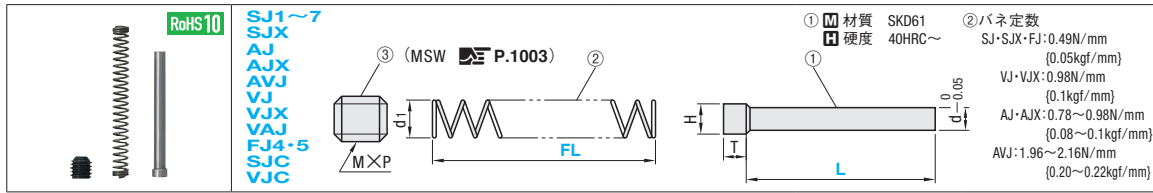

参照パンチブランク Type	パンチ径 φD	型式	ピン全長 ①L	②FL(スプリング長) 適用パンチ長										d	H	T	d1	MSW (M×P)			
				40L	50L	60L	70L	80L	90L	100L	110L	120L	130L								
SJB A-SJB PJB A-PJB SJBL A-SJBL PJBL A-PJBL	4	(セット) ①のみ SJ1 ②のみ SJ1P ③のみ SJ1F	14	30	40	50	60	70							0.35	1.6	1.5	2.0	MSW2.5 (2.5×0.45)		
	4	(セット) ①のみ SJ2 ②のみ SJ2P ③のみ SJ2F	21		33	43	53	63							0.65	2.0		2.2	MSW3 (3×0.5)		
	5	(セット) ①のみ SJ3 ②のみ SJ3P ③のみ SJ3F	16	28											1.0	2.8		3.0	MSW4 (4×0.7)		
	6	(セット) ①のみ SJ4 ②のみ SJ4P ③のみ SJ4F	16.5	29	27	37	47	57	67	77					1.4	3.6		3.8	MSW5 (5×0.8)		
	8	(セット) ①のみ SJ5 ②のみ SJ5P ③のみ SJ5F	16.5	27											1.7	3.6		3.8	MSW5 (5×0.8)		
	10	(セット) ①のみ SJ6 ②のみ SJ6P ③のみ SJ6F	16.5	27	27	37	47	57	67	77					1.4	3.6		3.8	MSW5 (5×0.8)		
	13	(セット) ①のみ SJ7 ②のみ SJ7P ③のみ SJ7F	18.5	27											1.7	3.6		3.8	MSW5 (5×0.8)		
	16・20 25	(セット) ①のみ SJ8 ②のみ SJ8P ③のみ SJ8F	25.5	27	27										2.7	3.6		3.8	MSW5 (5×0.8)		
	SJVB (パネ強化タイプ) PJVB (パネ強化タイプ) A-SJVB (パネ強化タイプ) A-PJVB (パネ強化タイプ)	8	(セット) ①のみ VJ4 ②のみ VJ4P ③のみ VJ4F	16.5	25											1.0	2.8		3.2	MSW4 (4×0.7)	
		10	(セット) ①のみ VJ5 ②のみ VJ5P ③のみ VJ5F	16.5	26											1.4	3.6		3.2	MSW4 (4×0.7)	
13		(セット) ①のみ VJ6 ②のみ VJ6P ③のみ VJ6F	16.5	26	22	33	43	53	63	73					1.7	3.6		4.3	MSW5 (5×0.8)		
16・20 25		(セット) ①のみ VJ7 ②のみ VJ7P ③のみ VJ7F	18.5	26	29										2.7	3.6		4.3	MSW5 (5×0.8)		
SJXB A-SJXB LFSJB A-LFSJB		5	(セット) ①のみ SJX2 ②のみ SJX2P ③のみ SJX2F	33		21	31	41	51							0.65	1.6	1.5	2.0	MSW2.5 (2.5×0.45)	
		6	(セット) ①のみ SJX3 ②のみ SJX3P ③のみ SJX3F	33		21	31	41	51						2.0	2.0		2.2	MSW3 (3×0.5)		
		8	(セット) ①のみ SJX4 ②のみ SJX4P ③のみ SJX4F	41.5				23	33	43	53	63				1.0	2.8		3.0	MSW4 (4×0.7)	
		10	(セット) ①のみ SJX5 ②のみ SJX5P ③のみ SJX5F	41.5				23	33	43	53	63			1.4	3.6		3.0	MSW4 (4×0.7)		
		13	(セット) ①のみ SJX6 ②のみ SJX6P ③のみ SJX6F	41.5				23	33	43	53	63			1.7	3.6		3.8	MSW5 (5×0.8)		
		16・20 25	(セット) ①のみ SJX7 ②のみ SJX7P ③のみ SJX7F	51.5				23	33	43	53				2.7	3.6		3.8	MSW5 (5×0.8)		
	SJXVB (パネ強化タイプ) A-SJXVB (パネ強化タイプ) LFSJVB (パネ強化タイプ) A-LFSJVB (パネ強化タイプ)	8	(セット) ①のみ VJX4 ②のみ VJX4P ③のみ VJX4F	41.5					32	42	52	62				1.0	2.8		3.2	MSW4 (4×0.7)	
		10	(セット) ①のみ VJX5 ②のみ VJX5P ③のみ VJX5F	41.5					31	41	51	61				1.4	3.6		3.2	MSW4 (4×0.7)	
		13	(セット) ①のみ VJX6 ②のみ VJX6P ③のみ VJX6F	41.5					31	41	51	61				1.7	3.6		4.3	MSW5 (5×0.8)	
		16・20 25	(セット) ①のみ VJX7 ②のみ VJX7P ③のみ VJX7F	51.5					33	43	53				2.7	3.6		4.3	MSW5 (5×0.8)		
SJFB (ピン大径タイプ)		8	(セット) ①のみ FJ4 ②のみ FJ4P ③のみ FJ4F	29		27	37	47	57	67	77					2.7	3.6	2.0	3.8	MSW5 (5×0.8)	
		10	(セット) ①のみ FJ5 ②のみ FJ5P ③のみ FJ5F	30		27	37	47	57	67	77					2.7	3.6	2.0	3.8	MSW5 (5×0.8)	
		13	(セット) ①のみ FJ6 ②のみ FJ6P ③のみ FJ6F	30		15	25	35	45	55	65					4.0	6.0	3.0	6.0	MSW8 (8×1.25)	
		16	(セット) ①のみ FJ7 ②のみ FJ7P ③のみ FJ7F	26		20										4.0	6.0	3.0	6.0	MSW8 (8×1.25)	
		20	(セット) ①のみ FJ8 ②のみ FJ8P ③のみ FJ8F	26		15										6.0	8.0		8.0	MSW10 (10×1.5)	
		25	(セット) ①のみ FJ9 ②のみ FJ9P ③のみ FJ9F	38		15	25	35	45	55						6.0	8.0		8.0	MSW10 (10×1.5)	
	SJB-C (パネ強化タイプ)	10	(セット) ①のみ SJ5 ②のみ SJ5P ③のみ SJ5F	29.5		20	27	37	47	57	67	77				1.4	3.6	2.0	3.8	MSW5 (5×0.8)	
		13	(セット) ①のみ SJ6 ②のみ SJ6P ③のみ SJ6F	29.5		20	27	37	47	57	67	77				1.7	3.6	2.0	3.8	MSW5 (5×0.8)	
		16・20 25・32	(セット) ①のみ SJ7 ②のみ SJ7P ③のみ SJ7F	25.5		27										2.7	3.6	2.0	3.8	MSW5 (5×0.8)	
		38・45	(セット) ①のみ SJ8 ②のみ SJ8P ③のみ SJ8F	28		15	25	35	50	60	70					4.0	6.0	3.0	6.0	MSW8 (8×1.25)	
SJVB-C (パネ強化タイプ)		10	(セット) ①のみ VJ5 ②のみ VJ5P ③のみ VJ5F	29.5		21	32	42	52	62	72	82				1.4	3.6	2.0	4.3	MSW5 (5×0.8)	
		13	(セット) ①のみ VJ6 ②のみ VJ6P ③のみ VJ6F	29.5		21	32	42	52	62	72	82				1.7	3.6	2.0	4.3	MSW5 (5×0.8)	
		16・20 25・32	(セット) ①のみ VJ7 ②のみ VJ7P ③のみ VJ7F	25.5		28										2.7	3.6	2.0	4.3	MSW5 (5×0.8)	
		38・45	(セット) ①のみ VJ8 ②のみ VJ8P ③のみ VJ8F	28		20										4.0	6.0	3.0	6.0	MSW8 (8×1.25)	
		SJXB-C (パネ強化タイプ)	10	(セット) ①のみ SJX5 ②のみ SJX5P ③のみ SJX5F	41.5					37	47	57	67	77			1.4	3.6	2.0	4.3	MSW5 (5×0.8)
			13	(セット) ①のみ SJX6 ②のみ SJX6P ③のみ SJX6F	41.5					37	47	57	67	77			1.7	3.6	2.0	4.3	MSW5 (5×0.8)
	16・20 25・32		(セット) ①のみ SJX7 ②のみ SJX7P ③のみ SJX7F	51.5					37	47	57	67	77			2.7	3.6	2.0	4.3	MSW5 (5×0.8)	

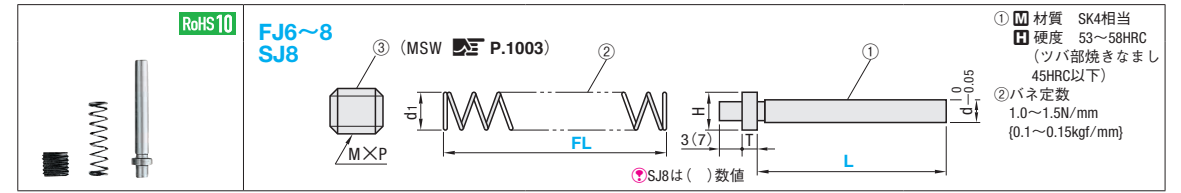

参照パンチブランク Type	パンチ径 φD	型式	ピン全長 ①L	②FL(スプリング長) 適用パンチ長										d	H	T	d1	MSW (M×P)					
				40L	50L	60L	70L	80L	90L	100L	110L	120L	130L										
SJXVB-C (パネ強化タイプ)	10	(セット) ①のみ VJ5C ②のみ VJ5P ③のみ VJ5F	29.5						32	42	52	62							1.4	3.6	2.0	4.3	MSW5 (5×0.8)
	13	(セット) ①のみ VJ6C ②のみ VJ6P ③のみ VJ6F	29.5						32	42	52	62	72						1.7	3.6	2.0	4.3	MSW5 (5×0.8)
	16・20 25・32	(セット) ①のみ VJ7C ②のみ VJ7P ③のみ VJ7F	51.5									42	52	62					2.7	3.6	2.0	4.3	MSW5 (5×0.8)
	25	(セット) ①のみ VJ8C ②のみ VJ8P ③のみ VJ8F	51.5										42	52	62				2.7	3.6	2.0	4.3	MSW5 (5×0.8)
AJB A-AJB	8	(セット) ①のみ AJ4 ②のみ AJ4P ③のみ AJ4F	28		28										1.4	2.8		3.2	MSW4 (4×0.7)				
	10	(セット) ①のみ AJ5 ②のみ AJ5P ③のみ AJ5F	28		26	34	44	54	64	74	84	94	104		1.7	3.6		3.2	MSW4 (4×0.7)				
	13・16 20	(セット) ①のみ AJ6 ②のみ AJ6P ③のみ AJ6F	28		26	32	42	52	62	72	82	92	102		2.7	3.6		4.3	MSW5 (5×0.8)				
	20	(セット) ①のみ AJ7 ②のみ AJ7P ③のみ AJ7F	40		26	24	34	44	54	64	74	84	94		3.0	3.0		4.3	MSW5 (5×0.8)				
	25	(セット) ①のみ AJ8 ②のみ AJ8P ③のみ AJ8F	40		26	24	34	44	54	64	74	84	94		3.0	3.0		4.3	MSW5 (5×0.8)				
	AJVB A-AJVB (パネ&ピン強化タイプ)	8	(セット) ①のみ AVJ4 ②のみ AVJ4P ③のみ AVJ4F	26		26										1.4	2.8		3.2	MSW4 (4×0.7)			
10		(セット) ①のみ AVJ5 ②のみ AVJ5P ③のみ AVJ5F	30		26	32	43	53	63	73				1.7	3.6		3.2	MSW4 (4×0.7)					
13・16 20		(セット) ①のみ AVJ6 ②のみ AVJ6P ③のみ AVJ6F	26		27	33	43	53	63	73				2.7	3.6		4.3	MSW5 (5×0.8)					
20		(セット) ①のみ AVJ7 ②のみ AVJ7P ③のみ AVJ7F	26		27	33	43	53	63	73				3.0	3.0		4.3	MSW5 (5×0.8)					
25		(セット) ①のみ AVJ8 ②のみ AVJ8P ③のみ AVJ8F	38		27	27	37	47	57	67				3.0	3.0		4.3	MSW5 (5×0.8)					
LFAJB A-LFAJB		8	(セット) ①のみ AJX4 ②のみ AJX4P ③のみ AJX4F	44					28	44	54	64	74	84	94	1.4	2.8		3.2	MSW4 (4×0.7)			
	10	(セット) ①のみ AJX5 ②のみ AJX5P ③のみ AJX5F	44					32	42	52	62	72	82	92	1.7	3.6		3.2	MSW4 (4×0.7)				
	13	(セット) ①のみ AJX6 ②のみ AJX6P ③のみ AJX6F	44					32	42	52	62	72	82	92	2.7	3.6		4.3	MSW5 (5×0.8)				
	16 20	(セット) ①のみ AJX7 ②のみ AJX7P ③のみ AJX7F	54					32	42	52	62	72	82		3.0	3.0		4.3	MSW5 (5×0.8)				
	25	(セット) ①のみ AJX8 ②のみ AJX8P ③のみ AJX8F	54					32	42	52	62	72	82		3.0	3.0		4.3	MSW5 (5×0.8)				
	LFAJVB A-LFAJVB (パネ&ピン強化タイプ)	8	(セット) ①のみ VAJ4 ②のみ VAJ4P ③のみ VAJ4F	42					32	43	53	63			1.4	2.8		3.2	MSW4 (4×0.7)				
10		(セット) ①のみ VAJ5 ②のみ VAJ5P ③のみ VAJ5F	42					33	43	53	63			1.7	3.6		3.2	MSW4 (4×0.7)					
13		(セット) ①のみ VAJ6 ②のみ VAJ6P ③のみ VAJ6F	42					33	43	53	63			2.7	3.6		4.3	MSW5 (5×0.8)					
16 20		(セット) ①のみ VAJ7 ②のみ VAJ7P ③のみ VAJ7F	52					33	43	53				3.0	3.0		4.3	MSW					