

# 高剛性ストリッパガイドピン

-ストリッパプレート固定式-

納期短縮


# ボール用固定式ストッパ/ストリッパガイドピン用クランプ

SGPWS・SGPWHはP.1077~P.1081のどのプッシュとも組み合わせ可能です。用途により使い分けができます。



RoHS10

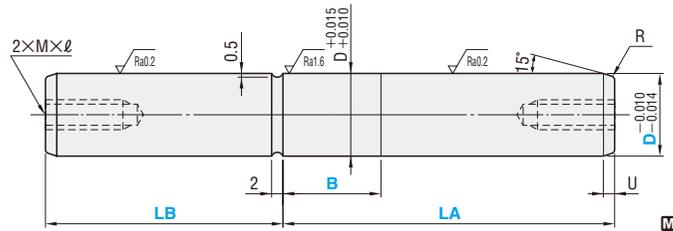**SGPWS (ストレート)**




材質 SUJ2  
硬度 58HRC~

---



RoHS10

**SGPWH (ツバ付き)**

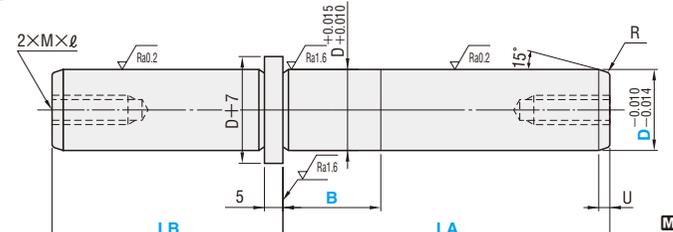

材質 SUJ2  
硬度 58HRC~




U	R	M x ℓ Pitch	型式		LA	LB 指定10mm単位	B 指定1mm単位
			Type	D			
2	1.5	M5 x 22 P0.8	SGPWH (ツバ付)	13	60	30~50	10~30
					70	30~60	
					80	40~60	
3	2	M6 x 25 P1.0	SGPWS (ストレート)	16	70	30~60	
					80	30~70	
					90	40~80	
		M8 x 25 P1.25	SGPWH (ツバ付)	20	80	40~70	
					90	40~70	
					100	50~80	
4	3	M8 x 25 P1.25	SGPWH (ツバ付)	25	90	50~70	
					100	50~80	
					110	60~90	



ストリッパプレート固定式ガイドピンの特長および取付方法はP.1093を参照してください。

Order 注文例: 型式 - LA - LB - B  
SGPWS 25 - 100 - 60 - B30

Delivery 出荷日: 3 日日出荷

   Alterations 追加工: 型式 - LA(LAC) - LB(LBC) - B - (TC・PC・NC)  
SGPWH 20 - LAC 78 - 50 - B25 - TC4


追加工	記号	詳細
	LAC	LA寸法変更 公差 <sup>+0.3</sup> D LA 指定1mm単位 13 60 50 ≤ LAC < 60 70 61 ≤ LAC < 70 80 71 ≤ LAC < 80 16 70 60 ≤ LAC < 70 80 71 ≤ LAC < 80 90 81 ≤ LAC < 90 20 80 70 ≤ LAC < 80 90 81 ≤ LAC < 90 100 91 ≤ LAC < 100 25 90 80 ≤ LAC < 90 100 91 ≤ LAC < 100 110 101 ≤ LAC < 110 * タップ深さは(LA-LAC)分短くなります。
	TC	ツバ厚変更 3 ≤ TC < 5 指定1mm単位 * SGPWHに適用
	PC	ネジ止め加工 指定1mm単位 5 ≤ PC ≤ B - 5 * SGPWSに適用

  追加工	記号	詳細
	LBC	LB寸法変更 公差 <sup>+0.3</sup> D LA 指定1mm単位 13 60 20 ≤ LBC < 50 70 20 ≤ LBC < 60 80 30 ≤ LBC < 60 16 70 20 ≤ LBC < 60 80 20 ≤ LBC < 70 90 30 ≤ LBC < 80 20 80 30 ≤ LBC < 70 90 30 ≤ LBC < 80 100 40 ≤ LBC < 80 25 90 40 ≤ LBC < 70 100 40 ≤ LBC < 80 110 50 ≤ LBC < 90 * タップ深さは(LB-LBC)分短くなります。
	NC	ネジ止め加工 10mm位置で固定(M6用) * SGPWHに適用 B ≥ 16



RoHS10

**SSTK (ボール用固定式ストッパ)**

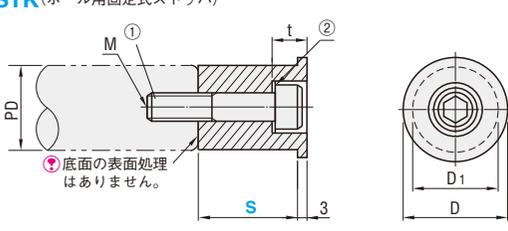

底面の表面処理はありません。

材質 S45C  
表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe3O4)  
付属品 ①CB ②バネ座金

D	D1	t	M	型式		S 指定1mm単位
				Type	No.	
15	12	6.5	5	SSTK (固定式ストッパ)	13	10~20
17.3	15	8.5	6		16	10~20
24	19	11	8		20	11~25
29	24				25	11~30

PD (No.)	①付属ボルト CB				
	S				
	10~13	14~18	19~23	24~28	29~30
13	M5 x 15	M5 x 20	M5 x 25	-	-
16	M6 x 15	M6 x 20	M6 x 25	-	-
20	M8 x 15	M8 x 20	M8 x 25	M8 x 30	-
25	M8 x 15	M8 x 20	M8 x 25	M8 x 30	M8 x 35

Order 注文例: 型式 - S  
SSTK 16 - 12

Delivery 出荷日: 3 日日出荷


在庫: ストック A

SSTKはSGPWS・SGPWHにボールリテーナ用のストリッパガイドプッシュ (P.1081)を組み付ける際にご使用ください。



RoHS10

**FCLP (ストリッパガイドピン用クランプ)**

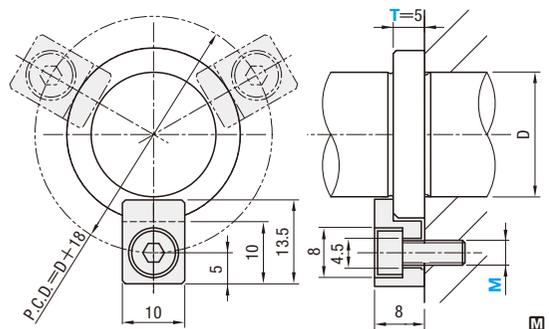

材質 S45C  
表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe3O4)  
付属品 CB4-10

型式		M
Type	T	
FCLP	5	4

Order 注文例: 型式 - M  
FCLP 5 - 4

Delivery 出荷日: 在庫品

FCLPはSGPWH・RSGPW・RSGPS用クランプとして利用可能です。D20以下は3個、D25以上は4個使用してください。

ストリッパ  
ガイドピン・  
プッシュ