



GUIDE POSTS LOCKING STOPPERS FOR GUIDE POSTS
ガイドポスト/ガイドポスト抜止ストッパ

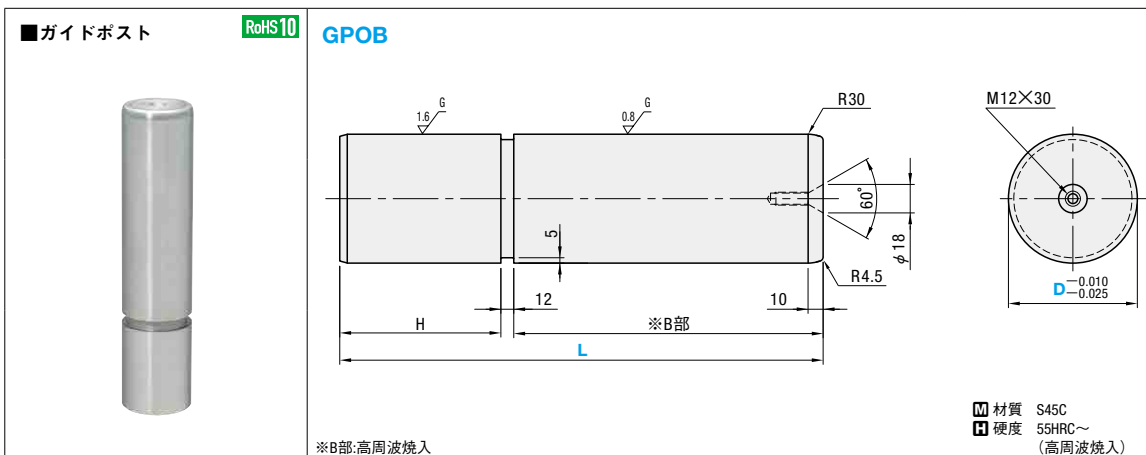

D		H	型式		L
			Type	D	
80	—0.010 —0.025	100	GPOB	80	350
					400
100		120		100	350
					400
					450

Order 注文例
型式 - L
GPOB 80 - 350

Delivery 出荷日
3 日日出荷

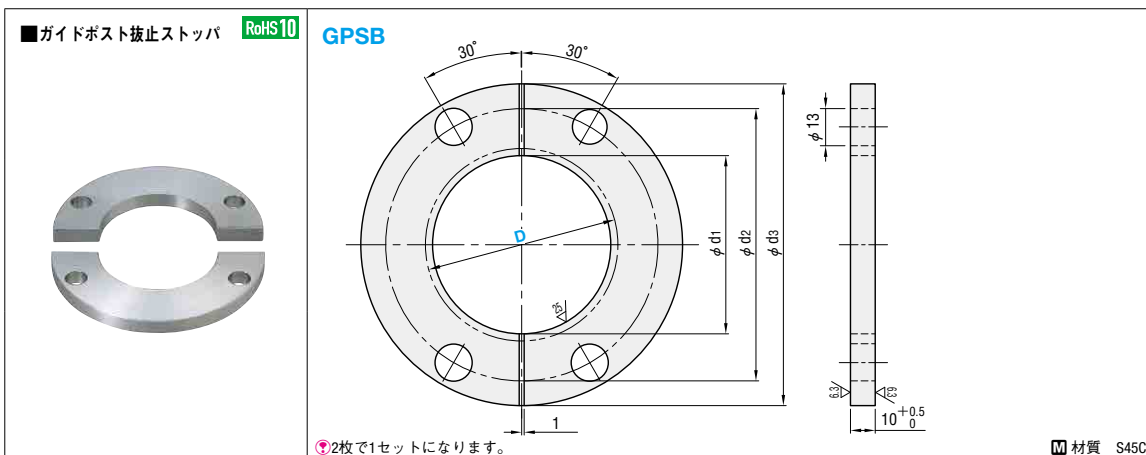


d1	d2	d3	型式	
			Type	D
72	110	130	GPSB	80
92	130	150		100

Order 注文例
型式
GPSB 80

Delivery 出荷日
3 日日出荷

STROKE END BLOCKS -FOR PRESS-FIT POSTS- LOCKING END BLOCKS FOR GUIDE BUSHINGS
ストロークエンドブロック/ガイドブシュ抜止エンドブロック
-圧入ポスト用-

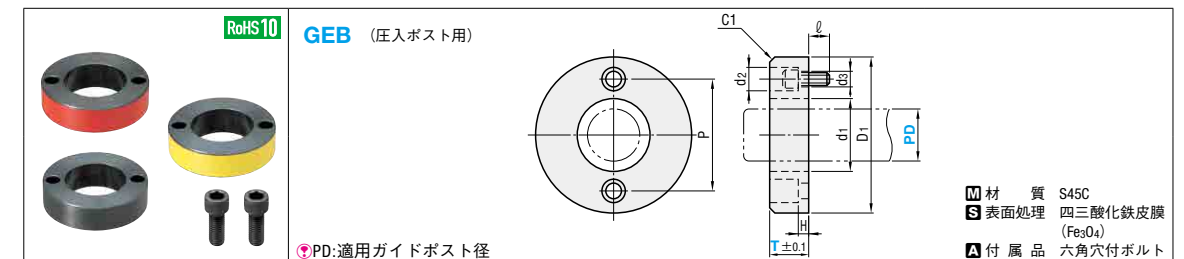

D1	P	d1	T	H	d2	d3	A 付属品 取付けボルト	ℓ	型式		T	Color 保安色
									Type	PD		
75	60	43	20・25・30	10	10	5.5	CB5-20	10	GEB	38	20	R (Red)
90	72	55	20・25	20	11	6.5	CB6-20	10		50	25	
120	92	65	30・35・40	8	14	9	CB6-30	12		60	30	Y (Yellow)
			20・25	18			CB8-20	12		80	35	
150	116	88	30・35・40	18			CB8-30	12			40	N (Normal)


※N(Normal)は四三酸化鉄皮膜(Fe3O4)の外観になります。

Order 注文例
型式 - T - Color
GEB 50 - 30 - Y

Delivery 出荷日
3 日日出荷

ストーク A

追加工	記号	詳細
高き調整時の溝を追加します。	NMC	追加工部の表面処理はなくなります。
ストークA適用不可		

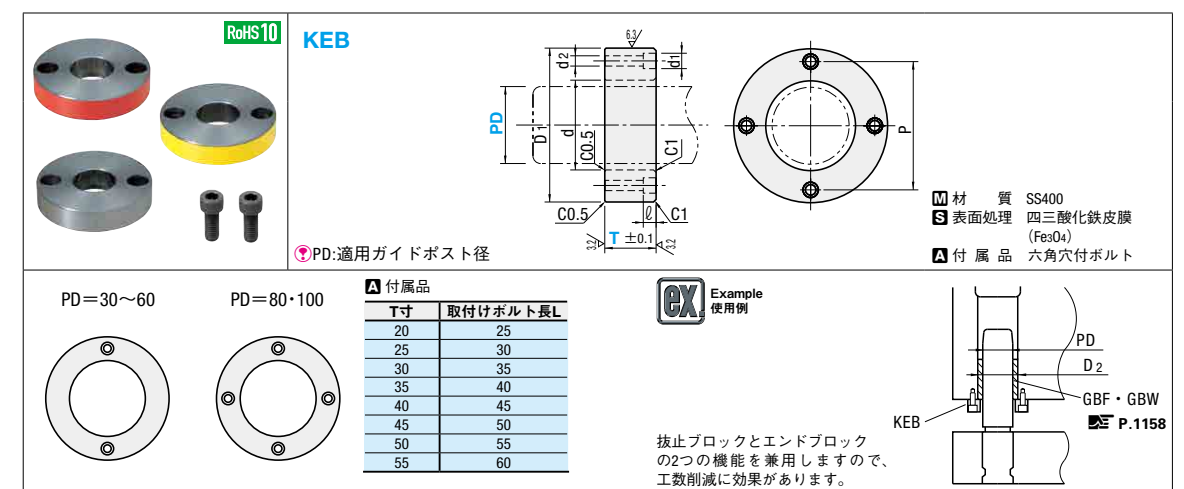

D1	D2 適用ブシュ外径	d	P	ℓ	d1	d2	A 付属品 取付けボルト	型式 Type	PD	T 指定5mm単位	Color 保安色
96	50	35	72	15	17.5	11	CB10-L 2本	KEB	30	20 ~ 30	R (Red)
106	60	45	82	15	17.5	11	CB10-L 2本		40	20 ~ 40	
116	70	55	92	15	17.5	11	CB10-L 2本		50	20 ~ 55	Y (Yellow)
126	80	65	102	15	17.5	11	CB10-L 2本		60	20 ~ 55	
150	100	85	124	20	20	14	CB12-L 4本	KEB	80	20 ~ 50	N (Normal)
170	120	105	144	20	20	14	CB12-L 4本		100	20 ~ 50	

※N(Normal)は四三酸化鉄皮膜(Fe3O4)の外観になります。 ※1 T=20の場合ℓ=12 ※2 L寸は上記表を参照

Order 注文例
型式 - T - Color
KEB 50 - 30 - Y

Delivery 出荷日
3 日日出荷

ストーク A

追加工	記号	詳細
ガイドポスト挿入の為の案内を内径にテーパ加工します。	KTP	追加工部の表面処理はなくなります。
高き調整時の溝を追加します。	NMC	追加工部の表面処理はなくなります。

自動車用
型ガイド部品