





スクラップ搬出装置

—ミドルストロークタイプ (ST=40)—




スクラップ搬出装置

—ロングストロークタイプ (ST=70)—

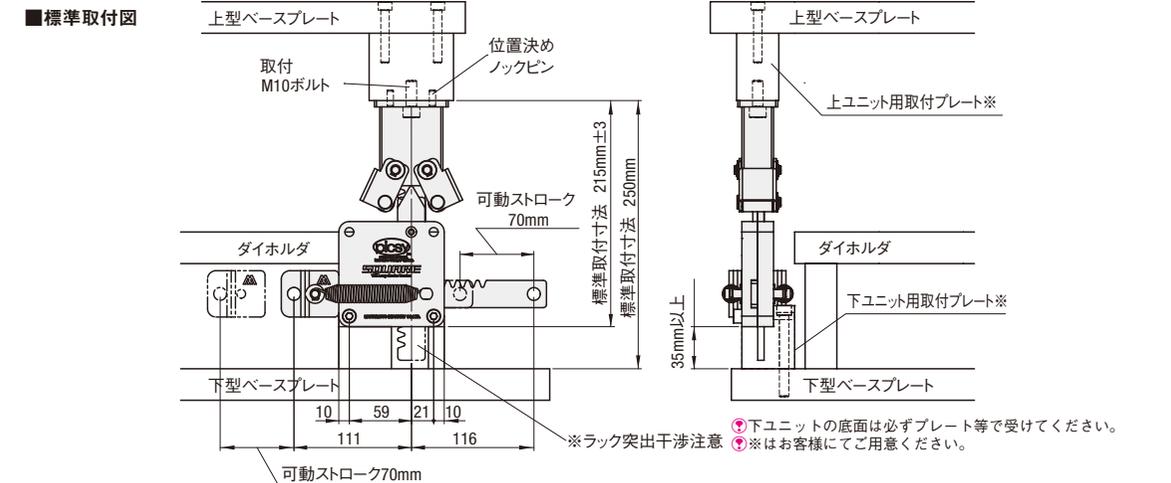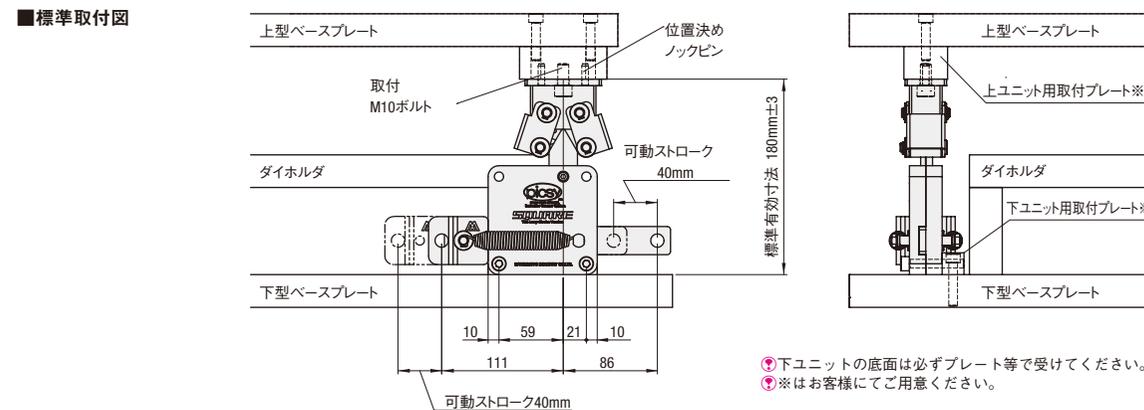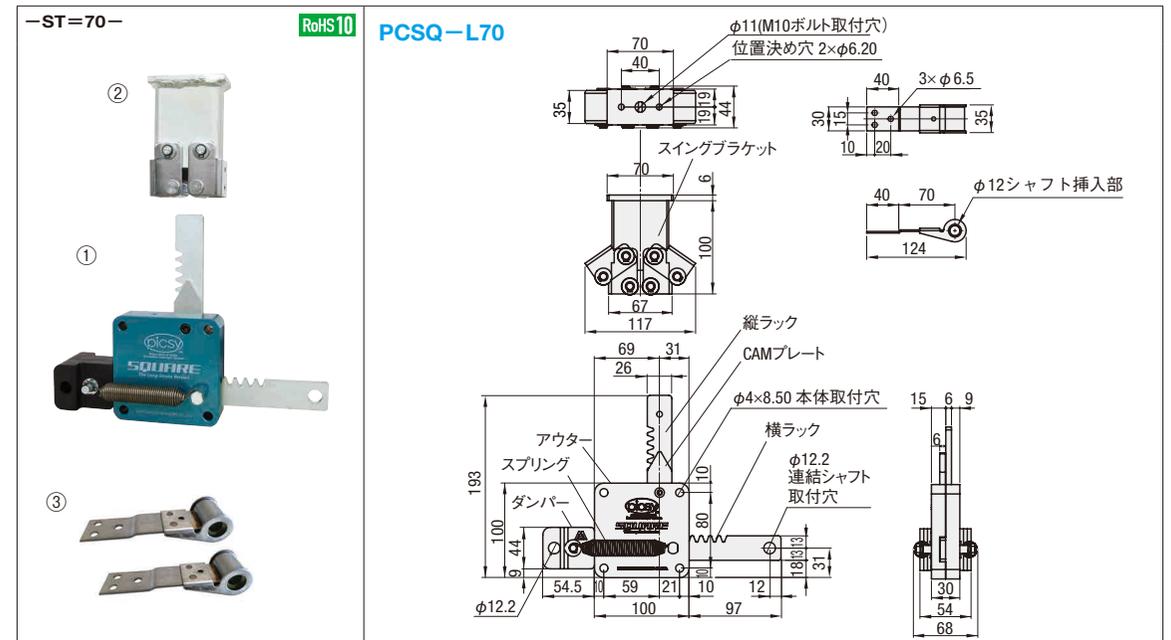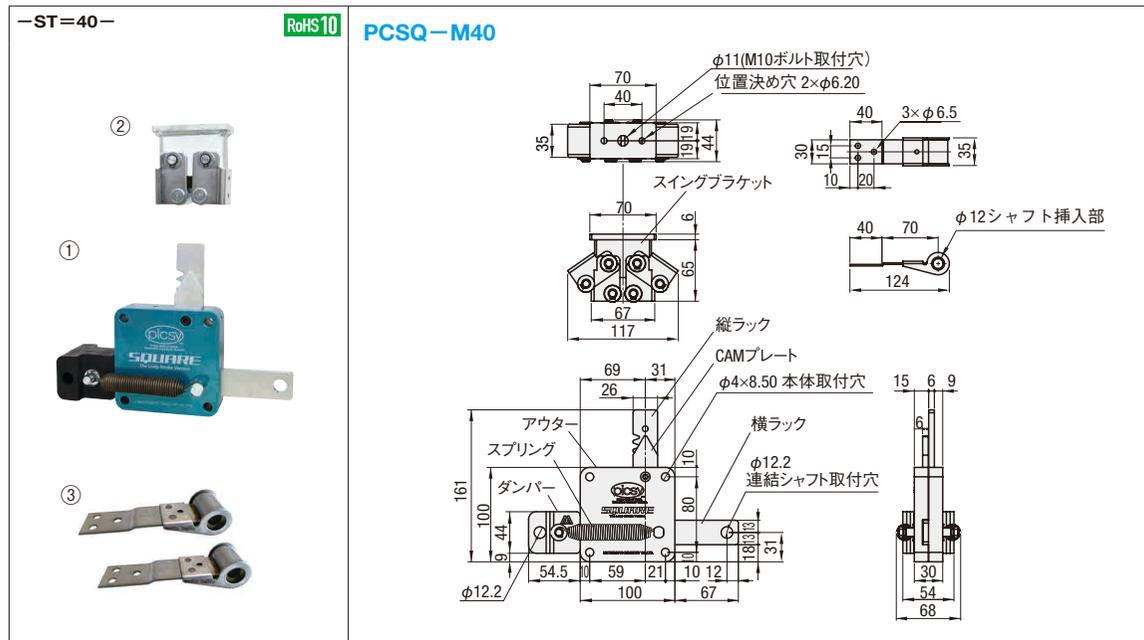

部品名称	付属品	型式
ピクシースクエアM 上下セット(①②③)	六角穴付ボルト (M10-15) 1本 ノックピン (φ6-20) 2本 平ワッシャ (M8用) 2ヶ スプリングワッシャ (M8用) 2ヶ 六角穴付ボルト (M8-50) 2本	PCSQ-M40
ピクシースクエアM 上ユニット(②)	六角穴付ボルト (M10-15) 1本 ノックピン (φ6-20) 2本	PCSQU-M40
ピクシースクエアM 下ユニット(①)	平ワッシャ (M8用) 2ヶ スプリングワッシャ (M8用) 2ヶ 六角穴付ボルト (M8-50) 2本	PCSQL-M40
シュートブラケット(③)	-	PSBL30


①シュートブラケット(③)はセット販売時は2個入り、単品販売時は1個単位での販売となります。

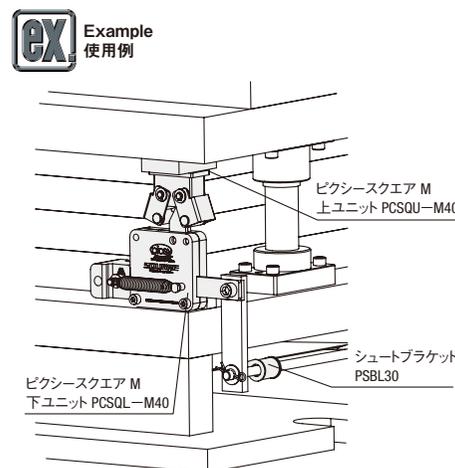

Order 注文例 **型式** **PCSQ-M40** **Delivery 出荷日** **5** 日目出荷

部品名称	付属品	型式
ピクシースクエアL 上下セット(①②③)	六角穴付ボルト (M10-15) 1本 ノックピン (φ6-20) 2本 平ワッシャ (M8用) 2ヶ スプリングワッシャ (M8用) 2ヶ 六角穴付ボルト (M8-50) 2本	PCSQ-L70
ピクシースクエアL 上ユニット(②)	六角穴付ボルト (M10-15) 1本 ノックピン (φ6-20) 2本	PCSQU-L70
ピクシースクエアL 下ユニット(①)	平ワッシャ (M8用) 2ヶ スプリングワッシャ (M8用) 2ヶ 六角穴付ボルト (M8-50) 2本	PCSQL-L70
シュートブラケット(③)	-	PSBL30

①シュートブラケット(③)はセット販売時は2個入り、単品販売時は1個単位での販売となります。

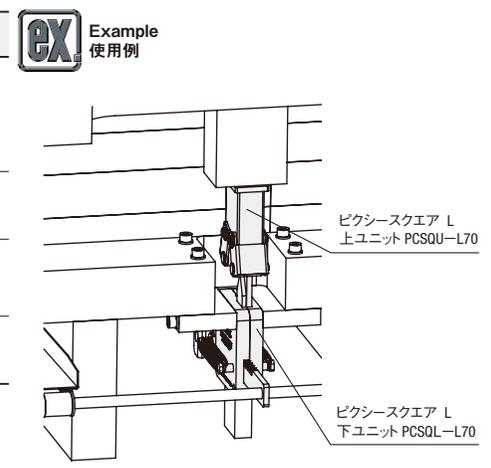

Order 注文例 **型式** **PCSQ-L70** **Delivery 出荷日** **5** 日目出荷

自動車用
搬送関連部品