



スクラップ搬出装置

側面取付タイプ(ST=23)




スクラップ搬出装置


上面取付タイプ(ST=23)

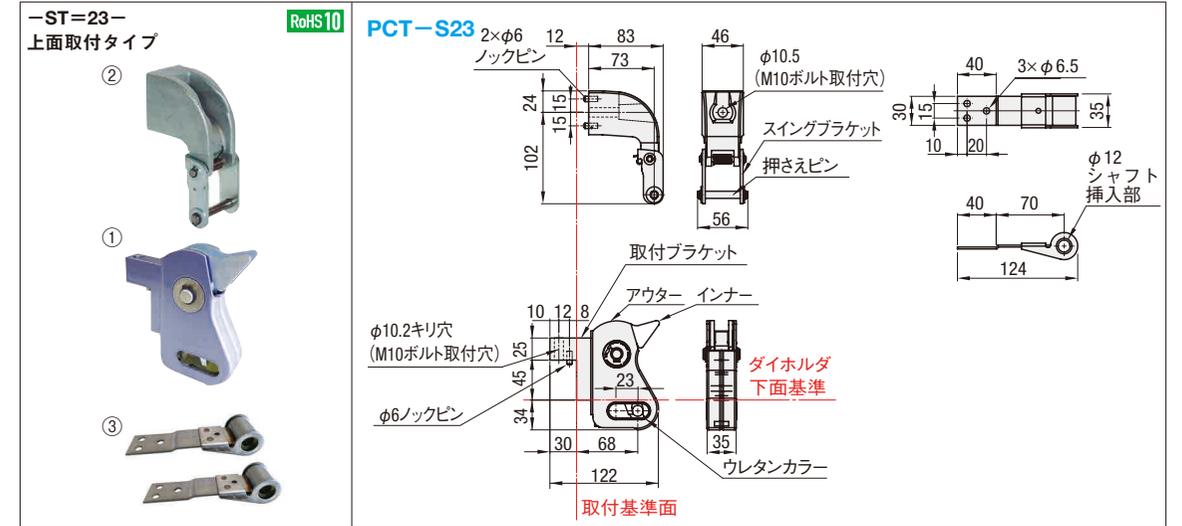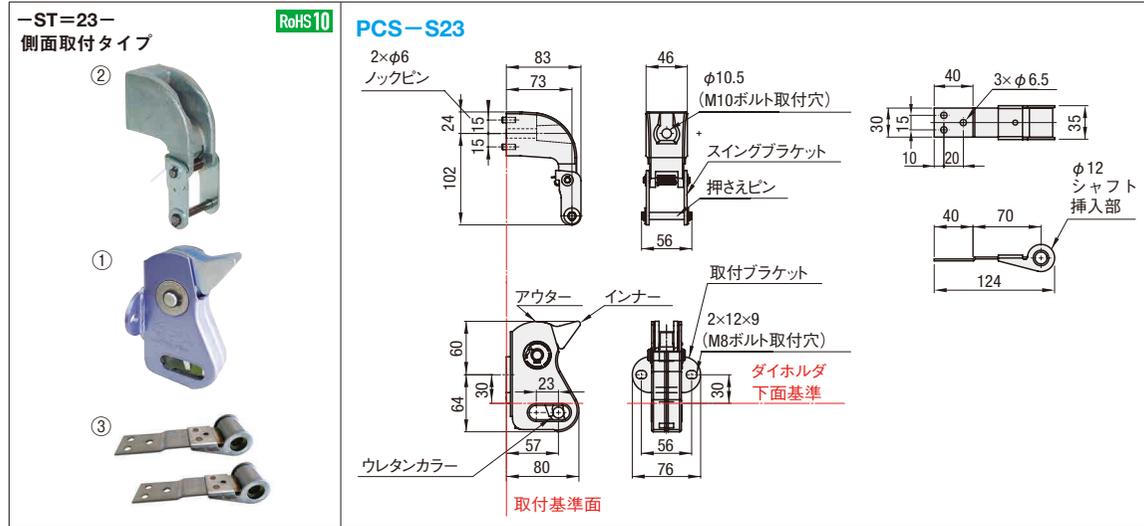

標準取付図

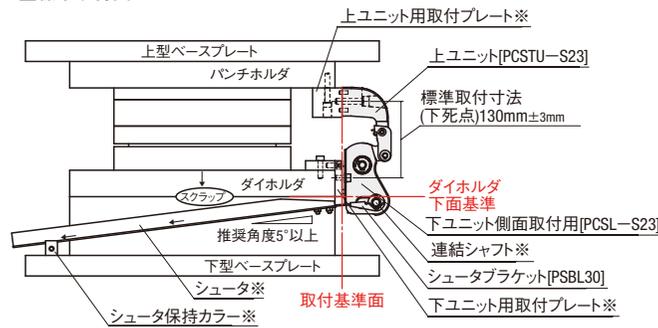

取付部品構成例

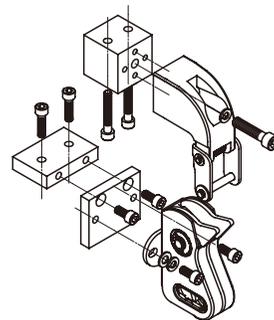


※はお客様にてご用意ください。
シュータの保持はロッド棒でも大きな問題はありますが、シュータとの摩擦を軽減するためカラーのような回転するものをお勧めします。

部品名称	付属品	型式	Example 使用例
側面取付タイプ 上下セット(①②③)	スプリングワッシャ (M10用) 1ヶ 六角穴付ボルト(M10-50) 1本 平ワッシャ (M8用) 2ヶ スプリングワッシャ (M8用) 2ヶ 六角穴付ボルト(M8-18) 2本	PCS-S23	
側面取付タイプ 上ユニット(②)	スプリングワッシャ (M10用) 1ヶ 六角穴付ボルト(M10-50) 1本	PCSTU-S23	
側面取付タイプ 下ユニット(①)	平ワッシャ (M8用) 2ヶ スプリングワッシャ (M8用) 2ヶ 六角穴付ボルト(M8-18) 2本	PCSL-S23	
シュータブラケット(③)	-	PSBL30	


③シュータブラケット(③)はセット販売時は2個入り、単品販売時は1個単位での販売となります。

Order 注文例 型式 PCS-S23 Delivery 出荷日 5 日日出荷

標準取付図

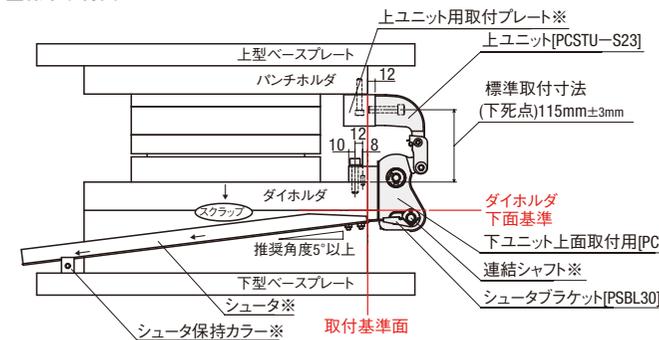

取付部品構成例

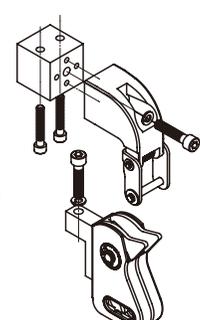

※はお客様にてご用意ください。
シュータの保持はロッド棒でも大きな問題はありますが、シュータとの摩擦を軽減するためカラーのような回転するものをお勧めします。

部品名称	付属品	型式	Example 使用例
上面取付タイプ 上下セット(①②③)	スプリングワッシャ (M10用) 1ヶ 六角穴付ボルト(M10-50) 1本 スプリングワッシャ (M10用) 1ヶ 六角穴付ボルト(M10-45) 1本	PCT-S23	
上面取付タイプ 上ユニット(②)	スプリングワッシャ (M10用) 1ヶ 六角穴付ボルト(M10-50) 1本	PCSTU-S23	
上面取付タイプ 下ユニット(①)	スプリングワッシャ (M10用) 1ヶ 六角穴付ボルト(M10-45) 1本	PCTL-S23	
シュータブラケット(③)	-	PSBL30	

③シュータブラケット(③)はセット販売時は2個入り、単品販売時は1個単位での販売となります。

Order 注文例 型式 PCT-S23 Delivery 出荷日 5 日日出荷