


URETHANE STOCK BLOCKS ウレタンストックブロック

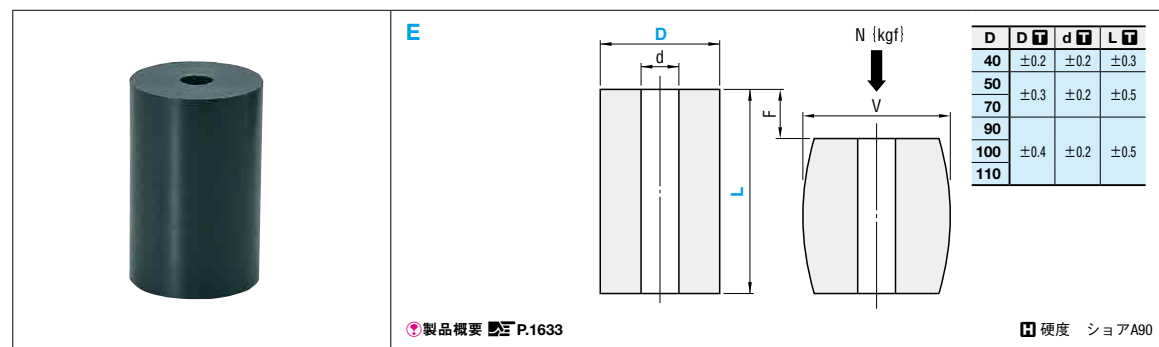


F=L×15%			F=L×20%			F=L×25%			D	d	L	型式	
F mm	荷重 N (kgf)		F mm	荷重 N (kgf)		F mm	荷重 N (kgf)	V				Type	D-L
12.0	4560{465}		16.0	5394{550}		20.0	6276{640}	47	40	14	80	E	40-80
16.5	7747{790}		22.0	9218{940}		27.5	10787{1100}	59	50	14	110		50-110
16.5			22.0			27.5			70	14	110		70-110
21.0			28.0			35.0			70	14	140		70-140
25.5	18633		34.0	22555		42.5	24517	81	70	14	170		70-170
16.5	{1900}		22.0	{2300}		27.5	{2500}		70	14	110		70-110
21.0			28.0			35.0			70	14	140		70-140
25.5			34.0			42.5			70	14	170		70-170
21.0			28.0			35.0			90	22	140		90-140
25.5	27459		34.0	33342		42.5	40207	105	90	22	170		90-170
30.0	{2800}		40.0	{3400}		50.0	{4100}		90	22	200		90-200
21.0	35990 {3670}		28.0	42659{4350}		35.0	49720{5070}	117	100	22	140		100-140
21.0			28.0			35.0			110	22	140		110-140
25.5	39226		34.0	47072		42.5	56878	129	110	22	170		110-170
30.0	{4000}		40.0	{4800}		50.0	{5800}		110	22	200		110-200
37.5			50.0			62.5			110	22	250		110-250

•荷重 (kgf) = 荷重N×0.101972

Order 注文例
型式 E 7022110

Delivery 出荷日
•φD40～100 在庫品
•φD110 3 日目出荷
急 ストックT ストックA

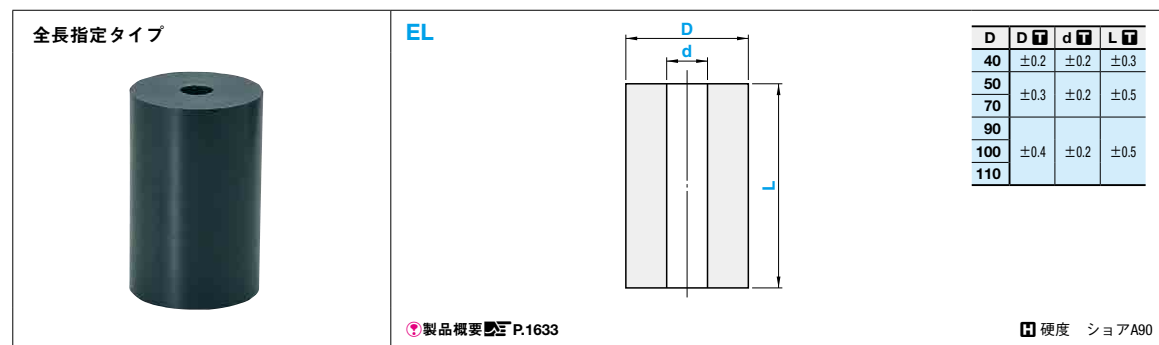


型式			L 指定1mm単位
Type	D	d	
EL	40	14	15～200
	50		
	70	14・22	
	90		
	100	22	50～250
	110		

Order 注文例
型式 EL 70-22 - 155


Delivery 出荷日
3 日目出荷
急 ストックT ストックA

URETHANE STOCK BLOCKS / URETHANE ABSORBERS / URETHANE PADS ウレタンストックブロック/ウレタンアブソーバ/ウレタンパッド

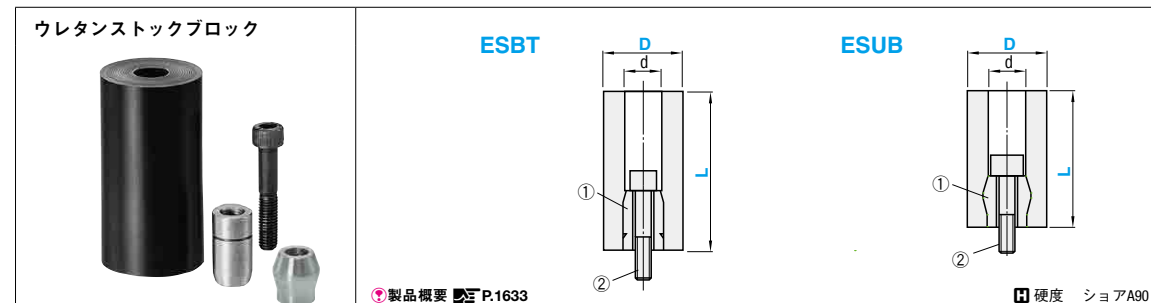


d	ウレタン	① ESBT	② ESUB	型式
14	E40-80 E50-110 E70-140	S14	SU14	CB8-45
22	E7022110 E7022140 E90-120 E90-140 E100-140	S22	SU22	CB12-55

ESUBは*のサイズのみです。

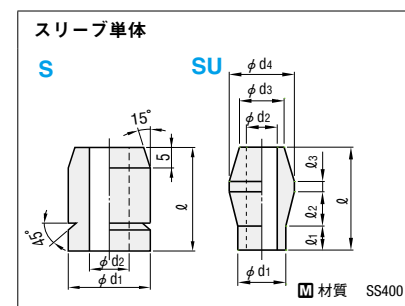


d1	d2	d3	d4	ℓ	ℓ1	ℓ2	ℓ3	ウレタン d	型式
16	9	—	—	30	—	—	—	14	S14
24	13	—	—	35	—	—	—	22	S22
24	13	—	—	100	—	—	—	22 (L170以上)	S22-100
14	9	13	19	30	7	10	3	14	SU14
22	13	20	27	30	7	10	3	22	SU22

Order 注文例
型式 S 14
Delivery 出荷日 在庫品

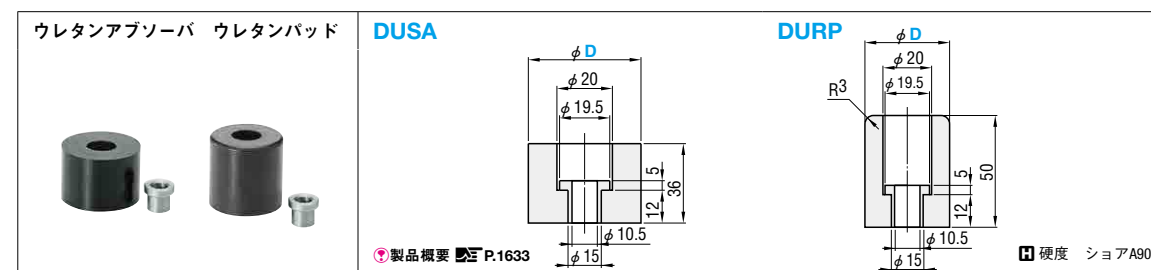

型式	
Type	D
DUSA	50 70
DURP	40 50

Order 注文例
型式 DUSA 50
Delivery 出荷日 在庫品

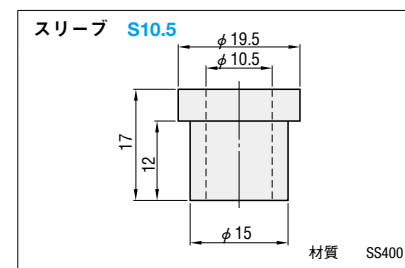

Order 注文例
型式 S10.5
Delivery 出荷日 在庫品

ウレタンストックブロック

1644

1643