

COMPONENTS FOR LIFTING AND DIE STORING
吊り具・型保管部品

製品名 型式 出荷日 ページ	リフティングバー HLFB 1654	アイボルト CHI 1655	鑄込みネジ CSN 1655
			吊りフックボルト式 CHN 1656


吊りフックボルト式・頭部ラージタイプ CHNL 1656	吊りフックプレートタイプ CHP 1657	吊りフックプレート・頭部ラージタイプ CHPL 1658	埋込み用吊りフック CHU 1659	鑄込みフック CHF 1660

鑄込みフック頭部ラージタイプ CHFL 1660	T形ボルト TB 1660	パワーポイントスターコブラフックセット RDPPS 1661	スターポイント RDSP 1663	ロードリング RDLG 1665

バリオリング RDBL 1667	金型固定用プレート DKP DKPL 1669	型一時保管用プシュ KPB 1670	ウレタンストックブロックセット PHBT PHBN PHUB PHUBN 1671

ストロークエンドパイプ PH PHN 1673	ウレタンストックブロック ESBT ESUB 1674

LIFTING BARS
リフティングバー

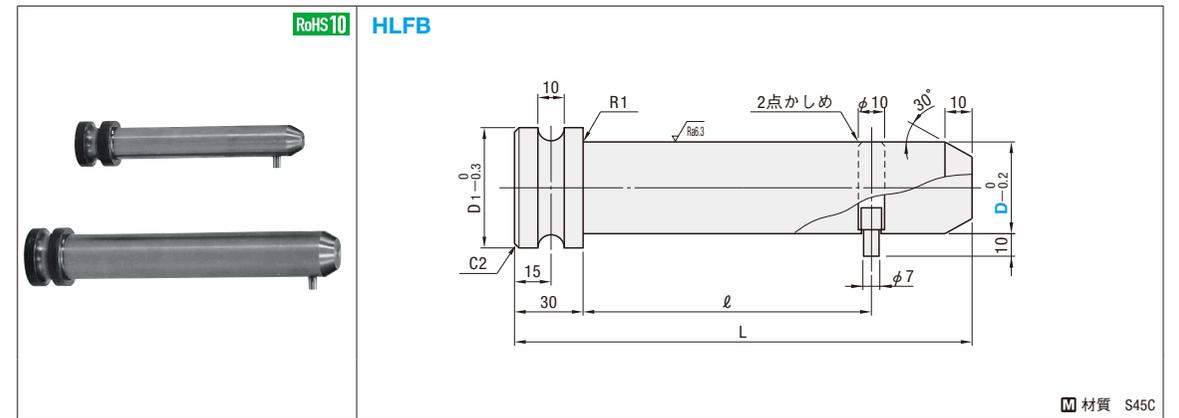


D1	L	l	許容荷重 4本使用時 N{kgf}	型式	
				Type	D
34	185	135	29420 { 3000}	HLFB	25
44	240	190	49033 { 5000}		35
50	260	210	88260 { 9000}		40
60	290	240	137293 {14000}		50
75	335	285	166712 {17000}		65

*荷重 {kgf} = 荷重N × 0.101972

Order 注文例
型式
HLFB 25

Delivery 出荷日
在庫品

Example 使用例
抜け止めのストッパが必ず下に出る様にセットしてご使用ください。
ツバ部が型からはみ出さない様にセットしてご使用ください。

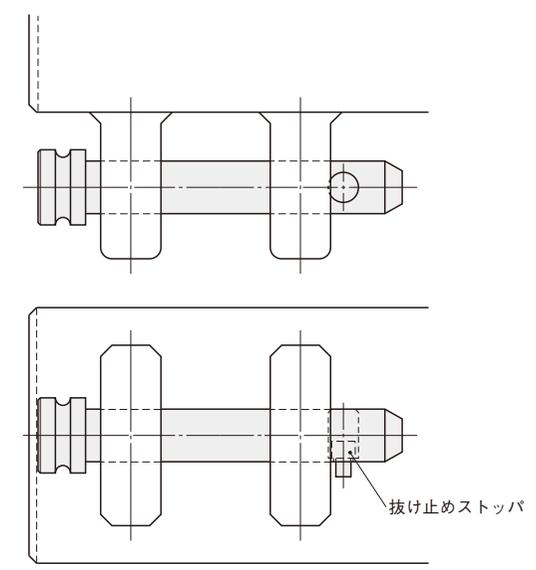

型保管部品
吊り具