

FINISHED PLATES -SKD- 仕上げプレート


—標準タイプ・フリーサイズタイプ・エコノミータイプ—

熱処理データ 参照 P.1744



RoHS 10

SKD (標準タイプ)
S-SKD (フリーサイズタイプ)
E-SKD (エコノミータイプ)

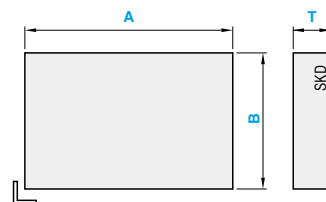

精度基準は 参照 P.1680

材質 SKD11 (生材)

Type	寸法公差	
	A・B	T
標準タイプ フリーサイズ	99mm以下	+0.4 0
	100～250mm	+0.5 0
	251mm以上	+0.8 0
エコノミー タイプ	99mm以下	+0.4 0
	100～250mm	+0.5 0
	251mm以上	+0.8 0

Order 注文例

型式	A	B	T
SKD	100	80	10
S-SKD	230	100	16
E-SKD	365	250	13

Alterations 追加加工 詳細 参照 P.1688 (B・T寸法も自由に変更できます。)
フリーサイズタイプ・エコノミータイプは追加加工がご利用できます。

Delivery 出荷日 3 日日出荷 ストック A

型式	A	B				T				
SKD (標準タイプ)	60	60								
	80	60	80							
	100		80	100						
	125		80	100	125					
	150		80	100	125	150				
	160		80	100	125	160				
	180			100	125	150				
	200		80	100	125	150	160	200		
	210			100	125	150				
	250		80	100	125	150	160	200	250	
	300			100	125	150	160	200	250	300
	350			100	125	150	160	200	250	300
	400			100	125	150	160	200	250	300
	450			100	125	150	160	200	250	300
	500	60	80	100	125	150	160	200	250	300

①1…T=10はB≥200適用不可
②…T=30, 35はB=60適用不可
③T=(40), (50), (60), (70)はA=250かつB=160のみ適用可

型式	A 指定1mm単位	B	T
S-SKD (フリーサイズタイプ)	30～500	60	10・13・15・16・20・22・25
		80	10・13・15・16・20・22・25・30・35
		100	10・13・15・16・20・22・25・30・35
E-SKD (エコノミータイプ)	101～500	125	10・13・15・16・20・22・25・30・35
		150	10・13・15・16・20・22・25・30・35
		160	10・13・15・16・20・22・25・30・35
		200	13・15・16・20・22・25・30・35
		250	13・15・16・20・22・25・30・35

FINISHED PLATES -DC- 仕上げプレート


—標準タイプ・フリーサイズタイプ・エコノミータイプ—

熱処理データ 参照 P.1745



RoHS 10

DC (標準タイプ)
S-DC (フリーサイズタイプ)
E-DC (エコノミータイプ)

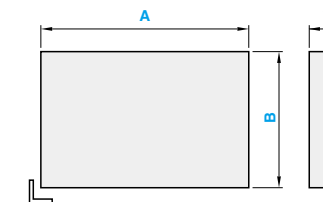

精度基準は 参照 P.1680

材質 DC53 (生材)

Type	寸法公差	
	A・B	T
標準タイプ フリーサイズ	99mm以下	+0.4 0
	100～250mm	+0.5 0
	251mm以上	+0.8 0
エコノミー タイプ	99mm以下	+0.4 0
	100～250mm	+0.5 0
	251mm以上	+0.8 0

Delivery 出荷日

型式	A	B	T
DC	100	80	10
S-DC	230	100	16
E-DC	365	250	13

Alterations 追加加工 詳細 参照 P.1688 (B・T寸法も自由に変更できます。)
フリーサイズタイプ・エコノミータイプは追加加工がご利用できます。

Delivery 出荷日 3 日日出荷 ストック A

型式	A	B				T				
DC (標準タイプ)	60	60								
	80	60	80							
	100		80	100						
	125		80	100	125					
	150		80	100	125	150				
	160		80	100	125	160				
	180			100	125	150				
	200		80	100	125	150	160	200		
	210			100	125	150				
	250		80	100	125	150	160	200	250	
	300			100	125	150	160	200	250	300
	350			100	125	150	160	200	250	300
	400			100	125	150	160	200	250	300
	450			100	125	150	160	200	250	300
	500	60	80	100	125	150	160	200	250	300

①1…T=10はB≥200適用不可
②…T=30, 35はB=60適用不可

型式	A 指定1mm単位	B	T
S-DC (フリーサイズタイプ)	30～500	60	10・13・15・16・20・22・25
		80	10・13・15・16・20・22・25・30・35
		100	10・13・15・16・20・22・25・30・35
E-DC (エコノミータイプ)	101～500	125	10・13・15・16・20・22・25・30・35
		150	10・13・15・16・20・22・25・30・35
		160	10・13・15・16・20・22・25・30・35
		200	13・15・16・20・22・25・30・35
		250	13・15・16・20・22・25・30・35

仕上げプレート
ロット