


FINISHED PLATES -SKS-

仕上げプレート


—標準タイプ・フリーサイズタイプ・エコノミータイプ—

熱処理データ P.1746

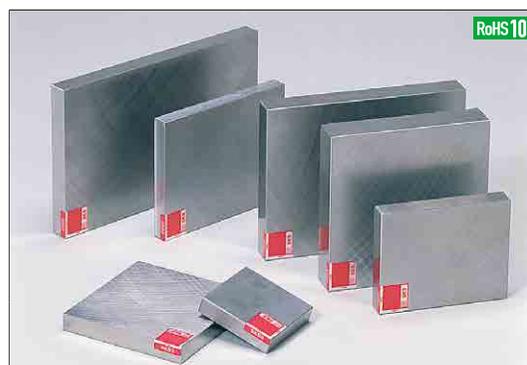

RoHS 10

SKS (標準タイプ)
S-SKS (フリーサイズタイプ)
E-SKS (エコノミータイプ)

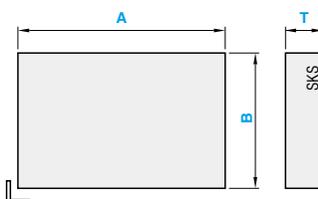

Type	寸法公差	
	A・B	T
標準タイプ フリーサイズ	99mm以下	+0.4 0
	100 ~ 250mm	+0.5 0 +0.2
	251mm以上	+0.8 0
エコノミー タイプ	99mm以下	+0.4 0
	100 ~ 250mm	+0.5 0 +0.3
	251mm以上	+0.8 0

精度基準は P.1680

材質 SKS3 (生材)

Order 注文例

型式	A	B	T
SKS	500	200	25
S-SKS	320	250	40
E-SKS	365	250	20

Alterations 追加工 詳細 P.1688 (B・T寸法も自由に変更できます。)
 フリーサイズタイプ・エコノミータイプは追加工がご利用できます。

Delivery 出荷日 **3** 日目出荷 ストック A

型式	A	B				T
SKS (標準タイプ)	60	60				8 ^① 10 ^② 13 ^② 15 ^② 16 20 22 25 30 ^③ 35 ^③ 40 ^④ 50 ^④
	80	60	80			
	100	80		100		
	125	80	100	125		
	150	80	100	125	150	
	160	80	100	125	160	
	180	100		125 150		
	200	80	100	125	150 160 200	
	210	100		125 150		
	250	25 ^⑤	80	100	125 150 160 200 250	
	300	100		125 150 160 200 250 300		
	350	100		125 150 160 200 250 300		
	400	40 ^⑥	100		125 150 160 200 250 300	
	450	100		125 150 160 200 250 300		
	500	60	80	100	125 150 160 200 250 300	

①A=250かつB=25、A=400かつB=40はT=8、10のみ適用可
 ②1...T=8はB≧150適用不可
 ③3...T=30、35はB=60適用不可
 ④2...T=10、13、15はB=300適用不可
 ⑤4...T=40、50はB≦100適用不可


型式	A 指定1mm単位	B	T
S-SKS (フリーサイズタイプ)	25 ~ 250	25	8・10
	30 ~ 400	40	8・10
	30 ~ 500	60	8・10・13・15・16・20・22・25
E-SKS (エコノミータイプ)	50 ~ 500	80	8・10・13・15・16・20・22・25・30・35
		100	8・10・13・15・16・20・22・25・30・35
	101 ~ 500	125	8・10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50
		150	10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50
		160	10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50
	200	10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50	
	250	10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50	
	300	16・20・22・25・30・35・40・50	

FINISHED PLATES -SK-

仕上げプレート


—標準タイプ・フリーサイズタイプ・エコノミータイプ—

熱処理データ P.1746

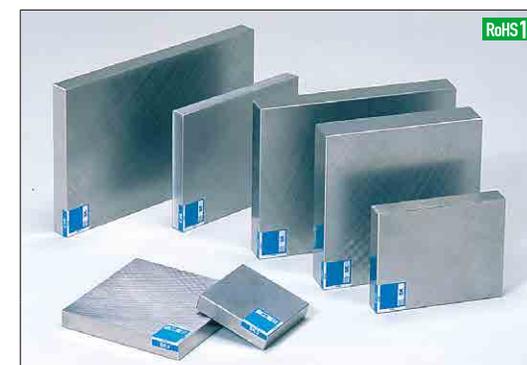

RoHS 10

SK (標準タイプ)
S-SK (フリーサイズタイプ)
E-SK (エコノミータイプ)

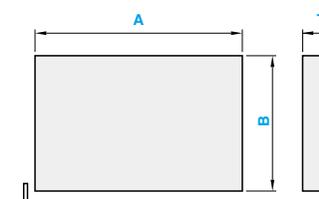

Type	寸法公差	
	A・B	T
標準タイプ フリーサイズ	99mm以下	+0.4 0
	100 ~ 250mm	+0.5 0 +0.2
	251mm以上	+0.8 0
エコノミー タイプ	99mm以下	+0.4 0
	100 ~ 250mm	+0.5 0 +0.3
	251mm以上	+0.8 0

精度基準は P.1680

材質 SKS93 (油焼入用・生材)

Order 注文例

型式	A	B	T
SK	300	100	10
S-SK	180	40	10
E-SK	120	40	10

Alterations 追加工 詳細 P.1688 (B・T寸法も自由に変更できます。)
 フリーサイズタイプ・エコノミータイプは追加工がご利用できます。

Delivery 出荷日 **3** 日目出荷 ストック A

型式	A	B				T
SK (標準タイプ)	60	60				5 ^① 8 10 13 15 16 20 22 25 30 35 ^②
	80	60	80			
	100	80		100		
	125	80	100	125		
	150	80	100	125	150	
	160	80	100	125	160	
	180	100		125 150		
	200	80	100	125	150 160 200	
	210	100		125 150		
	250	25 ^⑤	80	100	125 150 160 200 250	
	300	100		125 150 160 200 250 300		
	350	100		125 150 160 200 250 300		
	400	40 ^⑥	100		125 150 160 200 250 300	
	450	100		125 150 160 200 250 300		
	500	60	80	100	125 150 160 200 250 300	

①A=250かつB=25、A=400かつB=40はT=8、10のみ適用可
 ②1...T=5はB≧200適用不可
 ③2...T=35はB=60適用不可

型式	A 指定1mm単位	B	T
S-SK (フリーサイズタイプ)	25 ~ 250	25	8・10
	30 ~ 400	40	8・10
	30 ~ 500	60	5・8・10・13・15・16・20・22・25・30
E-SK (エコノミータイプ)	50 ~ 500	80	5・8・10・13・15・16・20・22・25・30・35
		100	5・8・10・13・15・16・20・22・25・30・35
	101 ~ 500	125	5・8・10・13・15・16・20・22・25・30・35
		150	5・8・10・13・15・16・20・22・25・30・35
		160	5・8・10・13・15・16・20・22・25・30・35
	200	8・10・13・15・16・20・22・25・30・35	
	250	8・10・13・15・16・20・22・25・30・35	
	300	8・10・13・15・16・20・22・25・30・35	

仕上げプレート
 フロケット