


ミスミ

パネル取付用ソケットハウジング

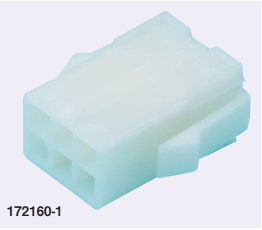

CSA UL TÜV 圧着 差し込み 信号用 電源用 センサー モーター 2D CAD

在庫品

ココが特長

誤嵌合防止機構のある小型・高密度ハウジング

- パネルに取付けて、プラグハウジングと中継接続の行えるソケットハウジングです。
- オス(ピン)コンタクト、メス(ソケット)コンタクトの両方が組み込めます。
- ミスミではバック品販売の為、ミスミオリジナル型番での販売となります。
- 製造元：タイコエレクトロニクス

 
基本仕様

定格電流 : 7A(AWG18または0.75mm<sup>2</sup>時)  
 定格電圧 : AC600V(UL,CSA)  
 適応電線サイズ: AWG26~AWG16,または0.15mm<sup>2</sup>~2.0mm<sup>2</sup>  
 特性や材質は [▶365ページ](#)  
 ※定格値は [▶368ページ](#)の専用コンタクトを組み込んだときの値です。


外形図

(単位:mm)


◆2芯、3芯




◆4芯、6芯

 

◆9芯、12芯、15芯

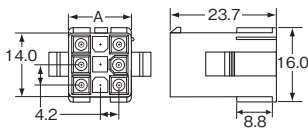

◆コネクタ取付穴寸法図

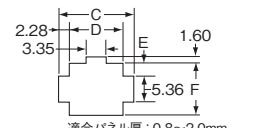

芯数	寸法 (mm)					
	A	B	C	D	E	F
2	9.8	11.8	10.69	6.15	2.49	10.34
3	14.0	15.0	10.69	6.15	4.60	14.55
4	9.8	-	14.91	10.34	2.49	10.34
6	14.0	-	19.10	14.55	2.49	10.34
9	14.0	-	19.10	14.55	4.60	14.55
12	18.2	-	23.29	18.75	4.60	14.55
15	22.4	-	27.43	22.96	4.60	14.55

適合パネル厚: 0.8~2.0mm



- ・数量は20個/バックです。ご注意ください。
- ・コンタクトは別売りとなります。( [▶368ページ](#) )
- ご注意 組合せ相手はプラグハウジング ( [▶367ページ](#) )



Order 注文例  
 型番 172157-1-20P



1バック単位 20個入

型番	芯数	¥通常単価 1~5バック	重量 (g)
172157-1-20P	2	WEBでご確認 お願いします。	1.3
172158-1-20P	3		1.7
172159-1-20P	4		1.9
172160-1-20P	6		2.5
172161-1-20P	9		3.1
172162-1-20P	12		3.9
172163-1-20P	15		4.7

ミスミ

コンタクト・引抜工具

 
コンタクト




オス(ピン)      メス(ソケット)

外形図

(単位:mm)



オス(ピン)

 

メス(ソケット)

( )内はAWG20~16のコンタクト用です。

ココが特長

ハウジング内部完全装填設計で安全に電源側配線を実現

- ミニユニバーサル・メーテンロックコネクタに組み込む専用コンタクトです。
- AWG22~AWG18用のコンタクトはAWG22の電線を2本、AWG20~AWG16用のコンタクトにはAWG20の電線を2本まとめて接続することができます。
- 重量: 0.2g
- 製造元: タイコエレクトロニクス



- ・数量は100個/バックです。ご注意ください。
- ・圧着は専用工具にて行ってください ( [▶375、376ページ](#) )
- ご注意 他の製品に組み込むことはできません。



1バック単位 100個入



Order 注文例  
 型番 170363-1

型番	適応電線 AWG	被覆外形 φmm	タイプ	適合圧着工具用 ダイス ( <a href="#">▶376ページ</a> )	¥通常単価 1~9バック
170363-1	26-22	1.2~1.8	オス (ピン)	90758-2	WEBでご確認 お願いします。
170364-1	22-18	1.5~2.4		90759-2	
171638-1	20-16	2.0~3.2		90760-2	
170365-1	26-22	1.2~1.8	メス (ソケット)	90758-2	
170366-1	22-18	1.5~2.4		90759-2	
171639-1	20-16	2.0~3.2		90760-2	

引抜工具



使い方

- 1.ハウジングの結合面側から引抜工具を差し込みます。その時少し固くなるまで押しください。
- 2.コンタクトがフリーになった時に電線側からコンタクトを引き抜いてください。

ココが特長

コンタクト引抜時、負荷を最小限に抑えられる

- 一度挿入したオス(ピン)コンタクト、メス(ソケット)コンタクトを引抜くことができます。
- 重量: 7.51g
- 製造元: タイコエレクトロニクス



- ・他の製品には使用できません。
- ・一度引抜いたコンタクトは再度使用できません。
- ・メス(ソケット)コンタクトの接触穴には差し込まないでください。差し込んでしまった場合は、そのコンタクトを取り替えてください。



型番 189727-1  
 ¥通常単価 1~9個  
 WEBでご確認をお願いします。

1個単位

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

在庫品



Order 注文例  
 型番 189727-1

在庫品

e-CON

CC-Link  
 ワンタッチ

オリジナル  
 工具

ダイナミック

コマーシャル  
 メーテンロック

(ミニ)  
 ユニバーサル  
 メーテンロック

Eiコネクタ

EH/XH/NH  
 コネクタ

VH/PH  
 コネクタ

EL/SM/  
 1625/3191

5051/5045/  
 5559/5557

CB01/CL07  
 コネクタ

DeviceNet用  
 コネクタ/その他  
 樹脂製コネクタ