

E-IESH-PI-2701HP-AC-R

IEEE 802.3af/atギガビットPoE インジェクター

スタートアップマニュアル

製品紹介

E-IESH-PI-2701HP-AC-Rは、内部電源を搭載したシングルポートのIEEE 802.3af/at PoEインジェクターで、Cat.5eイーサネットケーブルを使って、リモートのPoE対応パワーデバイス(PD)にイーサネットデータを転送できるだけでなく、最大30Wの電力を供給できます。また、多量の電力を必要とするネットワーク機器向けに特別に設計されており、電源接続が困難なロケーションにも、シンプルでコストパフォーマンスに優れた、安全性と信頼性の高い電源ソリューションを提供します。

さらに、イーサネット・ポートを使って最大36Wの電力を提供できるので、配線を追加せずに、無線アクセス・ポイントやIPカメラといったIEEE 802.3af/at対応デバイスに電力を供給できます。

パッケージ内容

設置の前に、パッケージに以下のアイテムが同梱されていることを確認してください:



- E-IESH-PI-2701HP-AC-R PoEインジェクター 1台
- ゴム製フット 4個 (1.5mm厚×2個、3mm厚×2個)
- E-IESH-PI-2701HP-AC-Rスタートアップマニュアル 1冊

仕様

全般

- **対応規格:** IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3af, 802.3at
- **LAN:** 10/100/1000Base-T(X)
- **通信距離:** 最長100 m
- **コネクタ:** 2 × 10/100/1000Base-T(X) (データ入力 x1 + PoE出力 x1)
- **電源入力:** 100~240Vac, 50~60Hz, 0.72A
- **電力消費:** 最大36W (PoEフルロード時)
- **寸法 (W × H × D):** 65 × 36 × 140 mm
- **ケース対応規格:** IP30
- **動作時温度:** 0~40°C
- **保存時温度:** -20~70°C
- **動作時湿度:** 10~90% (結露なきこと)
- **保管時湿度:** 10~90% (結露なきこと)
- **EMC:** CE, FCC Class A

概要

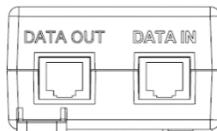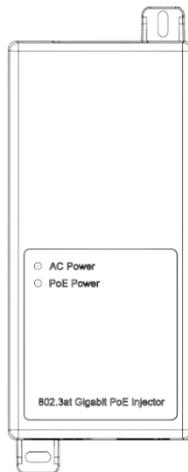

品番2049270140

Version 2, 2024/08

E-IESH-PI-2701HP-AC-R スタートアップマニュアル
1

LEDの定義

LED	色	説明	
AC 電源	緑	点灯	給電中
		消灯	給電なし
POE 電源	緑	点灯	受電機器 (PD) に給電中
		消灯	PoE出力なし

電源の接続方法

AC電源入力コネクタ:

このコネクタを使うと、EKI- 2701HP-AC PoEインジェクターにAC電源が供給されます。

注意: 本モデルにはAC電源コードが付属していません。別途ご準備ください。メスコネクタはC13タイプ、プラグとコードは1A以上の電流に対応する必要があります。



取り付け方法

