


**EMVC-YW200**


マニュアル

# 製品紹介

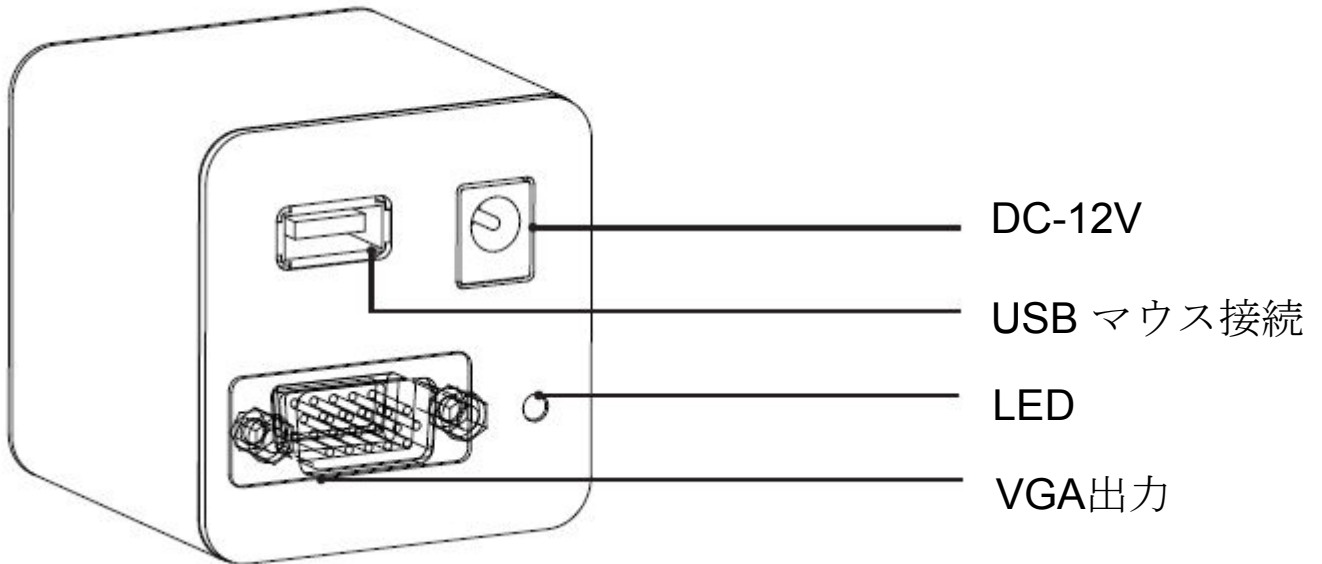


1. マウスをカメラのUSB-マウス口に接続し、VGAをディスプレイに接続して、12V電源を入れてください。
2. LEDライトは青に点灯します。
3. マウスを画面の右側に置くとメニューが表示されます。

メニュー

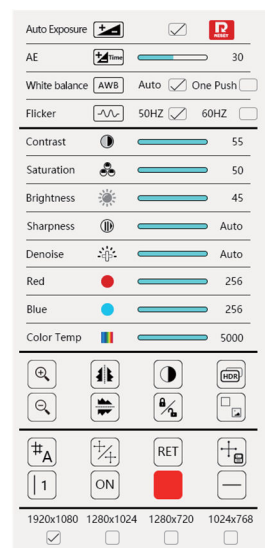

# メニュー画面

マウスを画面の右側に置くと、メニュー画面が表示されます

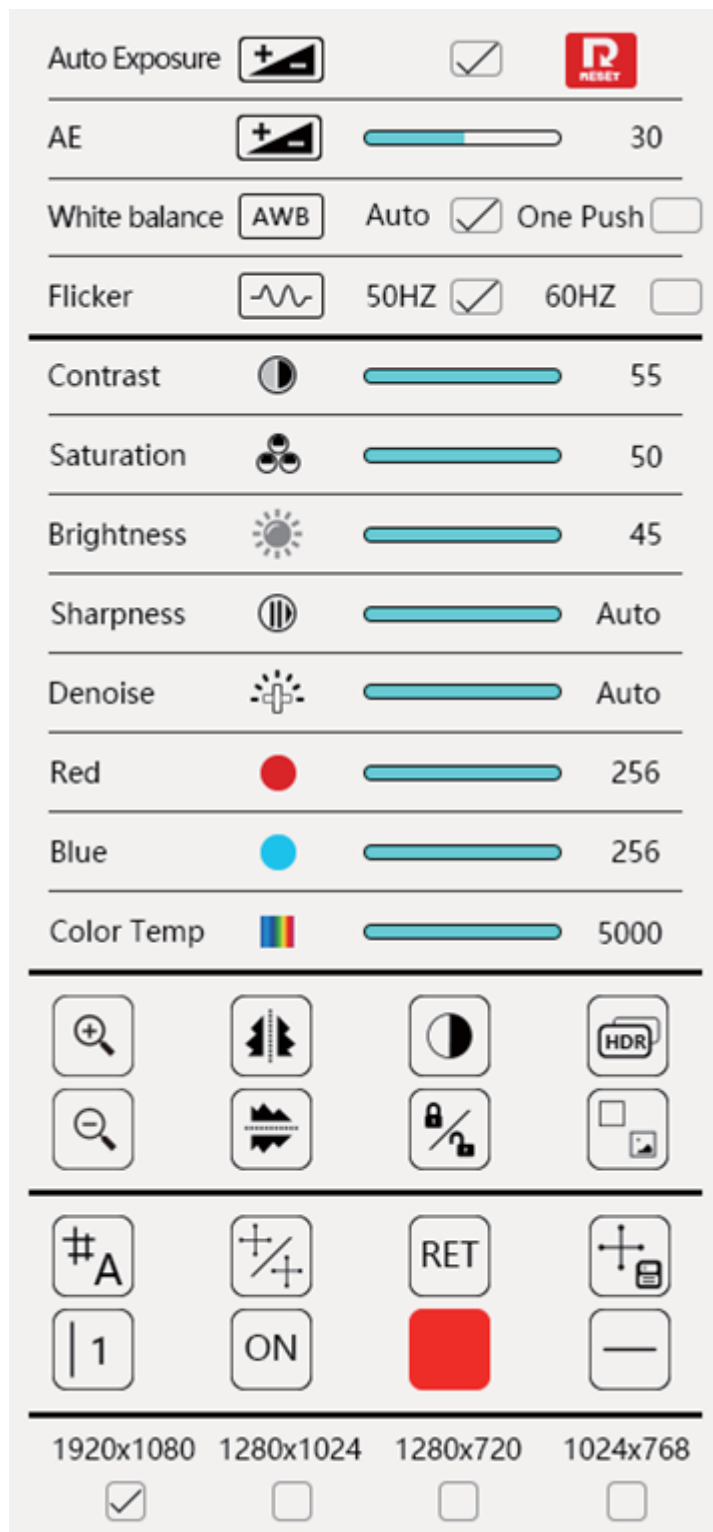

# 各項目の設定



Auto Exposure 自動露光：チェックを入れると、自動露光開始  
チェックを外すと、手動露光調整可能、輝度がOFF



AE 手動露光：マウスで左右調整



White Balance ホワイトバランス：

Auto 連続自動調整 ; One Push 一回調整



Flicker：50Hz 或いは 60Hz を選択



Reset リセット：押すと初期設定に戻る



Contrast コントラスト



Saturation 彩度



Brightness 輝度



Sharpness シャープネス



Denoise ノイズ除去



Red 赤：画像の赤色数値を調整



Blue 青：画像の青色数値を調整



Color Temp 色温度調整



拡大：画面を拡大



ミラー：押すと左右が逆になる



白黒：押すとカラーより白黒画面に変換



HDR：押すとHDRモードに変換



縮小：画面を縮小



上下逆転：押すと上下が逆になる




フリーズ：押すと画面がフリーズとなる



画面比較：静止画と現在画面の比較



十字線レイヤー選択：押すと十字線が表示される。8レイヤーまで

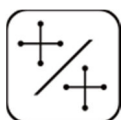

レイヤーの表示：十字線レイヤーの表示と非表示



十字線のリセット：現在レイヤーの十字線をリセットする



十字線の保存：現在レイヤーの十字線を保存する



十字線の選択：横線8本、縦線8本 合計16本



十字線の表示：選択中の線を表示/非表示する



色の選択：選択中の線の色を変更 計9色



線の太さ：選択中の線の太さを変更 計4種

ディスプレイ表示モード：1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768の4種から選択可能。選択後、マウスをメニューエリアから出すと、表示が実行されます。

