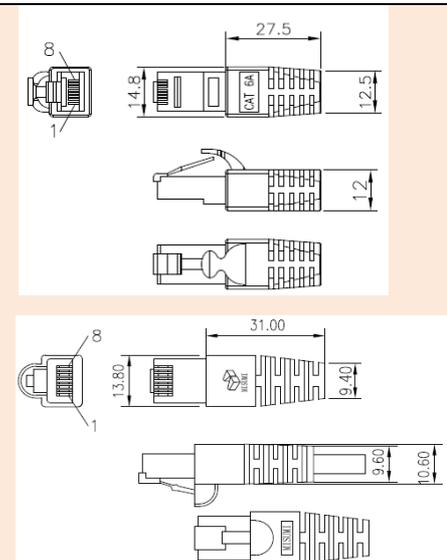
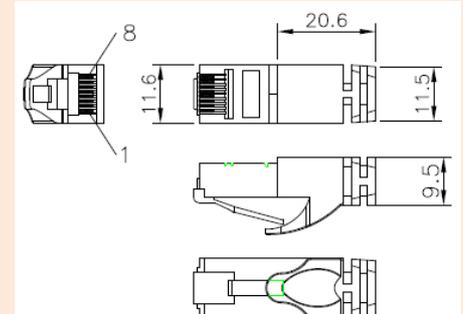


CAT6A LANケーブル モジュラプラグの小型化について

2018/11/21

平素より、ミスマのCAT6A LANケーブル NWTC6A-UTP・NWYC6A-STP シリーズをご注文いただき、誠にありがとうございます。
当製品は、モジュラプラグのサイズの小型化により、省スペースでより配線しやすい製品へと改良をいたしました。通信特性に変更はなく、従来提供しておりました製品と同等にご使用いただけます。

■新旧比較 (変更のある項目はオレンジ塗りになっています)

	現行品	改良品
型番	NWYC6A-STP-S-色-長さ NWTC6A-UTP-S-色-長さ	NWYC6A2-STP-S-色-長さ NWTC6A2-UTP-S-色-長さ
外観	 <p>シールド付 シールド無</p>	 <p>シールド付 シールド無</p> <p>変更① ツメ部形状 変更② モールドサイズの小型化 変更③ 型番 (上記) を後継品として発売</p>
カラー	青・灰の2色	青・灰の2色
モジュラプラグ寸法	 <p>シールド付</p> <p>シールド無</p>	 <p>シールド付・シールド無ともに同じ形状</p>
通信規格	CAT6A (FLUKE Channel test)	CAT6A (FLUKE Channel test)
電線サイズ	STP: AWG26 (より線) UTP: AWG28 (より線)	STP: AWG26 (より線) UTP: AWG28 (より線)
外径	STP: 6.2±0.2mm UTP: 3.8±0.2mm	STP: 6.2±0.2mm UTP: 3.8±0.2mm
最小曲げ半径	ケーブル直径 x 4倍	ケーブル直径 x 4倍
結線タイプ	ストレート	ストレート
使用温度範囲	-10℃～60℃	-10℃～60℃

製品問合せ先

株式会社 ミスマ
 VONAハーネス事業部 産業ネットワークハーネス事業チーム
 Mail:wir-harness@misumi.co.jp
 Tel:03-5805-7437 Fax:03-5805-7316

現行品・改良品の画像比較

2018/11/21

