

御検討用

仕様書番号 線 - KHD - 7524号

令和 5 年 10 月 1 日

品名 単心ビニルコード

VSFタイプ 0.3mm²

納入仕様書



株式会社 KHD

〒573-1007


大阪府枚方市招提田近2-9

Tel 072-856-3861

Fax 072-868-6661

確認	担当

品名	単心ビニルコード	記号	V S Fタイプ	サイズ	0.3mm ² (12/0.18mm)
----	----------	----	----------	-----	--------------------------------

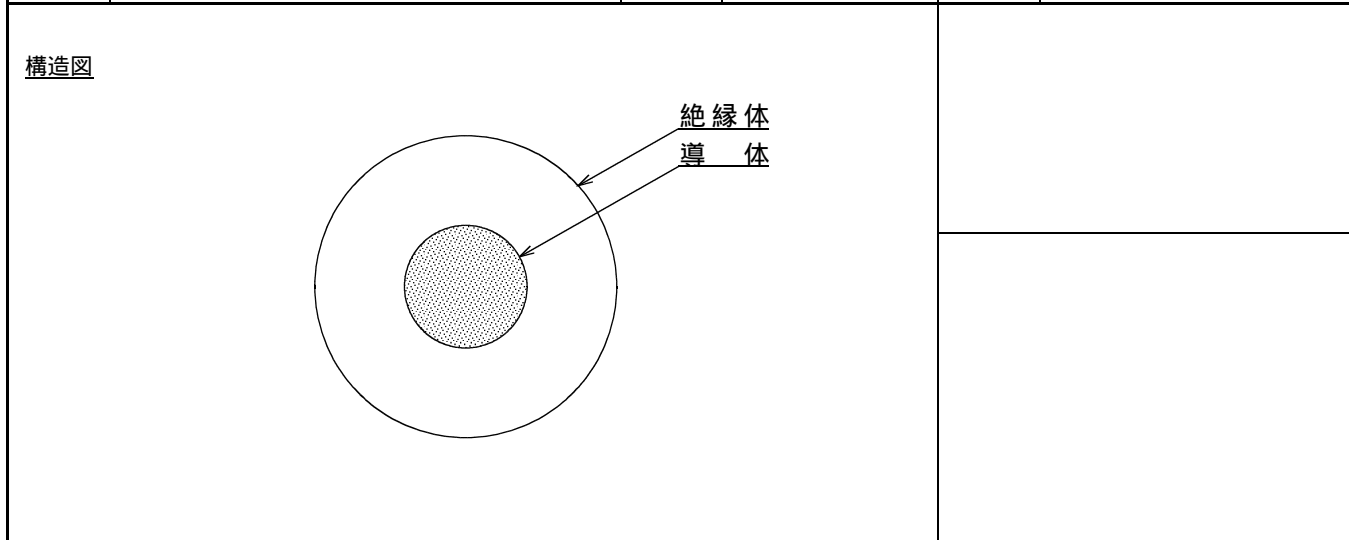

標識					
----	--	--	--	--	--

	構造	材質	加工方法	特記事項	特性	特性値
導體	構成 12/0.18mm	電気用軟銅線 (JIS C 3102)	集合より		導體抵抗	61.1 /km以下 (20)
	外径 0.7mm				耐電圧	水中 1000 Vに1分間耐えること
						スパーク 3000 Vに0.15秒以上耐えること
					絶縁抵抗	常温 5 M km以上 (20)
				高温 0.01 M km以上 (60)		
絶縁体	厚さ 0.55mm	塩化ビニル混合物 (非鉛PVC)	被覆		絶縁体の引張り	引張強さ 10 MPa以上
	標準外径 1.8mm					伸び 100 %以上
					加熱	引張強さ 加熱前の値の85 %以上
						伸び 加熱前の値の80 %以上
				巻付加熱	表面にひび、割れを生じないこと	
				難燃	60秒以内に自然に消えること	

備考
 絶縁体色：黒、白、赤、緑、黄、青（一部の色については、受注生産となる場合があります。）
 2018年の製造品から R o H S 2 指令(電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令)に対応しています。